


ミスミ

IEEE1284EMI対策メタルフード(ハンダ式オス・メス兼用)

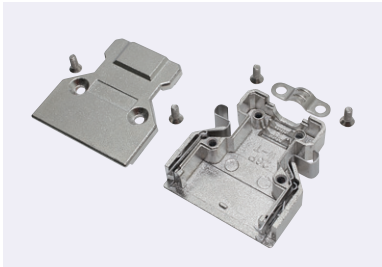

ニッケル
メッキ EMI
対策 クラッチ
ロック

在庫品

RoHS

ココが
特長

低価格を実現したIEEE1284コネクタフードです。

- フード内にニッケルメッキの施された金属カバーを内蔵しているため、EMI(電磁障害)対策品として優れた製品に仕上がっております。
- ワンタッチロックの採用により着脱が片手で簡単に行えます。
- 一体成形タイプに劣らない強固な仕上になっています。
- ハンダ式オスコネクタ(MC□□MA5)、ハンダ式オスコネクタ(MC□□FA5)専用のフードです。



ケーブル引出口寸法にご注意ください。



Order
注文例

型番

MML207





1個単位

型番	芯数	ケーブル 引き出し径	寸法 A	¥通常単価
				1~30個
MML268	26	φ8.0	35.20	300
MML369	36	φ9.0	41.50	350
MML5011	50	φ11.0	50.50	370

外形図

(単位: mm)

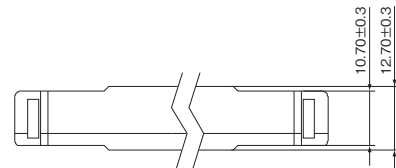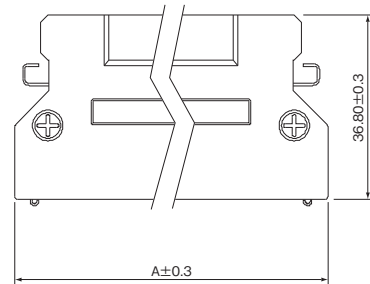

角型コネクタ

基板間
コネクタ

丸型コネクタ

ナイロン
コネクタ

同軸コネクタ