

# インターフェイス端子台(棒端子)

Webなら制御機器3900シリーズ以上掲載!

ミスミ

## PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用) MIL



CE対応 2D CAD 取付ベース PLC 盤内配線

在庫品

CAD RoHS

ココが特長

### 三菱電機製PLCに直結可能な省スペース型端子台

- 三菱電機Qシリーズ32点に対応
- 横幅110mmの省スペース設計
- 32点の動作(電源、信号)をLED表示
- 日本で汎用的なNPNオープンコレクタ回路を採用
- DINレール取付、ネジ取付両対応

 


ご注意


・接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。  
 ・セーフティー回路等で設計される場合は、端子台上的LED回路が影響する可能性があります。  
 LED付端子台をご利用の際には、負荷側回路との関係性を十分ご確認の上ご利用ください。

### ■搭載コネクタピン配列(TOP VIEW)


MIL40芯コネクタオス



- 推奨ケーブルは、NA40FM-SMIL-SB-(長さ)
- 端子台端子配列(TOP VIEW)


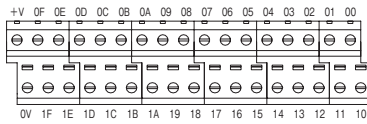


### 結線図

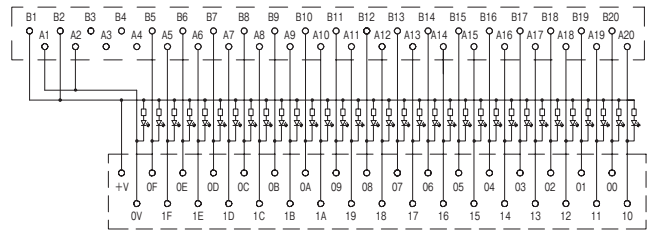

### 外形図

(単位: mm)

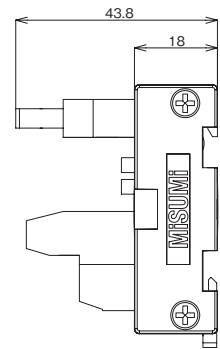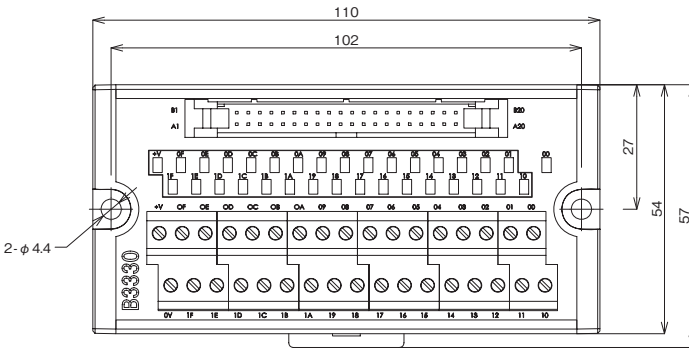

### 仕様

定格電圧	DC24V
定格電流	1A
耐電圧	AC2000V min
絶縁抵抗	5000MΩ以上
適用電線	AWG16~26
締め付けトルク	4.5lb-inch(0.5085N・m)
入力コネクタ	MIL規格40芯
周囲温度範囲	-55℃~+105℃
質量	157g

 
### 対応PLC

三菱電機	QX41, QX42, QX71, QX72, QY41P, QY42P, QY71, QY81, QY81P, QH42P, Lシリーズ
------	---

### LED

赤色	電源ON時点灯
緑色	信号IN時点灯

### 電線ストリップ長さ



### 材質

端子台	ポリアミド66 UL94V-0
ケース	PC+ABS(本体), ナイロン(留め具)
基盤	ガラスエポキシ(FR4)



1台単位

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9台	10~19台	10~19台	20~49台
MWS-B3330	2,390	2,150	2,150	1,910



Order 注文例

型番

MWS-B3330

ミスミ VONA 制御部品・PC部品 検索

WEBなら当日・翌日出荷の商品続々拡大中!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。