

サージ吸収ユニット

RoHS



ココが
特長

開閉時に発生するサージを吸収します。

- KHK6～65まで共通で使用できます。
- 絶縁電圧AC1000V
- インパルス耐電圧AC8KV
- 保護等級：IP20

CE対応



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1～30個 翌日(当日)

31個～ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付
けください。

在庫品




Order
注文例


型式
US-2




部品構成	定格電圧	内部構成部品仕様			重さ	型式	標準単価			
		V	R	C			1～10個	11～29個	30個～	
バリスタ+CR	AC	100～125V	270V	100Ω	0.1μF	29g	US-2	¥550	¥533	¥522
バリスタ+CR		200～240V	470V				US-3	¥550	¥533	¥522
バリスタ+CR	DC	24～48V	120V	US-4	¥550		¥533	¥522		
バリスタ		24～48V	120V	US-11	¥350		¥339	¥332		
バリスタ	AC/DC コモン	100～125V	270V	—	0.47μF		US-12	¥350	¥339	¥332
バリスタ		200～240V	470V	US-13	¥350		¥339	¥332		

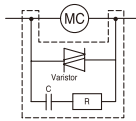


US-2～US-4

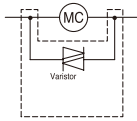

US-11～US-13

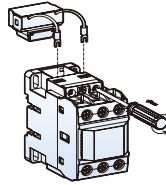

Click

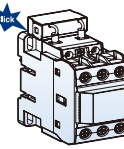

インターロック

RoHS



ココが
特長

電磁接触器同士を接続出来ます。

- ワンタッチで非常に便利です。
- 可逆形電磁接触器として使用できます。

ワンタッチ
ロック



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1～30個 翌日(当日)

31個～ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付
けください。

在庫品





Order
注文例

型式
UR-02




電磁開閉器 型式	コンタクト 型式	インターロック ユニット型式	標準単価 1～10個	スライド単価 11～29個	スライド単価 30個～
KHK6	MCR-6A	UR-02	¥640	¥570	¥510
KHK9～22	MCR-9B～22B				
KHK32	MCR-32A				
KHK50、65	MCR-50A、65A				

  

ツメを折る

ワイヤーキット

RoHS

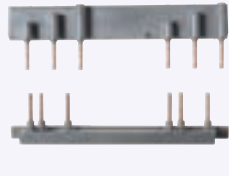

ココが
特長

電磁接触器同士を接続する固定ワイヤーです。

- 面倒な配線作業が一切不要です。
- 樹脂で固定されているので、配線作業が非常に楽です。
- インターロックと一緒にお使いになれば可逆型になります。

ネジ
取付



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1～30個 翌日(当日)

31個～ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付
けください。

在庫品



ご注意

・ワイヤーは2本で1セットとなっております。



電磁開閉器 型式	コンタクト 型式	ワイヤーキット 型式	標準単価 1～10個	スライド単価 11～29個	スライド単価 30個～
KHK6	MCR-6A	UW-18	¥720	¥640	¥570
KHK9～22	MCR-9B～22B	UW-22			
KHK32	MCR-32A	UW-32			
KHK50、65	MCR-50A、65A	UW-63	¥880	¥790	¥700

