

RoHS



2D CAD
可从网页下载

制造商: HellermannTyton



Order
订货范例

型号

HTC10-0.5

特长 无需盖板, 节省空间的配线槽

- 简单实现电缆的安装拆卸。
- 结构紧凑, 节省空间。
- 材质柔软, 有良好的弯曲性。
- 螺丝固定。

M 材质特性

材质	聚丙烯
适用温度	-20℃~+70℃



Delivery
交货期

发货日期

1~10根 次日(当日)

11根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9根 标准单价

10~19根 19% off

20根~ 24% off


规格表

1根起接受订购!

型号	颜色	长度 (m/根)	适用螺钉	内径D	各规格电缆适用根数		
					0.75mm ²	1.50mm ²	2.50mm ²
HTC10-0.5	乳白色	0.5	M3	9×11(非圆形)	9	6	4
HTC20-0.5				φ20	32	22	14
HTC30-0.5				φ30	67	50	34
HTC40-0.5				φ40	-	81	60

尺寸图

(单位: mm)

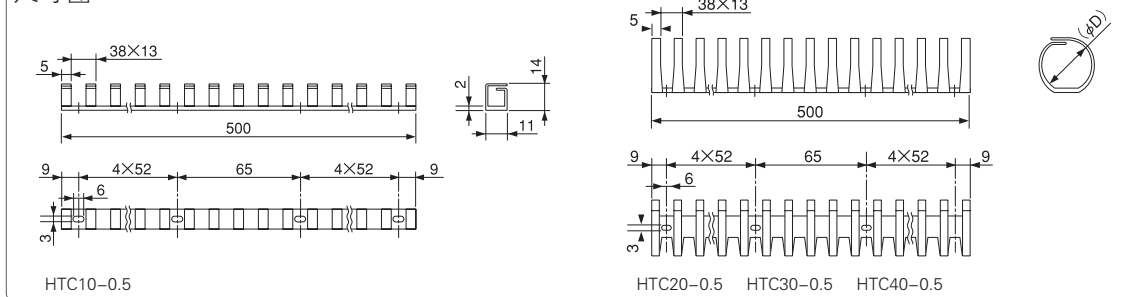

螺丝固定孔



Example
使用范例

