

RoHS

20 CAD  
可从网页下载Order  
订货范例

型号

RC-40140-SP



注意

焊接

Delivery  
交货期

发货日期

1~100个 次日(当日)

101个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

折扣表

1~19个 标准单价

20~49个 10% off

50个~ 15% off

## 特长 MISUMI独创经济型面板固定用并口插针连接器

- 安装在面板上,用于与插孔连接器进行连接。
- 电缆连接方法为焊接。

## 基本规格

额定电流: 5A以下  
 额定电压: AC250V以下  
 适用电线尺寸: AWG30~24或0.05mm<sup>2</sup>~0.2mm<sup>2</sup>  
 使用环境温度: -55℃~+105℃  
 特性及材质请参阅▶660页

- 还能与其它制造商的相同规格连接器(安费诺连接器、带状连接器、波纹管连接器)连接,请在仔细确认规格及特性后再使用。
- 连接器的组合方式详见▶660页。


## 规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	A(mm)	B(mm)	C(mm)
RC-40140-SP	14	43.9	36.0	25.6
RC-40240-SP	24	54.7	46.8	36.3
RC-40360-SP	36	67.7	59.7	49.3
RC-40500-SP	50	82.8	74.9	64.4

## 尺寸图

(单位: mm)

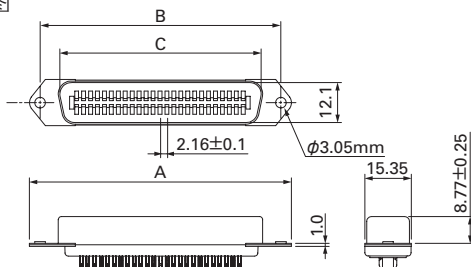

## 电路板用焊接型螺丝锁定插针连接器

RoHS

20 CAD  
可从网页下载Order  
订货范例

型号

RC-40140-BSP



注意

焊接

Delivery  
交货期

发货日期

1~50个 次日(当日)

51个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

折扣表

1~19个 标准单价

20~49个 10% off

50个~ 15% off

## 特长 MISUMI独创经济型电路板安装用插针并口连接器

- 安装在电路板上,用于与插孔连接器进行连接的连接器。电路板封装采用焊接式。

- 还能与其它制造商的相同规格连接器连接,请在仔细确认规格及特性后再使用。
- 连接器的组合方式详见▶660页。

## 规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	重量(g)
RC-40140-BSP	14	12.96	25.6	36.0	43.9	9.5
RC-40240-BSP	24	23.76	36.3	46.8	54.7	12
RC-40360-BSP	36	36.72	49.3	59.7	67.7	15
RC-40500-BSP	50	51.84	64.4	74.9	82.8	19

## M材质

五金	铁
接触端子	铜合金
绝缘体材料	PBT(UL94V-0)蓝色

## 电气性能

额定电流	5A
额定电压	250VAC
绝缘阻抗	1000M 欧姆 Min
耐电压	1000V(1分钟)
接触阻抗	30m欧姆 Max
使用环境温度	-55℃~+105℃

## 尺寸图

(单位: mm)

