

Dsubコネクタハーネス

即出荷ハーネス EMI対策タイプ

RoHS



**ココが
特長**

翌日出荷の短納期を実現
●在庫品なので当日出荷が可能です。

結線・線色ページ **▶2544**
自由長ハーネスページ **▶2213**
部材ページ **▶2224**
ケーブルはEケーブルを使用しております。



1本から注文OK!

 
出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~5
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



お値引き	
1~49本	基準単価
50~99本	10%
100本~	23%

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	芯数	指定長(m)	基準単価			
					0.5m	1m	2m	3m
ZHDJ EMI対策型 M2.6ショートネジ オムロン	P-A (オス)		9	0.5	—	—	—	¥1,715
			15		—	—	—	¥2,192
			25		—	—	—	¥2,660
			37		—	—	—	¥3,632
	S-A (メス)		9	1	—	—	—	¥1,746
			15		—	—	—	¥2,250
			25		—	—	—	¥2,768
			37		—	—	—	¥3,668
	PS-A (オス・メス)		9	2	¥2,552	¥2,628	¥2,781	¥2,934
			15		¥3,294	¥3,384	¥3,564	¥3,744
			25		¥3,921	¥4,046	¥4,293	¥4,541
			37		¥5,109	¥5,288	¥5,643	¥5,999
				3	—	—	—	—
					—	—	—	—
					—	—	—	—
					—	—	—	—

※一はお取り扱いしておりません。

即出荷ハーネス モールドタイプ

RoHS



**ココが
特長**

翌日出荷の短納期を実現
●お求め安いモールドタイプのハーネスです。
●在庫品なので当日出荷が可能です。

結線・線色ページ **▶2544**



1本から注文OK!


出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~5
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

 ※指定長の公差は上記の通りになります。



お値引き	
1~29本	基準単価
30~99本	5%
100本~	都度見積

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	芯数	指定長(m)	基準単価			
					1m	2m	3m	5m
MDM M2.6ロングネジ MDU #4-40ロングネジ	PP-A (オス・オス)		9	1	¥760	¥790	¥860	¥1,110
			15		¥820	¥840	¥1,000	¥1,340
			25		¥1,160	¥1,220	¥1,470	¥2,000
			37		¥1,490	¥1,570	¥1,900	¥2,580
	PS-A (オス・メス)		9	2	¥760	¥790	¥860	¥1,110
			15		¥820	¥840	¥1,000	¥1,340
			25		¥1,150	¥1,210	¥1,460	¥1,990
			37		¥1,490	¥1,570	¥1,900	¥2,580
	SS-A (メス・メス)		9	3	¥760	¥790	¥860	¥1,110
			15		¥830	¥850	¥1,000	¥1,340
			25		¥1,150	¥1,210	¥1,460	¥1,990
			37		¥1,490	¥1,570	¥1,900	¥2,580

コネクタ
ハーネス
角型
ハーネス

- Dsub コネクタハーネス
- MLソケット コネクタハーネス
- FCN コネクタハーネス
- セントロニクス コネクタハーネス
- IEEE1284 ハーフピッチ コネクタハーネス
- MR コネクタハーネス
- PCR ハーフピッチ コネクタハーネス
- PCS ハーフピッチ コネクタハーネス
- HDRA・HDR コネクタハーネス
- DX31 ハーフピッチ コネクタハーネス
- 8840 ハーフピッチ コネクタハーネス
- Hand防水 コネクタハーネス
- コネクタ変換・分岐 ハーネス

2011.9
2012.8

2206

旧1317 仮1206



ハーネス結線図 A2 即出荷ハーネス

Dsubコネクタハーネス

ZHDJシリーズ
商品ページ 02206

CN1	ケーブル線色	CN2
ピンNo.	例)ピンNo.11 薄茶・黒2 薄茶 黒点2個	ピンNo.
	対番 電線色 ライン色	
1	1対 橙(薄茶) 黒1	1
2	2 橙(薄茶) 赤1	2
3	3 黄 黒1	3
4	4 黄 赤1	4
5	5 若草 黒1	5
6	6 若草 赤1	6
7	7 灰 黒1	7
8	8 灰 赤1	8
9	9 白 黒1	9
10	10 白 赤1	10
11	11 橙(薄茶) 黒2	11
12	12 橙(薄茶) 赤2	12
13	13 黄 黒2	13
14	14 黄 赤2	14
15	15 若草 黒2	15
16	16 若草 赤2	16
17	17 灰 黒2	17
18	18 灰 赤2	18
19	19 白 黒2	19
20	20 白 赤2	20
21	21 橙(薄茶) 黒3	21
22	22 橙(薄茶) 赤3	22
23	23 黄 黒3	23
24	24 黄 赤3	24
25	25 若草 黒3	25
26	26 若草 赤3	26
27	27 灰 黒3	27
28	28 灰 赤3	28
29	29 白 黒3	29
30	30 白 赤3	30
31	31 橙(薄茶) 黒4	31
32	32 橙(薄茶) 赤4	32
33	33 黄 黒4	33
34	34 黄 赤4	34
35	35 若草 黒4	35
36	36 若草 赤4	36
37	37 灰 黒4	37
フード	シールド	フード

MDM,MDUシリーズ
商品ページ 02206

CN1	ケーブル線色	CN2
ピンNo.	例)ピンNo.26 白・黒 	ピンNo.
	絶縁体の色 ラインの色	
1	白 なし	1
2	白 黒	2
3	赤 なし	3
4	赤 黒	4
5	黄 なし	5
6	黄 黒	6
7	紫 なし	7
8	紫 黒	8
9	青 なし	9
10	青 黒	10
11	茶 なし	11
12	茶 黒	12
13	緑 なし	13
14	緑 黒	14
15	灰 なし	15
16	灰 黒	16
17	薄青 なし	17
18	薄青 黒	18
19	橙 なし	19
20	橙 黒	20
21	薄緑 なし	21
22	薄緑 黒	22
23	桃 なし	23
24	桃 黒	24
25	白 なし	25
26	白 黒	26
27	茶 白	27
28	黄 赤	28
29	赤 白	29
30	紫 赤	30
31	橙 赤	31
32	灰 赤	32
33	青 白	33
34	桃 赤	34
35	緑 白	35
36	薄緑 赤	36
37	紫 白	37
フード	シールド	フード

セントロニクスコネクタハーネス

TWCEシリーズ 商品ページ 02258


50芯選択時

CN1	ケーブル線色	CN2
ピンNo.	例)ピンNo.26 白・黒 	ピンNo.
	絶縁体の色 ラインの色	
1	白 なし	1
26	白 黒	26
2	赤 なし	2
27	赤 黒	27
3	黄 なし	3
28	黄 黒	28
4	紫 なし	4
29	紫 黒	29
5	青 なし	5
30	青 黒	30
6	茶 なし	6
31	茶 黒	31
7	緑 なし	7
32	緑 黒	32
8	灰 なし	8
33	灰 黒	33
9	薄青 なし	9
34	薄青 黒	34
10	橙 なし	10
35	橙 黒	35
11	薄緑 なし	11
36	薄緑 黒	36
12	桃 なし	12
37	桃 黒	37
13	黒 なし	13
38	白 なし	38
14	茶 白	14
39	黄 赤	39
15	赤 白	15
40	紫 赤	40
16	橙 白	16
41	灰 赤	41
17	青 白	17
42	桃 赤	42
18	緑 白	18
43	薄緑 赤	43
19	紫 白	19
44	薄青 赤	44
20	橙 青	20
45	赤 緑	45
21	桃 青	21
46	灰 緑	46
22	薄緑 青	22
47	茶 緑	47
23	赤 青	23
48	紫 緑	48
24	桃 緑	24
49	薄緑 緑	49
25	黄 青	25
50	橙 緑	50
フード	シールド	フード


36芯選択時

CN1	ケーブル線色	CN2
ピンNo.	例)ピンNo.19 白・黒 	ピンNo.
	絶縁体の色 ラインの色	
1	白 なし	1
19	白 黒	19
2	赤 なし	2
20	赤 黒	20
3	黄 なし	3
21	黄 黒	21
4	紫 なし	4
22	紫 黒	22
5	青 なし	5
23	青 黒	23
6	茶 なし	6
24	茶 黒	24
7	緑 なし	7
25	緑 黒	25
8	灰 なし	8
26	灰 黒	26
9	薄青 なし	9
27	薄青 黒	27
10	橙 なし	10
28	橙 黒	28
11	薄緑 なし	11
29	薄緑 黒	29
12	桃 なし	12
30	桃 黒	30
13	黒 なし	13
31	白 なし	31
14	茶 白	14
32	黄 赤	32
15	赤 白	15
33	紫 赤	33
16	橙 白	16
34	灰 赤	34
17	青 白	17
35	桃 赤	35
18	緑 白	18
36	薄緑 赤	36
フード	シールド	フード

 
セントロニクスオスコネクタ
コンタクト配列図



セントロニクスメスコネクタ
コンタクト配列図

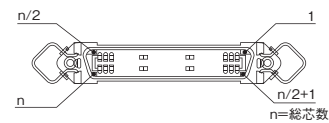

Dsubオスコネクタ
コンタクト配列図

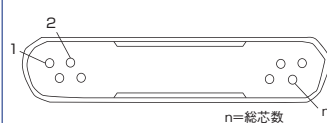

Dsubメスコネクタ
コンタクト配列図

