

パネル取付レセプタクル

バルクヘッド型

RoHS



メス(ソケット)
 PRC04-23A26S-37F
 オス(ピン)
 PRC04-23A26S-37M

ココが特長

作業の効率UP!ナットで本体を簡単固定
 ●ナットで本体を固定するパネル取付レセプタクルです。
 ●ストレートプラグと接続します。

基本仕様

特性や材質は [☎3347ページ](#)
 パネルカット寸法は [☎3348ページ](#)



・中継アダプタ、パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ ワタチロック 信号用 電源用 盤間接続 2D CAD

Delivery 納期 **在庫品**

1個から注文OK!

出荷日

 
1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

外形図

最大パネル厚:
 8芯、14芯は3.4mm
 その他は2.0mm



※パネル前面より取り付けてください。

芯数	寸法(mm)							
	A	B	C	φD	φE	F	G	H
8	2.0	13.5	25.5	25.0	20.0	M2.1,P=1	26.0	3.4
12	2.5	14.0	26.0	32.0	25.0	M2.6,P=1	32.0	2.0
14	2.0	13.5	25.5	25.0	20.0	M2.1,P=1	26.0	3.4
19	2.5	14.0	26.0	32.0	25.0	M2.6,P=1	32.0	2.0
21	2.5	14.0	26.0	38.0	31.0	M3.2,P=1	38.0	2.0
37	2.5	14.0	26.0	38.0	31.0	M3.2,P=1	38.0	2.0



型式	芯数	タイプ	基準単価		スライド単価		重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	100~99個	
PRC04-23A16-8AM	8	オス(ピン)	¥1,094	¥858	¥844	24.0	
PRC04-23A20S-12M	12		¥1,430	¥1,126	¥1,104	42.0	
PRC04-23A16-14M	14		¥1,186	¥957	¥929	22.5	
PRC04-23A20S-19M	19		¥1,523	¥1,201	¥1,174	39.5	
PRC04-23A26S-21M	21		¥1,948	¥1,542	¥1,500	59.0	
PRC04-23A26S-37M	37		¥2,121	¥1,696	¥1,662	55.0	
PRC04-23A16-8AF	8	メス(ソケット)	¥1,186	¥949	¥929	27.5	
PRC04-23A16-14F	14		¥1,589	¥1,270	¥1,240	47.5	
PRC04-23A16-14F	14		¥1,337	¥1,053	¥1,034	27.0	
PRC04-23A20S-19F	19		¥1,733	¥1,387	¥1,354	46.0	
PRC04-23A26S-21F	21		¥2,188	¥1,734	¥1,696	69.0	
PRC04-23A26S-37F	37		¥2,531	¥2,084	¥2,033	67.0	



Order 注文例
 型式
PRC04-23A16-8AM

フリップ型

RoHS



メス(ソケット)
 PRC04-21A26S-37F
 オス(ピン)
 PRC04-21A26S-37M

ココが特長

高密度構造!機器の小型化に最適
 ●ネジ止めで本体を固定するパネル取付レセプタクルです。
 ●ストレートプラグと接続します。

基本仕様

特性や材質は [☎3347ページ](#)
 パネルカット寸法は [☎3348ページ](#)



・中継アダプタ、パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ ワタチロック 信号用 電源用 盤間接続 2D CAD

Delivery 納期 **在庫品**

1個から注文OK!

出荷日


 
1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

外形図

取付ネジは8芯、14芯かM3、その他はM3またはM3.5を使用

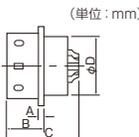

※パネル前面より取り付けてください。
 取付ネジは8芯、14芯かM3、その他はM3またはM3.5を使用

芯数	寸法(mm)							
	A	B	C	φD	E	F	G	φG
8	2.0	13.5	25.5	21.0	21.5	28.0	3.4	
12	2.5	14.0	26.0	26.0	26.0	33.0	3.9	
14	2.0	13.5	25.5	21.0	21.5	28.0	3.4	
19	2.5	14.0	26.0	26.0	26.0	33.0	3.9	
21	2.5	14.0	26.0	32.0	31.0	38.0	3.9	
37	2.5	14.0	26.0	32.0	31.0	38.0	3.9	



型式	芯数	タイプ	基準単価		スライド単価		重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	100~99個	
PRC04-21A16-8AM	8	オス(ピン)	¥1,070	¥848	¥825	19.0	
PRC04-21A20S-12M	12		¥1,457	¥1,149	¥1,125	29.0	
PRC04-21A16-14M	14		¥1,158	¥935	¥914	18.0	
PRC04-21A20S-19M	19		¥1,519	¥1,199	¥1,170	28.0	
PRC04-21A26S-21M	21		¥1,988	¥1,565	¥1,531	43.5	
PRC04-21A26S-37M	37		¥2,175	¥1,748	¥1,711	39.5	
PRC04-21A16-8AF	8	メス(ソケット)	¥1,168	¥917	¥899	22.5	
PRC04-21A20S-12F	12		¥1,553	¥1,225	¥1,196	35.5	
PRC04-21A16-14F	14		¥1,311	¥1,041	¥1,023	22.0	
PRC04-21A20S-19F	19		¥1,538	¥1,214	¥1,184	34.0	
PRC04-21A26S-21F	21		¥2,150	¥1,695	¥1,659	53.0	
PRC04-21A26S-37F	37		¥2,618	¥2,120	¥2,068	52.0	



Order 注文例
 型式
PRC04-21A16-8AM

防塵キャップ(パネル取付レセプタクル用)

RoHS



ココが特長

異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ
 ●パネル取付レセプタクル未接続時に嵌合面へのほごり、異物の混入を防止します。
 ●パネル取付レセプタクル未接続時の通電部接触による事故を防止します。

Delivery 納期 **在庫品**

1個から注文OK!


出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

外形図

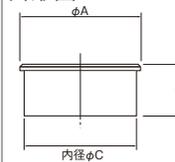

材質: ポリエチレン

型式	寸法(mm)		
	適合芯数	φA	φC
PRC04-16RC	8,14	27.5	14.0
PRC04-20RC	12,19	33.0	14.0
PRC04-26RC	21,37	39.5	14.0



Order 注文例
 型式
PRC04-16RC

型式	芯数	基準単価		スライド単価		重量 g
		1~29個	30~79個	80~99個	100~99個	
PRC04-16RC	8,14	¥186	¥167	¥147	1.6	
PRC04-20RC	12,19	¥186	¥167	¥147	2.2	
PRC04-26RC	21,37	¥186	¥167	¥147	2.8	

コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ
 セレクション
 ガイド

耐環境コネクタ
 (防水・耐候)

耐環境コネクタ
 (耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
 (防水)

MSコネクタ用
 工具

MSコネクタ
 (防水/ヨネット)

ネジ式・
 NCS/NJC

ネジ式(小型)・
 PLT/RO3

ネジ式
 NWPC/NJW

ネジ式
 (防水・小型)・
 RO4/XS2

ネジ式
 (欧州規格)・
 NET

ネジ式
 (欧州規格・防水)・
 CE05/JL04V/693

円型コネクタ
 (防水)・
 NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
 NR/PRC03/
 PRC04

ワンタッチロック
 (小型)・
 PRC05/HR10

ワンタッチロック
 (防水)・NRW

ワンタッチロック
 (防水・小型)・
 CM10/JN1/XS5

差込型・
 DIN/ミニDIN