

**新商品**

## EH圧着済コンタクトケーブル

コネクタ

ナイロン  
コネクタ



**ココが  
特長**

**専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**

- 圧着済ケーブルのパック販売です
- ミスマの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。



Delivery  
納期

1m(青、白、黒)

**出荷日**

1~4パック	<b>翌日</b> (当日)
5パック~	<b>都度見積</b>

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

2m以上

**出荷日**


1~4パック	<b>3日目</b>
5パック~	<b>都度見積</b>

**非在庫品**

**お値引き**

1~5パック	基準単価
6~10パック	<b>5%</b>
11パック~	<b>10%</b>

外形イメージ図

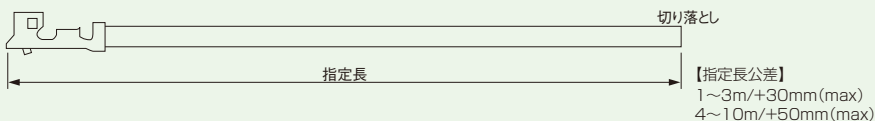

**1パック 50本入**



Order  
注文例

型式 - 色 - 長さ  
**BEH001-22 - D - 1**

型式	コンタクト タイプ	ケーブル色指定		基準単価 指定長(m)/50本/パック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日日出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型式		
				1日目	2	3	5	7	10				
BEH001-22	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	¥2,148	¥2,699	¥3,251	¥4,354	¥5,458	¥7,113	AWG22	UL1007 タイプ	BEH- 001T-P0.6	293

## オリジナル手動圧着工具

**新商品**



**ココが  
特長**

**EHシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具**

- EHコネクタ専用の圧着工具です。



ご注意

- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
- ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Order  
注文例

型式  
**MSHT-J06**



Delivery  
納期

**1丁から注文OK!**


**出荷日**

1丁~	<b>翌日</b> (当日)
3丁~	<b>都度見積</b>

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


**在庫品**

外形図

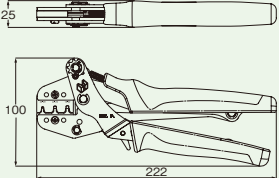

型式	適合 シリーズ	適合 コンタクト	適用電線			重量 (g)	基準単価	スライド単価
			AWG	導体断面積mm <sup>2</sup>	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-J06	EH	BEH-001T-P0.6	30~22	0.05~0.3	1.0~1.9	600	¥12,800	¥9,800

圧着方法

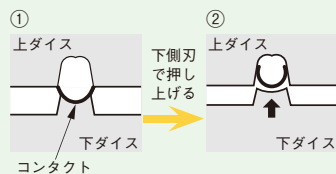

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお勧めします。