

ミスミ

φ16・φ22・φ30 SBシリーズ



SB1R**4 SB1R**6 SB1R****



SB1S**4 SB1S**6 SB1S****



SB1C**4 SB1C**6 SB2BC*** SB2C*** SB3BC*** SB3C***

ココが特長 ノッチタイプが選べるセレクトスイッチ

- 海外規格No.は ▶213ページ参照
- 製造元型番は ▶213ページ参照

IP40 IP65

在庫品

RoHS



・スイッチ回路の使用条件毎の定格はO149ページの詳細仕様をご覧ください。



1個単位



Order 注文例

基本型番

SB1R216

型番	取付穴φ	形状	動作機能	構成	構造	保護構造	取得規格					端子	仕様グループ	¥パラチャージ	¥通常単価	¥スライド単価		
							UL	CUL	CSA	TUV	CE			CCC	1~2個	3~9個	10~19個	
SB1R214	φ16	長角	手動90度 2ノッチ	1c	一体	IP40	●	—	●	—	●	●	ハンダ	A	+480/個	1,470	1,440	
SB1R216						IP65防油	●	●	—	●	●	●	B	1,361		1,326		
SB1R2114				1a1b	分離	IP40	●	—	●	●	●	●	ハンダ兼タブ	C		1,365	1,330	
SB1R2116						IP65防油	●	—	●	●	●	●	D	1,466		1,429		
SB1R324				2c	一体	IP40	●	—	●	—	●	●	ハンダ	A		1,617	1,584	
SB1R326						IP65防油	●	●	—	●	●	●	B	1,482		1,444		
SB1R3224		2a2b	分離	IP40	●	—	●	●	●	●	ハンダ兼タブ	C	1,537	1,497				
SB1R3226				IP65防油	●	—	●	●	●	●	D	1,630	1,588					
SB1S214		直角	手動90度 2ノッチ	1c	一体	IP40	●	—	●	—	●	●	ハンダ	A		1,470	1,440	
SB1S216						IP65防油	●	●	—	●	●	●	B	1,318		1,284		
SB1S2114				1a1b	分離	IP40	●	—	●	●	●	●	ハンダ兼タブ	C		1,365	1,330	
SB1S2116						IP65防油	●	—	●	●	●	●	D	1,466		1,429		
SB1S324				2c	一体	IP40	●	—	●	—	●	●	ハンダ	A		1,617	1,584	
SB1S326						IP65防油	●	●	—	●	●	●	B	1,482		1,444		
SB1S3224		2a2b	分離	IP40	●	—	●	●	●	●	ハンダ兼タブ	C	1,533	1,493				
SB1S3226				IP65防油	●	—	●	●	●	●	D	1,634	1,592					
SB1C214		φ22	丸	手動90度 2ノッチ	1c	一体	IP40	●	—	●	—	●	●	ハンダ		A	1,470	1,440
SB1C216							IP65防油	●	●	—	●	●	●	B		1,318	1,284	
SB1C324	2c				分離	IP40	●	—	●	—	●	●	ハンダ兼タブ	A	1,617	1,584		
SB1C326						IP65防油	●	●	—	●	●	●	B	1,482	1,444			
SB2BC210	1a				分離	●	●	—	●	●	●	E	503	490				
SB2C210						●	—	●	●	●	●	G	710	710				
SB2BC211	1a1b		分離	●	—	●	●	●	●	E	725	707						
SB2C211				●	—	●	●	●	●	G	980	980						
SB2C320	2a		一体	●	—	●	●	●	●	G	910	910						
SB2BC311				●	—	●	●	●	●	G	725	707						
SB2BC322A*	2a2b		分離	IP65防油	●	—	●	●	●	●	F	1,174	1,144					
SB2BC322*				●	—	●	●	●	●	F	1,174	1,144						
SB3BC210	φ30		丸	手動90度 2ノッチ	1a	分離	●	—	●	●	●	●	H	566	551			
SB3C210							●	—	●	—	●	●	J	840	840			
SB3BC211					1a	分離	●	—	●	●	●	●	H	788	768			
SB3C211							●	—	●	—	●	●	H	1,140	1,140			
SB3C311					1a1b	一体	●	—	●	—	●	●	J	1,070	1,070			
SB3BC311							●	—	●	●	●	●	I	788	768			

【部】 1~2個のご注文は通常単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 SB1R214 を2個ご注文の場合
(通常単価1,470円+パラチャージ480円)×2個=3,900円

*SB2BC322AとSB2BC322の違いは接点の構成です。
SB2BC322AのON接点は「1」「2」に対して、SB2BC322のON接点は「2」のみです。

ミスミ

φ16・φ22・φ30 SBシリーズ

詳細仕様

仕様グループ	定格絶縁電圧 (Ui)	定格通電電流 (Ith)	スイッチ回路定格						使用温度範囲 °C	絶縁抵抗 DC500V メガ	耐電圧 AC 1分間 V			耐久性 (万回以上)		質量約g	
			定格使用電流								充電部アース間	異極充電部間	充電部非充電部間	機械的			電氣的
			交流			直流								鍵なし	鍵付		
A	AC DC 250V	3A	12V	-	-	-	1.0A	0.7A	-	-25 ~ +55	2000	-	-	25	-	10	7 ~ 9
			24V	-	-	-	1.0A	0.7A	-								
			110V	1.0A	0.7A	-	0.2A	0.1A	-								
			220V	0.5A	0.5A	-	-	-	-								
B C D	AC DC 250V	5A	24V	-	-	-	1A	0.7A	-	B:-10~+55 C:-20~+70 D:-10~+70	-	-	-	25	-	9 ~ 16	
			110V	1.5A	1A	-	0.2A	0.15A	-								
			220V	1A	0.7A	-	-	-	-								
E F	AC DC 600V	10A	24V	-	-	6A	-	-	-20 ~ +70	2500	2500	-	100	100 キー抜差1	-	E 29 ~ 39	
			120V	-	-	6A	-	-									
			125V	-	-	-	-	-									E:1.3A F:0.65A
			240V	-	-	6A	-	-									
			250V	-	-	-	-	-									E:0.45A F:0.23A
			480V	-	-	2.5A	-	-									-
600V	-	-	2A	-	-	-											
G J	AC DC 600V	10A	24V	10A	-	10A	G:8A J:10A	G:4A J:5A	-	-25 ~ +50	-	-	2500	50	-	50	G 42 ~ 111
			48V	-	-	-	G:4A J:5A	2A	-								
			50V	10A	-	7A	-	-	-								
			110V	10A	-	5A	2.2A	1.1A	-								
			220V	6A	-	3A	1.1A	0.6A	-								
			440V	2A	-	1A	-	-	-								
H I	AC DC 600V	10A	24V	-	-	6A	H:6A I:3A	-	H:4A I:2A	-20 ~ +70	2500	2500	-	100	100 キー抜差1	H 39 ~ 49	
			110V	-	-	6A	H:2.5A I:1.3A	-	H:1.3A I:0.65A								
			220V	-	-	6A	H:1A I:0.5A	-	H:0.45A I:0.23A								
			440V	-	-	2.5A	-	-	-								
550V	-	-	2A	-	-	-	-										

スイッチ

押しボタン

非常停止・安全スイッチ

セレクトスイッチ

ロックスイッチ

トグルスイッチ

スライドスイッチ

スイッチユニット

フットスイッチ

レバースイッチ

その他スイッチ

テープスイッチ

スイッチ用ツマミ

保護/スイッチカバー


スイッチガード

スイッチ用銘板


スイッチ周辺部品

外形図


SB1***4

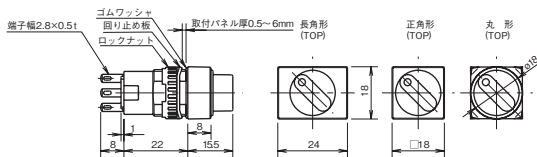


SB1R**6

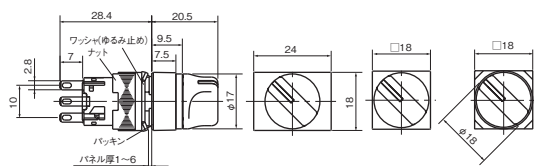

SB1*211*,SB1*322*

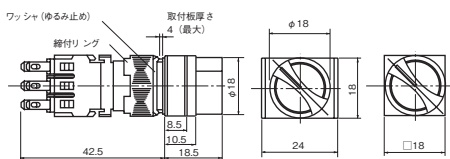


SB2BC*1*,SB2C*1*-K*

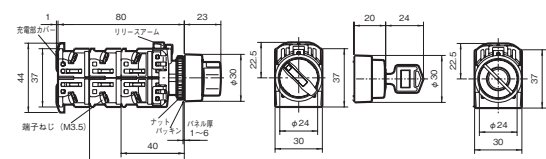


※弊社での販売は1~4接点品のみです。

SB2C***

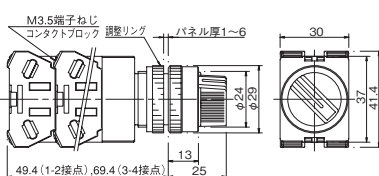

※弊社での販売は1,2接点品のみです。

SB3BC*1*,SB3C*1*-K*

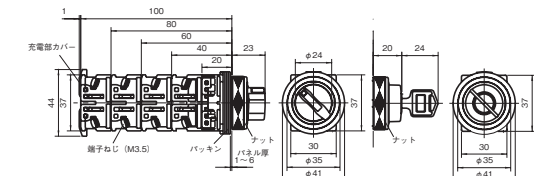


※弊社での販売は1~4接点品のみです。

セレクトスイッチ




端子配列図


SB1*214,SB1*324

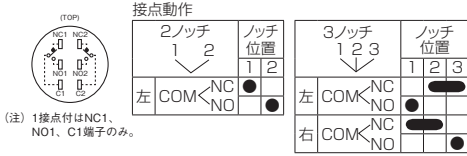


SB1*216(-K*),SB1*326(-K*)

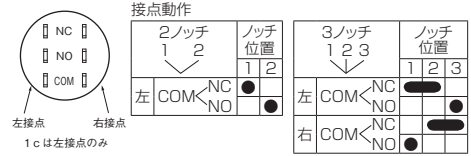



SB1*211*(-K*),SB1*322*

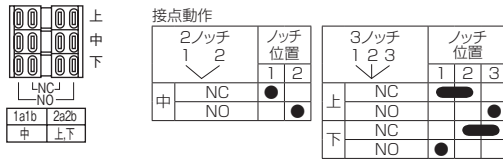



SB2BC*** (SB2C***以外)

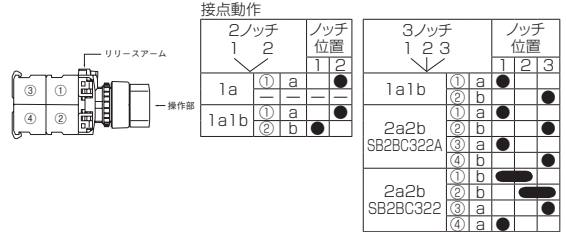



SB2C***

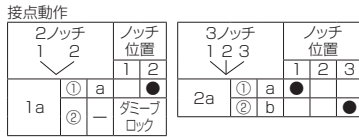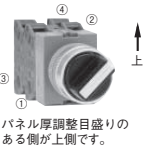


SB3BC***

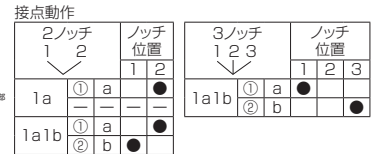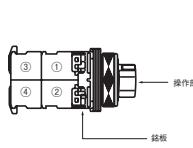

SB3C*1*

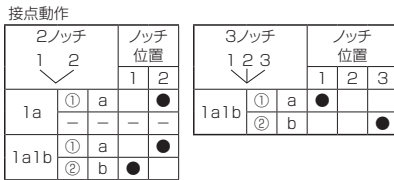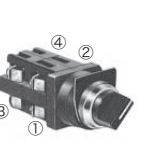


パネルカット寸法

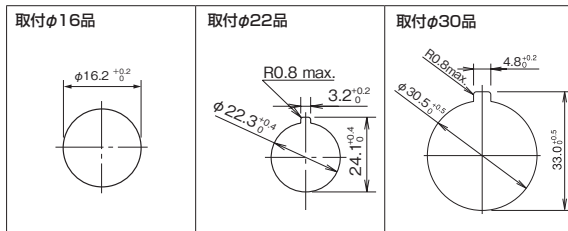

取付方法

小形マイナスドライバ(*)

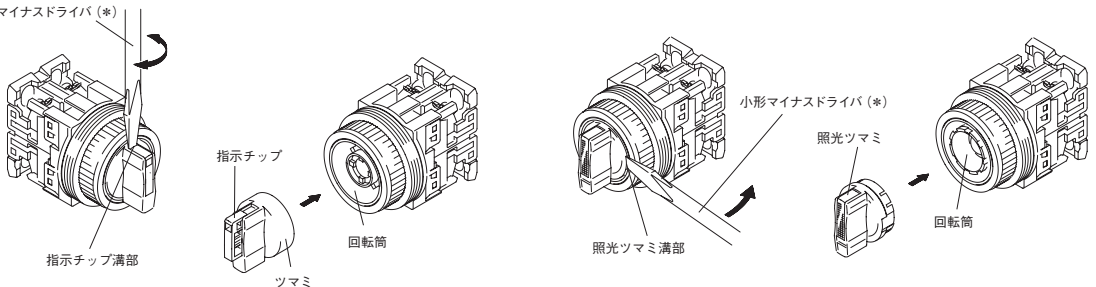

(*) 小形マイナスドライバは形、呼び幅:4相当をご使用願います。

スイッチ 海外規格番号

Table with columns: 掲載頁, ミニ型番, メーカー型番, UL, cUL, CSA, TUV, CCC. Rows include categories like 162, 164, 139, 145, 153, 141, 147, 155, 189.

Table with columns: 掲載頁, ミニ型番, メーカー型番, UL, cUL, CSA, TUV, CCC. Rows include categories like 189, 195, 281.

スイッチ

リレー

PLC

インバータ

タッチパネル (PLC用)

タイマ・カレンダー

カウンタ

メータ

スイッチ

小型表示灯

パイロットランプ

積層信号灯

表示灯

警報機・プザー

端子台