

コモン端子台

Webなら制御機器23万点以上取扱い!

ミスミ

省スペース 1対15



2D CAD 飲水 電源用 PLC 盤内配線

在庫品

CAD

RoHS


ココが特長

電源ラインで、省スペース、省工数、低価格を実現!

- 横幅44mmの省スペース設計。
- 入力にはM4ネジ×2端子、出力M3ネジ×15端子。
- M3ネジ端子間ピッチは7.62mmの余裕があります。
- 出力5列×3段(難増)で効率結線が出来ます。
- 入力2端子は渡り配線に利用できます。
- 角座金付ネジで取外し可能(丸端子、Y端子可)
- 35mmDINレール、または、M4ネジ直付け可能。


外形図

(単位: mm)

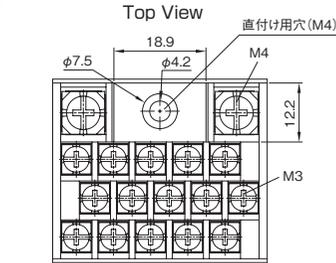


適合圧着端子


入力側	出力側	Y端子
丸端子 2-4	1.25-3	F1.25-3
Y端子 F2-4	1.25-M3.5	F1.25-V3.5
		F1.25-L3.5
		F1.25-3.5
		F2-3
		F2-S3.5

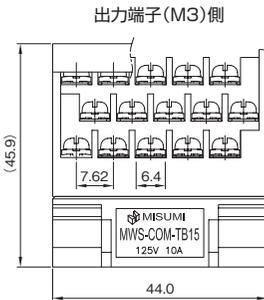

側面

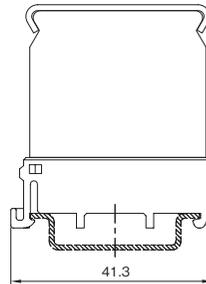

入力端子(M4)側

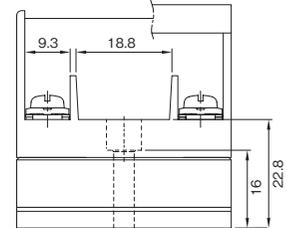


仕様

定格電圧	AC・DC125V
定格電流	10A
絶縁抵抗	1000MQ以上(DC500V)
耐電圧	AC2000V 1分間
締付けトルク	1.5N・m(M4) 0.8N・m(M3)
適合電線	AWG24~AWG16
動作温度範囲	-40℃~+80℃
質量	60g

材質

ネジ(M3、M4)	鉄 亜鉛メッキ
ケース	PC UL94-V0
端子台	PBT UL94-V0
カバー	PC UL94-V2

結線図

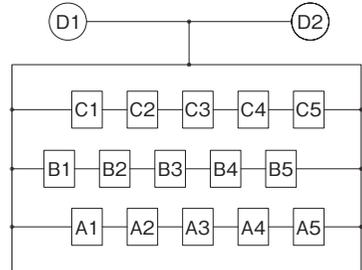

1台単位

型番	¥通常単価			¥スライド単価		
	1~4台	5~9台	10~49台	1~4台	5~9台	10~49台
MWS-COM-TB15	1,450	1,350	1,200			



Order 注文例

型番
MWS-COM-TB15