

ミスミ



欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極


在庫品




ココが
特長

省スペース、付加機器の電源確保に便利な集合型端子台です。

- 欧式ネジクランプ端子台タイプで横幅60mmの省スペース設計。
- 入力PN端子はそれぞれ2極ずつ用意され、P(橙色)、N(灰色)で識別できます。
- 出力PN端子はそれぞれ3極x3段ずつ用意され、P(橙色)、N(灰色)で識別できます。
- 適用電線外径AWG24~12
- AC/DC125V 10A(max)
- 35mmDINレール取付

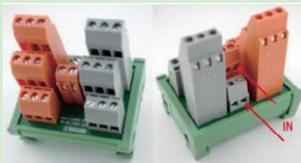


■ 適合圧着端子
フェールル(棒端子)

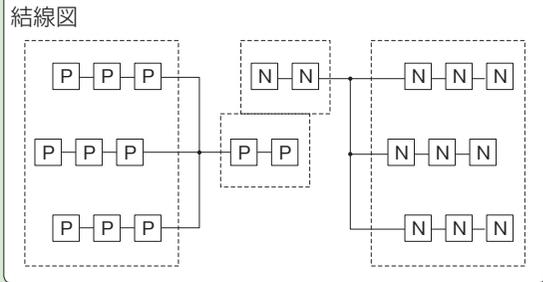

外形図

(単位: mm)

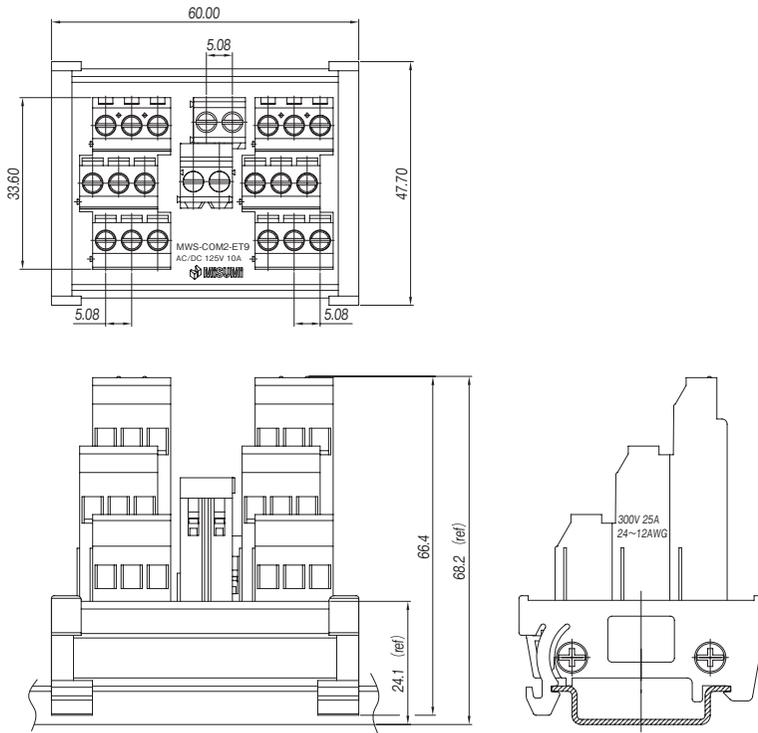

仕様

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	10A
耐電圧	AC500V 1分間
締付トルク	0.4N・m(max)
適合電線	AWG24~AWG12

材質

ケース本体	PVC UL94-V0
ケース側板	PA66 UL94-V0
端子台	PA66 UK94-V0

1台単位



型番	質量 (g)	¥通常単価		
		1~4台	5~9台	10~49台
MWS-COM2-ET9	73	1,450	1,350	1,200



Order
注文例

型番

MWS-COM2-ET9

コモン端子台

ブロック端子台
(丸・Y端子式)

ブロック端子台
(棒端子式)

渡り金具

エンドプレート

止め金具

絶縁カバー

記名板・シート

端子台
(オプション・
その他)

端子台
周辺部品