


ミスミ

ソケットハウジング

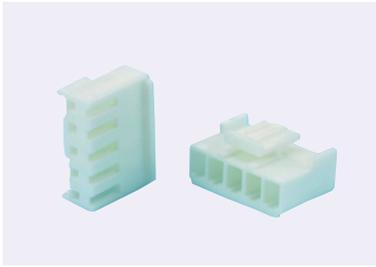

CSA UL TÜV 漏れ込み 電源用 信号用 センサー モーター 2D CAD

在庫品

RoHS

ココが特長

高さ16.5mm・厚さ10.5mm・ピッチ3.96mm

- 専用コンタクト(BVH-21T-P1.1)用のハウジングです。
- ピンヘッダーとの結合に使用します。
- コンタクトピッチは3.96mmです。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元：日本圧着端子製造

注意

- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります。○392ページ
- ・組み合わせ相手は○393ページ



Order 注文例

型番

VHR-2N-50P


¥

1パック単位 50個入

外形図

(単位: mm)

1. 一般公差: ±0.3

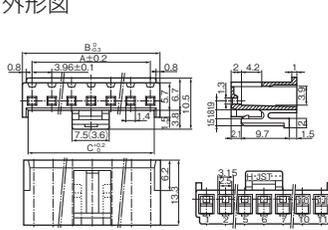

芯数	寸法		
	A	B	C
2	3.96	7.86	5.46
3	7.92	11.82	9.42
4	11.88	15.78	13.38
5	15.84	19.74	17.34
6	19.80	23.70	21.30
7	23.76	27.66	25.26
8	27.72	31.62	29.22
9	31.68	35.58	33.18
10	35.64	39.54	37.14

型番	芯数	重量(g)	¥通常単価
VHR-2N-50P	2	0.39	702
VHR-3N-50P	3	0.61	683
VHR-4N-50P	4	0.76	684
VHR-5N-50P	5	0.92	810
VHR-6N-50P	6	1.06	1,042
VHR-7N-50P	7	1.23	1,010
VHR-8N-50P	8	1.41	1,126
VHR-9N-50P	9	1.58	1,242
VHR-10N-50P	10	1.77	1,367

ミスミ

コンタクト



圧着 スメッキ

在庫品

RoHS

ココが特長


内包構造のため安定した接触信頼性を発揮

- ソケットハウジング専用のメス(ソケット)コンタクトです。
- 製造元：日本圧着端子製造
- ・数量は100個/パックです。ご注意ください。
- ・圧着は推奨の専用工具(○393ページ)で行なってください。
- ・VHコネクタ以外へは使用できません。
- ・適合する電線サイズを必ずご確認の上、ご使用ください。

注意

外形図

(単位: mm)

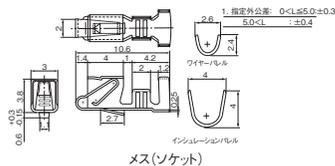

メス(ソケット)

重量: 0.2g

仕様

項目	内容
適用電線範囲	AWG22~18(0.33~0.83mm ²)
適合電線被覆外形	1.7~3.0mm

¥

1パック単位 100個入

型番	¥通常単価
BVH-21T-P1.1	1~9パック 541



Order 注文例

型番

BVH-21T-P1.1

ミスミ

引抜工具



ココが特長

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具

- ソケットハウジングに挿入されたメス(ソケット)コンタクトを抜くための工具です。
- 重量: 22.34g
- 製造元: 日本圧着端子製造

注意

- ・一度引抜いたコンタクトは再使用できません。
- ・VHシリーズ以外には使用できません。

在庫品



Order 注文例

型番

EJ-NV

引抜方法

- ①ハウジングの結合側より引抜工具を差し込みます。
- ②ハウジングの端子止部を押し上げた状態で電線を引っ張ってください。
- ③電線を引く際は、無理に引っ張らないように注意してください。
- ④無理に引っ張りますと、ハウジングに傷が付き使用できなくなります。

¥

1個単位

型番	¥通常単価
EJ-NV	1~5個 20,000

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号表-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191

5051/5045/
5559/5557

CB01/CL07
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ