

ミスミ

## ピンヘッダー(垂直取付タイプ)



CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 モーター センサー

在庫品

RoHS

ココが  
特長

### オスコンタクト内蔵した2.0mmピッチ垂直取付用


- オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された基板垂直取付タイプのピンヘッダーです。
- コンタクトピッチは2.0mmです。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元：日本圧着端子製造




・数量は50個/パックです。  
・組み合わせ相手は**0395ページ**です。

### 外形図

◆2芯

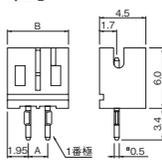

◆3芯以上

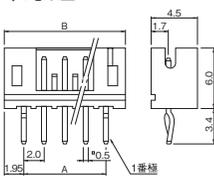

芯数	寸法(mm)	
	A	B
2	2.0	5.9
3	4.0	7.9
4	6.0	9.9
5	8.0	11.9
6	10.0	13.9
8	14.0	17.9
9	16.0	19.9
10	18.0	21.9
12	22.0	25.9

(単位：mm)



1パック単位 50個入



Order  
注文例

型番

B2B-PH-K-S-50P

型番	芯数	¥通常単価
B2B-PH-K-S-50P	2	727
B3B-PH-K-S-50P	3	923
B4B-PH-K-S-50P	4	1,047
B5B-PH-K-S-50P	5	852
B6B-PH-K-S-50P	6	876
B8B-PH-K-S-50P	8	1,335
B9B-PH-K-S-50P	9	1,450
B10B-PH-K-S-50P	10	1,719
B12B-PH-K-S-50P	12	1,681

ミスミ

## 純正手動圧着工具



ココが  
特長

### 信頼性の高い一体型圧着工具

- 製造元：日本圧着端子製造



・圧着作業は専用圧着工具にて行ってください。  
・弊社では校正依頼は承っておりません。

在庫品



1丁単位



Order  
注文例

型番

YC-24S

型番	¥通常単価	コネクタタイプ	適合コンタクト番号	適用電線			重量(g)
				AWGサイズ	導体断面積mm <sup>2</sup>	被覆外径mm	
YC-24S	56,400	PHコネクタ (0395ページ)	BPH-002T-P0.5S	30~24	0.05~0.22	0.9~1.5	548

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

e-CON

CC-Link  
ワンタッチ

オリジナル  
工具

ダイナミック

コマーシャル  
メーテンロック

(ミニ)  
ユニバーサル  
メーテンロック

Elコネクタ

EH/XH/NH  
コネクタ

VH/PH  
コネクタ

EL/SM/  
1625/3191

5051/5045/  
5559/5557

CB01/CL07  
コネクタ

DeviceNet用  
コネクタ/その他  
樹脂製コネクタ