

ミスミ

組端子台MTシリーズ(15A M3)



盤内配線 C-UL 600V 信号用 電源用

在庫品

RoHS

ココが特長


組立不要!完成品で発送します。

- そのまま取り付けが出来る組端子台です。
- 600V15Aネジブロック端子台です。
- M3ネジの汎用タイプです。
- 丸型、Y型圧着端子共用です。


仕様

定格電圧	600V
定格電流	15A
耐電圧	AC2000V MIN
絶縁抵抗	500MΩ以上 DC500V
適合電線	AWG22~14
ネジ	M3(スチール・亜鉛メッキ)
導電板	銅合金 Niメッキ
トルク値	0.5N・m
端子間ピッチ	8.8mm
使用温度範囲	-40℃~+80℃
本体材質	ポリカーボネイト UL94-V2
C-ULナンバー	E102914

本体寸法図

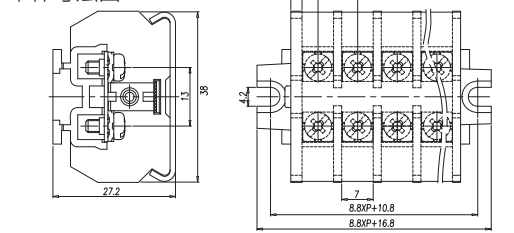

適合圧着端子

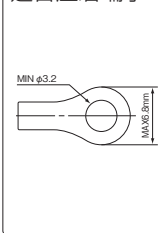

製造元: DINKLE

1台単位

型番	極数	質量 (g)	¥通常単価		
			1台~24台	25台~49台	50台~
MT-10-2PK	2極	16	93	84	79
MT-10-3PK	3極	22.5	132	119	113
MT-10-8PK	8極	56.3	333	300	284
MT-10-10PK	10極	69.5	411	370	351

■専用ショートバー: **0443ページ**

MKSB-3-20P
MKSB-3Y-20P



Order
注文例

型番
MT-10-2PK

コモン端子台

ブロック端子台
(丸・Y端子式)

ブロック端子台
(棒端子式)

渡り金具

エンドプレート

止め金具

絶縁カバー

記名板・シート

端子台
(オプション・その他)

端子台
周辺部品

ミスミ

組端子台MTシリーズ(20A M3.5)



盤内配線 C-UL 600V 信号用 電源用

在庫品

RoHS

ココが特長


組端子台だから現場で即取付

- そのまま取り付けが出来る組端子台です。
- 600V20Aネジブロック端子台です。
- M3.5ネジの汎用タイプです。
- 丸型、Y型圧着端子共用です。


仕様

定格電圧	600V
定格電流	20A
耐電圧	AC2000V MIN
絶縁抵抗	500MΩ以上 DC500V
適合電線	AWG22~12
ネジ	M3.5(スチール・亜鉛メッキ)
導電板	銅合金 Niメッキ
トルク値	0.8N・m
端子間ピッチ	10.6mm
使用温度範囲	-40℃~+80℃
本体材質	ポリカーボネイト UL94-V2
C-ULナンバー	E102914

本体寸法図

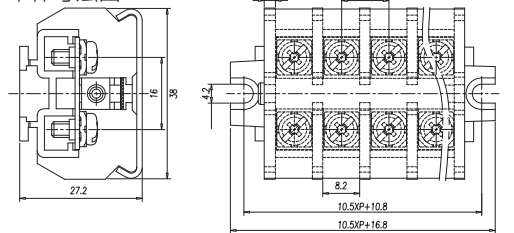

適合圧着端子

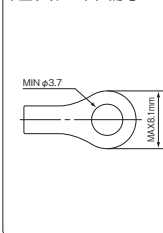

製造元: DINKLE

1台単位

型番	極数	質量 (g)	¥通常単価		
			1台~24台	25台~49台	50台~
MT-20-2PK	2極	20	110	105	99
MT-20-3PK	3極	29	140	133	126
MT-20-4PK	4極	38.5	200	190	180
MT-20-6PK	6極	58.4	250	237	225
MT-20-8PK	8極	77.9	300	285	270
MT-20-10PK	10極	96.5	370	352	333
MT-20-12PK	12極	118	400	380	360

■専用ショートバー: **0443ページ**

MKSB-3.5-20P
MKSB-3.5Y-20P



Order
注文例

型番
MT-20-2PK