


フェニックス・コンタクト

接地タイプ 欧州型

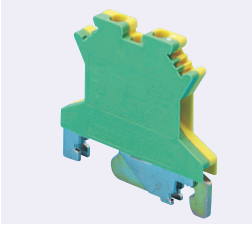

ココが特長 **接地端子台を取る場合に便利です。**
 ●端子台UK*Nシリーズ(0435ページ)と接地端子台との併用により、多芯ケーブルが該当する接続グループへ正しく配線されるので、ケーブルの引き込みが簡単になります。



関連商品

型番	記名板	0453ページ	DINレール	01122ページ	ドライバ
USLKG2.5N		ZB5		NS35-7.5	SZF1-0.6-3.5
USLKG3		ZB6			
USLKG5					

仕様

型番	定格電流 (A)		定格ケーブル断面積 (mm ²)		被覆剥き長	締め付けトルク		重量 (g)
	UL 定格	CSA 定格	UL 定格	CSA 定格		電線接続	レール取付	
USLKG2.5N	34		30~12	30~12	7mm	0.6~0.8	0.5~0.6	16.88
USLKG3			28~12	28~12	8mm		0.6~0.8	18.20
USLKG5			26~10	28~10	9mm		0.6~0.8	20.85




1個単位



注文例

型番
USLKG2.5N

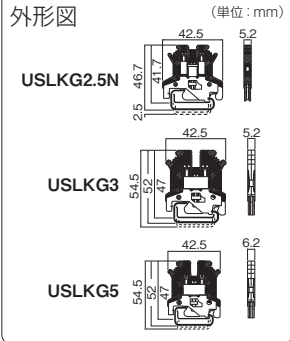

型番	適合端子台	¥通常単価	¥スライド単価	
		1~29個	30~64個	65個~
USLKG2.5N	UK2.5N	650	610	570
USLKG3	UK3N	690	650	610
USLKG5	UK5N	660	620	580

 
- コモン端子台
- ブロック端子台 (丸・Y端子式)
- ブロック端子台 (棒端子式)
- 渡り金具
- エンドプレート
- 止め金具
- 絶縁カバー
- 記名板・シート
- 端子台 (オプション・その他)
- 端子台 周辺部品

サトーパーツ

組端子台 ML-1700-Aシリーズ スクリューレス端子台



ココが特長 **スクリューレス中継端子。1極2線式で、両端のフランジにより安定した固定が可能です。**
 ●直付けタイプ



1個単位

型番	結線方式	部品完成品	極数(極)	入出力数	定格電流 (JIS) (A)	仕様	定格電圧 (V)	主絶縁材 (本体)	規格	主絶縁材 (ボタン)	カバー (付属)	銘板 (付属)	¥通常単価
ML-1700-A-6P	スクリーンレス	組上完成品	6	1対1	10	燃焼・単線対応/チェック孔あり/中継用	300	ナイロン66 (UL94V-0)	UL/CSA/TUV	P.P.E. (UL94V-0)	無	無	537
ML-1700-A-10P	スクリーンレス	組上完成品	10	1対1	10	燃焼・単線対応/チェック孔あり/中継用	300	ナイロン66 (UL94V-0)	UL/CSA/TUV	P.P.E. (UL94V-0)	無	無	767

ちょっとした便利商品の紹介

機器と機器とのスペースに!



- 1対9分岐
- スペースが無い場合には、この25mm幅タイプがお勧めです!
- DINレール取り付け専用

型番 **ESAW-TCM310-5P**

- 5台単位/パック販売
- 在庫品

¥3,325~
(5台/箱)

この商品は、**387ページ**に掲載しております。