


 
 



ミスミ

RoHS


(単位: mm)

基板実装タイプ

<p>BNC基板用垂直型</p> <p>メス</p>  <p>050-1424 基板取付寸法M</p>	<p>BNC基板用垂直型</p> <p>メス</p>  <p>MF70J5-NS50 基板取付寸法N</p>	<p>BNC基板L型タイプ</p> <p>メス</p>  <p>050-1425 基板取付寸法O</p>	<p>SMA基板L型タイプ</p> <p>メス</p>  <p>088-2080 基板取付寸法P</p>	<p>SMA基板L型タイプ</p> <p>メス</p>  <p>MF78J5-NR51 基板取付寸法Q</p>	<p>SMB基板垂直タイプ</p> <p>メス</p>  <p>080-0040 基板取付寸法R</p> <p>レセプタクル※ ※コネクタの形状は異なります。</p>
--	---	---	---	--	--

基板取付寸法

(単位: mm)

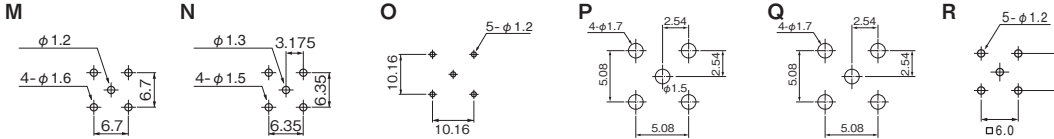

1個単位



Order 注文例

型番

050-1500

型番	製造元	インピーダンス Ω	定格電圧 AC V	耐電圧 AC V/分	接触抵抗 DC1V/1A	周波数帯域 DC~	VSWR 以下	絶縁抵抗 MΩ以上 /DC500V	重量 g	¥通常単価 1~9個
050-1421	ユ	50	500	1500	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~2GHz	1000	10	563
MF70J9-FS52	海外	50	350	1000	3mΩ	4GHz	1.25/0.1~4GHz	5000	10	330
051-RM13A	ユ	75	500	1000	2.5mΩ	3GHz	1.2/0.1~4GHz	1000	11.5	563
MF70J9-AS53	海外	50	350	1000	3mΩ	4GHz	1.4/0.1~4GHz	5000	9	243
050-1416	ユ	50	500	1500	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~2GHz	1000	7	417
MF70J9-AS58	海外	50	350	1000	1.5mΩ	4GHz	1.3/0.1~4GHz	5000	8	330
MF70J9-YS50	海外	50	350	1000	3mΩ	6GHz	未測定	5000	7	250
050-1500	ユ	不整合	500	1500	3mΩ	4GHz	12/0.1~200MHz	1000	6.6	592
BNC-LR	多 テ	50	500	1500	3mΩ	4GHz	1.4/0.1~2GHz	1000	14	960
088-2062	ユ	50	335	1000	3mΩ	12.4GHz	1.2/0~8GHz	1000	2	1,310
080-0030	ユ	50	335	1000	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~2GHz	1000	1.2	534
MF91J9-BS50	海外	50	170	700	6mΩ	4GHz	1.3/0.1~4GHz	1000	1.2	350
050-1424	ユ	50	500	1500	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~1GHz	1000	8.9	534
MF70J5-NS50	海外	50	350	1000	3mΩ	4GHz	1.3/0.1~4GHz	5000	4.5	360
050-1425	ユ	50	500	1500	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~2GHz	1000	11.8	1,300
088-2080	ユ	50	250	750	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~4GHz	5000	3.5	2,609
MF78J5-NR51	海外	50	120	700	3mΩ	12.4GHz	1.55/0.1~12.4GHz	5000	4	620
080-0040	ユ	50	335	1000	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~2GHz	1000	3.1	427

ミスミ

終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ



ココが
特長







信頼と性能を向上させる同軸関連アクセサリ



 
●終端抵抗器は、コネクタ未接続時の機器内の特性インピーダンスを一定に保たせるコネクタ。

●在庫品は、ご希望によりP/M6-00迄のご注文で当日出荷致します。

在庫品

RoHS

<p>BNC型75Ω用ターミナル</p> <p>オス</p>  <p>090-0520</p>	<p>BNC型75Ω用ターミナル</p> <p>オス</p>  <p>MF70P0-US7</p>	<p>BNC型50Ω用ターミナル</p> <p>オス</p>  <p>BNC-P-50TN</p>	<p>BNC型50Ω用ターミナル</p> <p>オス</p>  <p>MF70P0-US5</p>	<p>SMA型50Ω用ターミナル</p> <p>オス</p>  <p>900-SL59A</p>	<p>N型50Ω用ターミナル</p> <p>オス</p>  <p>090-2001</p>
--	--	--	--	---	--

<p>BNC防塵キャップ(チェーン付き)</p> <p>オス</p>  <p>BNC-PC</p> <p>ジャック(メス)用</p>	<p>BNC防塵キャップ(チェーン付き)</p> <p>オス</p>  <p>MFBC-CAP</p> <p>ジャック(メス)用</p>	<p>BNC/TNC両用防塵キャップ</p> <p>材質: 塩化ビニル</p>  <p>BTNC-CAP</p> <p>ジャック(メス)用</p>
---	---	--



1個単位



Order 注文例

型番

BNC-P-50TN

型番	製造元	¥通常単価 1~9個	インピーダンス Ω	周波数範囲 DC~	V.S.W.R. 以下	最大出力 W	重量 g
090-0520	ユ	1,210	75Ω	0.6GHz	1.2	1/2	13.3
MF70P0-US7	海外	550	75Ω	1GHz	1.46	1/2	12.5
BNC-P-50TN	ユ	590	50Ω	0.6GHz	1.2	1	14
MF70P0-US5	海外	390	50Ω	4GHz	1.3	1/2	12.5
900-SL59A	ユ	3,000	50Ω	18GHz	1.23	1/4	2.8
090-2001	ユ	2,110	50Ω	2.0GHz	1.1	1/2	44
BNC-PC	ユ	400	—	—	—	—	9.5
MFBC-CAP	海外	290	—	—	—	—	9.5
BTNC-CAP	ユ	90	—	—	—	—	0.4

材料・仕上

	材質	仕上
本体シエル	黄銅(SMA:ステンレス)	ニッケルメッキ(SMA:金メッキ)
絶縁体	フッ素樹脂	—
オスコンタクト	黄銅	金メッキ
メスコンタクト	リン青銅	金メッキ

ユ: コウエツ精機(株)、多: 多治見無線電機(株)、テ: ティン(株)

パネル/基盤コネクタ/ターミナル

アダプタ/変換アダプタ

BNCコネクタ/Nコネクタ

SMA/SMBコネクタ

同軸コネクタ専用圧着工具

減衰器/その他