

ミスミ

側板

ターレット用型番03~0000



**ココが特長** UKシリーズの側板です。  
●左右セット×10セットでの販売になります。

在庫品

RoHS

部品規格表

型番	厚み(mm)	重量(g)	適合端子台 <b>0401ページ</b>	メーカー型番
UK25LR-10P	2.3	3	UK10、15、25の左側	UK151-251-A
	2.3	3	UK10、15、25の右側	UK152-252-A
UK35LR-10P	2.3	3.3	UK35の左側	UK351-A
	2.3	3.3	UK35の右側	UK352-A

**1パック単位 10セット入**  
(左側×10個)+(右側×10個)=計20個入/1パック

型番	¥通常単価		¥スライド単価		バック詳細
	1~4バック	5~9バック	10バック	10バック	
UK25LR-10P	1,200	900	360	360	UK10、UK15、UK25共用側板左右各10個入り
UK35LR-10P	1,500	1,150	540	540	UK35用側板左右各10個入り




Order  
注文例

型番

**UK25LR-10P**

ターレット用型番02~0000

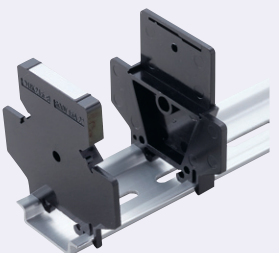

**ココが特長** UK2シリーズの側板です。  
●左右セット×10セットでの販売になります。

在庫品

RoHS

規格表

型番	厚み(mm)	重量(g)	適合端子台 <b>0402ページ</b>	メーカー型番
UK210LR-10P	6	約3	UK210の左側	UK210-1A
	6		UK210の右側	UK210-2A
UK215LR-10P	9.6	約3.5	UK215の左側	UK215-A
	8.7		UK215の右側	UK215-B
UK225LR-10P	10.6	約4	UK225の左側	UK225-A
	9.6		UK225の右側	UK225-B

**1パック単位 10セット入**  
(左側×10個)+(右側×10個)=計20個入/1パック

型番	¥通常単価		¥スライド単価		バック詳細
	1~4バック	5~9バック	10バック	10バック	
UK210LR-10P	1,200	900	370	370	UK210用側板左右各10個入り
UK215LR-10P	1,200	900	380	380	UK215用側板左右各10個入り
UK225LR-10P	1,400	1,000	460	460	UK225用側板左右各10個入り




Order  
注文例

型番

**UK210LR-10P**

ミスミ

エンドプレート MKBシリーズ

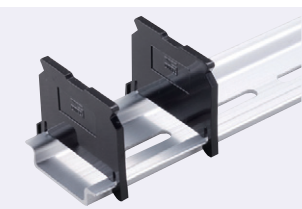

**ココが特長** MKBシリーズ両端に取付けます。  
●MKB10、20、30共用の側板です。  
●1パック10枚入りで提供します。  
●左右共用で使います。  
●質量: 3g

在庫品

RoHS

MKBシリーズ端子台 **0399、400ページ**

**1パック単位 10枚入**

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~5バック	6~9バック	10バック	10バック
MKB10E-10P	210	190	180	180



Order  
注文例

型番

**MKB10E-10P**

寸法図

本体材質 ポリカーボネイトUL94V2 (単位: mm)

