

ミスミ

三菱電機 GOT1000 GOT-A900対応ケーブル



**ココが特長** **長さを自由に指定できるケーブルです!**  
 ●三菱電機製グラフィックオペレーションターミナル対応のケーブルを接続方法・オプションケーブル型番から簡単に選定できます。  
 ●ケーブル仕様は詳細ページをご覧ください。

**注意**  
 ・以下に無い型番は、標準品では取り扱っておりません。  
 ・結線は公開しておりません。  
 ・下記メーカーオプションケーブル型番からご選定下さい。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。  
 ※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価

1~20本  
 2 日日出荷

21~50本  
 5 日日出荷

在庫A

巻末-9  
 日日出荷  
 ¥500/本 5本まで  
 翌日出荷品(ストック)は、注文時にストック希望と申し付けください。

RoHS


対応ミスミ型番の(長さ)に、ご希望の長さをm単位でご指定ください。  
 (長さは)0.2m~15mまで(形状①・⑥は50mまで)、0.1m単位でご指定ください。  
 ※型番に「F-X-○○○○○○○」(カスタムNo.)が付いている場合は特殊結線となりますので、必ずお付けください。  
 (カスタムNo.を付けない場合はストレート結線になりますので、ご注意ください。)  
 ※RS-232C通信をご利用の場合は15m以内が推奨です。

お値引き	
1~9本	通常単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

Order 注文例	型番	指定長(m)	カスタムNo.
	NSDJ-PMD8-F-9	5	X - DSP0402

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

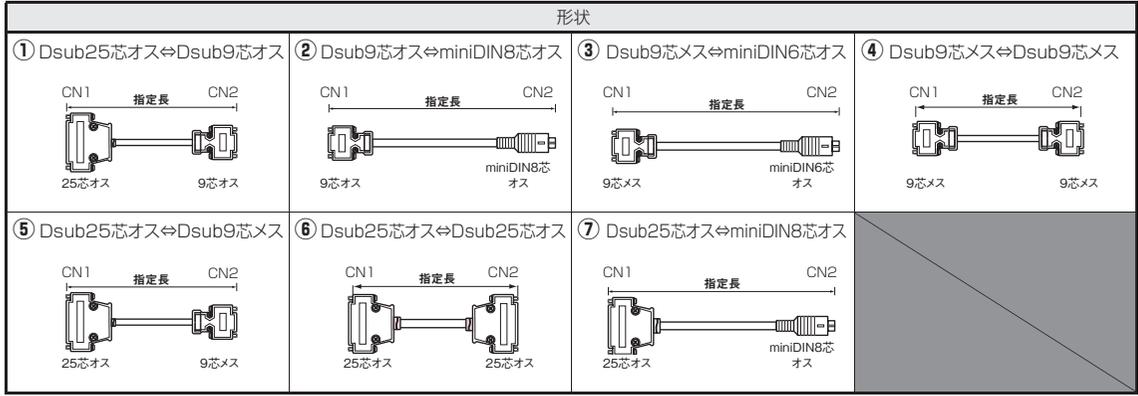

シリーズ	接続方法	形状	メーカーオプションケーブル型番	対応ミスミケーブル型番	¥通常単価		詳細
					基本単価	ケーブル単価/m	
GOT1000	三菱: QnA/A/FX CPU直結 計算機リンク接続 (Dsub9ピン) RS-422	①	GT01-C□R4-25P	NSDJ-PD9P-SB-25-(長さ)-X-DSP0401	3,730	203	○689
	三菱: FX CPU直結 (miniDIN) RS-422	②	GT01-C□R4-8P	NSDJ-PMD8-F-9-(長さ)-X-DSP0402	4,740	130	
	三菱: Q CPU直結 RS-232C	③	GT01-C30R2-6P	NSDU-SMD6-F-9-(長さ)-X-DSP0403	4,370	90	
	三菱: FX機能拡張ボード FX特殊アダプタ (Dsub9ピン) RS-232C	④	GT01-C30R2-9S	NSDU-SS-SB-9-(長さ)-X-DSP0404	2,790	108	
	三菱: FX特殊アダプタ (Dsub25ピン) RS-232C	⑤	GT01-C30R2-25P	NSDU-PD9S-SB-25-(長さ)-X-DSP0405	4,240	203	
GOT-A900	三菱: QnA/A/FX CPU直結 計算機リンク接続 (Dsub25ピン) RS-422	⑥	AC□R4-25P	NSDJ-PP-SB-25-(長さ)-X-DSP0406	4,110	203	
	三菱: FX CPU直結 (miniDIN) RS-422	⑦	FX9GT-CAB□	NSDJ-PMD8-F-25-(長さ)-X-DSP0407	5,070	130	
	三菱: Q CPU直結 RS-232C	③	QC30R2	NSDU-SMD6-F-9-(長さ)-X-DSP0408	4,370	90	