


端子台ボックス

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

ミスミ

フタ式DINレール付タイプ

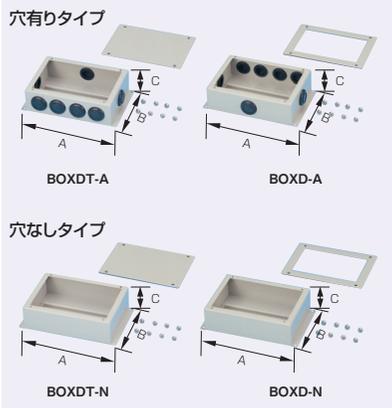

**ココが
特長**

DINレール付タイプの中継用ボックスです!

- フタをネジ止めするタイプの中継ボックスです。
- フタは「窓あり」と「窓なし」の2タイプから選択できます。
- DIN規格35mmレールを取付けています。



- ・本体は防水・防塵構造ではありません。
- ・DINレールは溶接しているため、取り外しは出来ません。
- ・表面処理は焼付塗装(塗装色5Y7/1)になります。



Order
注文例

型番

BOXDTF-A120

2D CAD 鉛筆マーク 固定サイズ スチール

在庫品

CAD


RoHS



写真: BOXDT-A105
※フタの裏に「クッキン」を貼付けてあります。


外形図(低背タイプ)

(単位: mm)

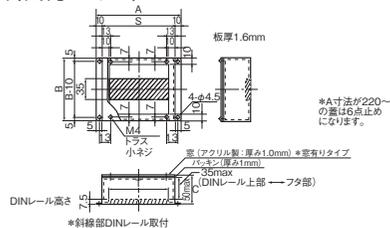

外形図(深底タイプ)

(単位: mm)

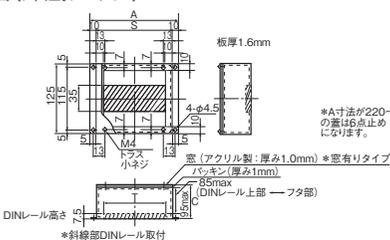

寸法表

型番	サイズ(単位: mm)					
	A	B	C	S	T	
BOXDT-N BOXD-N BOXDT-A BOXD-A	80	100	105	50 M A X	80	55
	105	125	105		105	80
	120	140	105		120	95
	150	170	105		150	125
	220	240	105		220	195
	255	275	125		255	230
	290	310	125		290	265
360	380	125	360	335		
BOXDF-N BOXDTF-N BOXDF-A BOXDTF-A	120	140	125	95 M A X	120	95
	220	240	125		220	195

*BOXDT-Nに関しては150、220、255、290、360の商品はございません。

*BOXD-Aに関しては150、220、255、290、360の商品はございません。



1台単位

■穴有り窓無し

型番		¥通常単価	¥スライド単価	カバー スクリュー 数量	自重 (g)
		1~9個	10~49個		
BOXDT-A	80	2,970	2,670	4	466
BOXDT-A	105	3,150	2,820	4	588
BOXDT-A	120	3,340	2,990	4	644
BOXDT-A	150	3,800	3,400	4	773
BOXDT-A	220	4,430	3,960	6	1070
BOXDT-A	255	5,650	5,330	6	1332
BOXDT-A	290	6,340	5,990	6	1498
BOXDT-A	360	7,230	6,840	6	1839
BOXDTF-A	120	4,690	4,430	4	985
BOXDTF-A	220	6,250	5,900	6	1560

■穴無し窓無し

型番		¥通常単価	¥スライド単価	カバー スクリュー 数量	自重 (g)
		1~9個	10~49個		
BOXDT-N	80	2,610	2,340	4	484
BOXDT-N	105	2,790	2,500	4	592
BOXDT-N	120	2,970	2,670	4	654
BOXDT-N	150	3,340	2,990	4	774
BOXDT-N	220	3,870	3,480	6	1046
BOXDT-N	255	5,090	4,810	6	1353
BOXDT-N	290	5,830	5,490	6	1511
BOXDT-N	360	6,670	6,310	6	1852
BOXDTF-N	120	4,230	3,980	4	1012
BOXDTF-N	220	5,620	5,310	6	1574

■穴有り窓有り

型番		¥通常単価	¥スライド単価	カバー スクリュー 数量	自重 (g)
		1~9個	10~49個		
BOXD-A	80	3,100	2,900	4	430
BOXD-A	105	3,290	3,080	4	528
BOXD-A	120	3,480	3,260	4	573
BOXDF-A	120	7,020	6,630	4	896
BOXDF-A	220	9,040	8,550	6	1377


■穴無し窓有り

型番		¥通常単価	¥スライド単価	カバー スクリュー 数量	自重 (g)
		1~9個	10~49個		
BOXD-N	80	2,710	2,530	4	446
BOXD-N	105	2,910	2,710	4	531
BOXD-N	120	3,100	2,900	4	584
BOXDF-N	120	6,390	6,040	4	923
BOXDF-N	220	8,270	7,820	6	1394

穴有りタイプの穴加工寸法図


(単位: mm)

BOXD-A80
BOXDT-A80

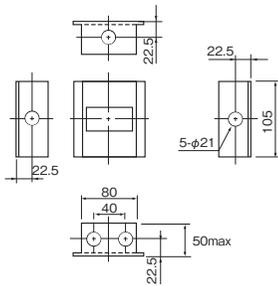


各穴膜付き
グロメット付き

BOXD-A105
BOXDT-A105

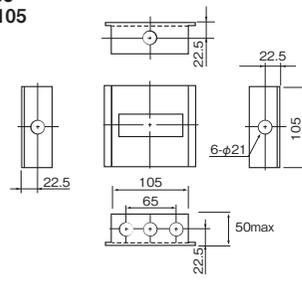


各穴膜付き
グロメット付き

BOXD-A120
BOXDT-A120

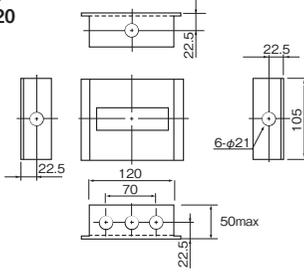


各穴膜付き
グロメット付き

BOXDT-A150

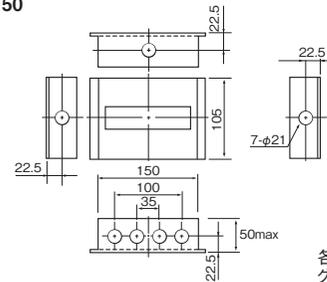


各穴膜付き
グロメット付き

BOXDT-A220

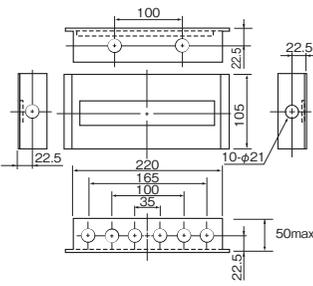


各穴膜付き
グロメット付き

BOXDT-A255

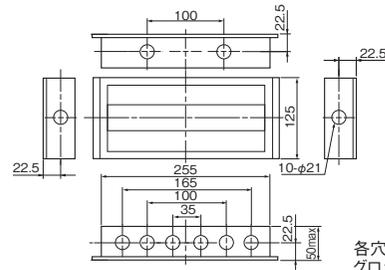


各穴膜付き
グロメット付き

BOXDT-A290

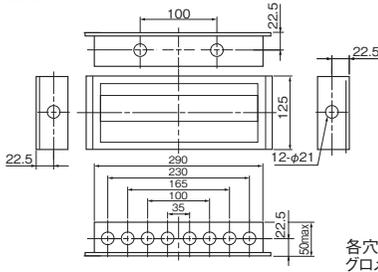


各穴膜付き
グロメット付き

BOXDT-A360

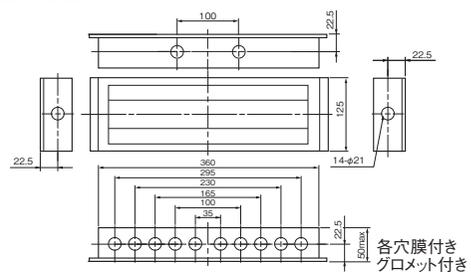


各穴膜付き
グロメット付き

BOXDF-A120
BOXDTF-A120

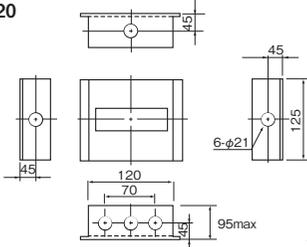

各穴膜付き
グロメット付き

BOXDF-A220
BOXDTF-A220

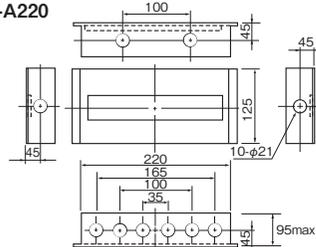

各穴膜付き
グロメット付き