

取付金具

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

ミスミ

L字型ボックス固定金具



ココが特長 装置等にボックスを横付けするのに適した固定金具です

- 塗装色は下地処理含めて5パターンよりお選びいただけます。
- 低価格・高品質にこだわりました!

3 日日出荷




Order
注文例

型番	-	色
BFLS	-	G

外形図

(単位: mm)

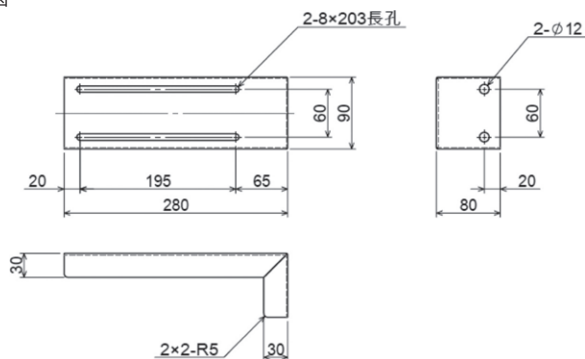


基本仕様

材質	SPCC
板厚	2mm
取付可能ボックス	W300×H300×D200以下
※耐荷重	25kg

※上から物を載せた場合の荷重になります

塗装色

 粉体塗装



K: クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1



G: グレイ
近似マンセル値
5Y7/1



E
近似マンセル値
5Y8/1



B: ブラック
近似マンセル値
N1

下地処理



S

※上記の他にS:下地処理での出荷も対応しております



1個単位

型番	塗装色	¥通常単価
BFLS	K (近似マンセル2.5Y9/1)	2,550
	G (近似マンセル5Y7/1)	2,550
	S (下地処理)	2,550
	E (近似マンセル5Y8/1)	2,550
	B (近似マンセルN1)	2,550

使用イメージ

