

ミスミ

フィンガーガード・フィルターキット



ココが
特長

ミスミ製、山洋電気製ファンとの嵌合保証品

- 40角~120角まで対応
- ミスミ製、山洋電気製ファンに最適な金属製フィンガーガード
- フィンガーガードとフィルターキットの2タイプをご用意



ご注意

- ・フィンガーガードとフィルターキットを取り付ける際は、羽根に接触しないよう正しく取り付けてください。
- ・MWFG-120Aを105.4mmピッチの120角DCファン/防滴DCファンに取り付ける際、M3ネジにて取付ください。

1個単位



Order
注文例

型番

MWFG-120A



型番	サイズ	形状	¥通常単価			質量 (g)
			1~4個	5~9個	10個~	
MWFG-40A	40角	金属製 フィンガー ガード	230	210	190	6
MWFG-60A	60角		260	240	220	13
MWFG-80A	80角		300	280	250	22
MWFG-92A	92角		300	280	250	28
MWFG-120A	120角		300	280	250	42

仕様


金属製フィンガーガード スチール・ニッケルクロムメッキ
樹脂製フィルターキット 樹脂:UL94V-0

型番	サイズ	形状	¥通常単価			質量 (g)
			1~4個	5~9個	10個~	
109-1003F40	60角	樹脂製 フィルター キット	400	370	340	10
109-1002F40	80角		400	370	340	18
109-1001F40	92角		400	370	340	23
109-1000F40	120角		480	450	420	41


※山洋電気製

外形図

金属製フィンガーガード

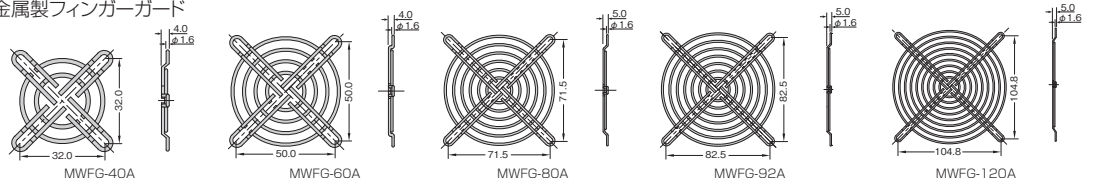

樹脂製フィルターキット

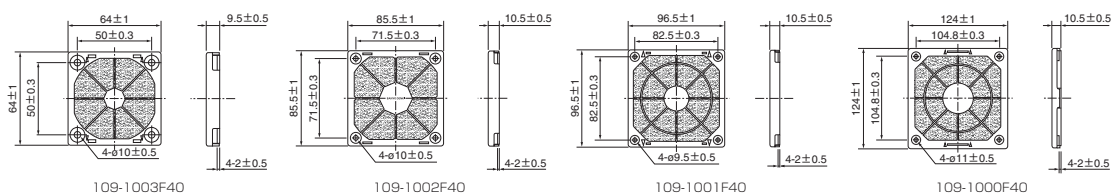

金属製フィンガーガードの取付例

ACファン(セット品)119角 AC11938-Sシリーズに正面と裏面の両方にフィンガーガードを取付けた場合
裏面に取り付けることで内部配線作業時、接触防止になります。

DCファン120角 R1238L24BPLB-7シリーズに正面と裏面の両方にフィンガーガードを取付けた場合
裏面に取り付けることで内部配線作業時、接触防止になります。
ただし、ファンとフィンガーガードは、M3ネジで取付けをお願いいたします。



フィルターキットの取り付け手順

- ①ガードを取り付けネジでファンと固定します。ネジは別途ご用意ください。
- ②リテーナーでフィルターをはさみ、ガードにはめ込みます。リテーナーとフィルターは取り外し可能です。

フィルターキットの構成部品

リテーナー、フィルター、ガードの3点の部品で構成されています。フィルターの目の細さは、40PPI(1インチ当たりの穴の数)