


ミスミ

NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルペア用

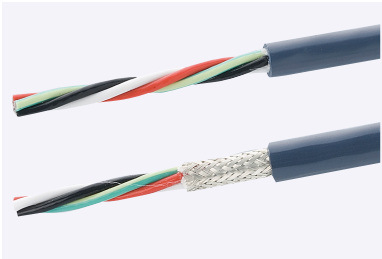

電気用品安全法を取得しておりません。

UL AWM VW-1 600V より線 細線化 導体 耐油 耐摩耗

ココが特長

600V 小径のケーブルペア用電源ケーブル

- NA6FUR:フッ素絶縁/ウレタンシースによって強化された600V定格のUL対応電源向き可動ケーブルです。
- NA6FURSB:フッ素絶縁/ウレタンシースによって強化された600V定格のUL対応電源向き可動ケーブル(シールド付)です。
- 特に磨耗性と外径の細さに優れた低発塵の可動ケーブルとなります。



- ・低発塵とは弊社商品比較となります。
- ・御使用条件により発塵の程度は異なりますので予めご了承下さい。
- ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

在庫品

ストック T

1~99m(5本まで)

巻末-9

2 日日出荷

巻末-9

100m(2本まで)

ストック A

1 日日出荷

巻末-9

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

RoHS

サンプル提供


P.1692

¥

1本単位

型番	AWGサイズ	芯数	販売単位 全長 ^{※3} もしくは指定長	¥スライド単価			通常出荷日	通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日	
				1000m(100m×10 ^{※3})	500m(100m×5 ^{※3})	100m(巻×3本~)			99~50m					
				メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}			メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}		メートル単価 ^{※2}
NA6FUR	22	2	1 500 1000 (指定1m単位)	303	317	337	348	在庫品	573	656	689	777	在庫品	
		3		383	400	424	439	在庫品	723	828	869	980	在庫品	
		4		449	469	498	516	在庫品	850	974	1,023	1,154	在庫品	
		6		584	609	647	671	在庫品	1,105	1,267	1,329	1,499	在庫品	
		8		767	800	850	881	在庫品	1,452	1,663	1,745	1,969	在庫品	
	20	2		905	944	1,003	1,040	在庫品	1,714	1,964	2,061	2,324	在庫品	
		3		315	329	349	362	在庫品	595	683	717	807	在庫品	
		4		392	409	434	450	在庫品	744	851	893	1,007	在庫品	
		6		505	527	559	580	在庫品	957	1,095	1,149	1,295	在庫品	
		8		652	680	723	749	在庫品	1,233	1,413	1,483	1,672	在庫品	
18	2	439	458	486	504	在庫品	726	832	878	1,014	在庫品			
	3	554	578	613	635	在庫品	916	1,049	1,106	1,278	在庫品			
	4	702	733	778	806	在庫品	1,162	1,331	1,404	1,622	在庫品			
	6	930	970	1,031	1,068	在庫品	1,540	1,765	1,861	2,150	在庫品			
	8	1,159	1,210	1,284	1,332	在庫品	1,622	1,900	1,988	2,311	在庫品			
16	2	554	578	613	635	在庫品	916	1,049	1,106	1,278	在庫品			
	3	702	733	778	806	在庫品	1,162	1,331	1,404	1,622	在庫品			
	4	877	915	971	1,007	在庫品	1,451	1,663	1,753	2,026	在庫品			
	6	1,321	1,379	1,464	1,518	T	1日目	2,189	2,508	2,645	T/A	3,055	T/A	2日目
	8	742	774	822	852	T	1日目	1,229	1,408	1,488	T/A	1,715	T/A	2日目
14	2	943	985	1,045	1,084	在庫品	1,562	1,790	1,888	2,181	在庫品			
	3	1,159	1,210	1,284	1,332	在庫品	1,920	2,200	2,320	2,680	在庫品			
	4	1,752	1,829	1,941	2,013	T	1日目	2,902	3,325	3,507	T/A	4,051	T/A	2日目
	6	1,464	1,528	1,622	1,682	T	1日目	2,415	2,769	2,901	T/A	3,373	T/A	2日目
	8	2,059	2,149	2,282	2,366	T	1日目	3,400	3,898	4,082	T/A	4,759	T/A	2日目
NA6FURSB	16	2	549	590	650	689	在庫品	893	1,024	1,079	1,247	在庫品		
		3	685	736	811	860	在庫品	1,116	1,278	1,348	1,557	在庫品		
		4	829	891	981	1,041	在庫品	1,351	1,548	1,633	1,886	在庫品		
		6	1,070	1,149	1,266	1,343	在庫品	1,742	1,996	2,105	2,432	在庫品		
		8	714	767	845	896	在庫品	1,162	1,331	1,404	1,622	在庫品		
14	2	863	927	1,022	1,084	T	1日目	1,407	1,612	1,700	T/A	1,963	T/A	2日目
	3	1,070	1,149	1,266	1,343	在庫品	1,742	1,996	2,105	2,432	在庫品			
	4	1,548	1,663	1,832	1,944	T	1日目	2,522	2,890	3,048	T/A	3,521	T/A	2日目
	6	918	986	1,087	1,153	T	1日目	1,496	1,714	1,807	T/A	2,088	T/A	2日目
	8	1,152	1,237	1,363	1,446	T	1日目	1,876	2,149	2,266	T/A	2,618	T/A	2日目
12	2	1,412	1,516	1,671	1,773	T	1日目	2,300	2,635	2,779	T/A	3,210	T/A	2日目
	3	2,055	2,207	2,432	2,581	T	1日目	3,349	3,837	4,047	T/A	4,674	T/A	2日目
	4	1,791	1,923	2,119	2,249	T	1日目	2,908	3,334	3,491	T/A	4,071	T/A	2日目
	6	2,314	2,486	2,739	2,907	T	1日目	3,757	4,308	4,512	T/A	5,260	T/A	2日目

大好評!!
ケーブルペア専用ケーブル

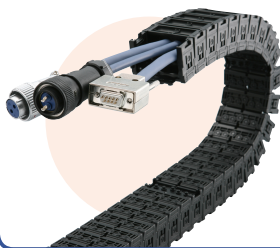

ケーブルペアを約30%小径化!

例えば...
AWG18(約0.75mm)、4芯、従来品の仕上外径は10.7mmに對して、NA6FURは7.0mm
(ケーブルペアの曲げRはケーブル外径の6倍以上となります。)
(※弊社ビニルシースNA6UCR比較)

30%小径化

ウレタンシース採用で耐摩耗性を大幅に強化!

UL規格取得済み!



型番	AWGサイズ	芯数	長さ
NA6FUR	22	2	10

※「(: 半角括弧、[] : イチ、[] : アイ、[] : セロ、[] : オー)などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。



※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
※単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法
[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
※通常単価: 数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

※1 ストークの対象品は価格の右欄のTまたはAで表記しております。
※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法
[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1束ものご注文は承ることができません)。