


ミスミ

## 結束バンド 標準タイプ・耐候性ULタイプ

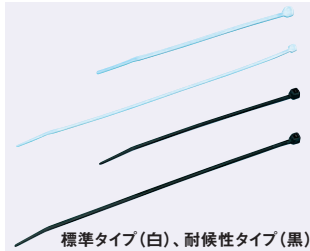

ココが  
特長

### UL規格取得の耐候性バンド。

- プラスチック一体成形タイプ結束バンドです。
- 一度結束するとロックされて外れない構造になっています。
- 自己消火性を有する材料を使用しており、安全性に優れています。
- 耐候性タイプは紫外線に強い結束バンドです。屋外での使用にも優れています
- 66ナイロンは、特性上時間経過と共に黄身がかった色になります。(不良ではございません)。

難燃 UL

在庫品

RoHS

 


ご注意

- ・強度維持のため開封した後、密封して保管してください。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

標準タイプ(白)、耐候性タイプ(黒)

### 使用例



配線固定具の使用により電線を固定することができます。



ケーブルバンド結束工具の使用により均等な強度で締め付け作業ができます。

### 仕様

材質	66ナイロン, UL94V-2
色	白(標準品)または黒(耐候性品)
使用温度範囲	-40℃~+85℃

※UL File No. E97527



1パック単位 100本入



 
Order  
注文例

型番

CV-140S-100PW

型番	タイプ (色)	¥通常単価
		1~4パック
CV-075-100PW	標準 タイプ (白)	250
CV-100-100PW		290
CV-120S-100PW		350
CV-140S-100PW		460
CV-165-100PW		520
CV-200M-100PW		720
CV-120L-100PW		800
CV-160L-100PW		920
CV-180-100PW		970
CV-200-100PW		920
CV-250-100PW		1,490
CV-280L-100PW		1,460
CV-300-100PW		1,270
CV-340-100PW		1,650
CV-380-100PW		2,070

### 外形図



型番	結束径 範囲 (mm)	ループ 引張強度 規格値 kgf(lbs)	寸法(mm)				重量 (g/本)
			L	A	B	T	
CV-075(W)	2~18	8.16 (18)	75±1	2.4	47.8±1	1.0	0.27
CV-100(W)	2~25		100±2.5	2.5	73.8±2	1.0	0.34
CV-120S(W)	2~30		120±1	2.5	91.5±1	1.2	0.33
CV-140S(W)	3~35		142±1	2.5	111.5±1	1.16	0.48
CV-165(W)	3~44		165±1.5	2.5	136±1	1.3	0.51
CV-200M(W)	5~55	22.68 (50)	203±2.5	2.5	176.5±1.5	1.3	0.66
CV-120L(W)	2~30		120±1	4.8	86.4±1	1.5	0.79
CV-160L(W)	3~42		160±1.5	4.8	106±1	1.6	1.05
CV-180(W)	5~49		180±1.5	3.6	150.5±1	1.3	1.00
CV-200(W)	5~55		203±2.5	4.6	168.3±1.5	1.6	1.33
CV-250(W)	6~74	54.43 (120)	249±2.5	4.8	215±2.5	1.52	2.00
CV-280L(W)	6~78		281±2.5	7.5	237±2.5	1.7	3.83
CV-300(W)	7~88		301±2.5	7.6	257±2.5	1.63	4.25
CV-340(W)	7~99		338±2.5	7.6	295±2.5	1.8	4.60
CV-380(W)	7~110		380±2.5	7.6	332±2.5	2.0	5.20

型番	タイプ (色)	¥通常単価
		1~4パック
CV-075W-100PW	耐候性 タイプ (黒)	250
CV-100W-100PW		290
CV-120SW-100PW		380
CV-140SW-100PW		490
CV-165W-100PW		570
CV-200MW-100PW		770
CV-120LW-100PW		890
CV-160LW-100PW		1,000
CV-180W-100PW		1,060
CV-200W-100PW		1,090
CV-250W-100PW		1,630
CV-280LW-100PW		1,600
CV-300W-100PW		1,460
CV-340W-100PW		1,810
CV-380W-100PW		2,270

※CV-380WのL寸は375±2.5になります。

ナイロン  
結束バンド

ステンレス  
結束バンド

結束バンド  
固定具

結束工具

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合 番号末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。