

ミスミ

## ケーブルグラント(マルチホール)



分解写真



- ココが特長**
- 本体に2~4個の穴を持つマルチホールタイプのケーブルグラントです。
  - 取付ネジはMネジです。
  - 付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネルにも取付可能です。
  - IP68保護構造対応です。

5 日日出荷

RoHS




ご注意  
・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。  
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	66ナイロン(本体、ツメ、ロックナット、シールナット)UL94V-2
	EPDM(ワッシャー・シール)
保護構造	IP68
使用温度範囲	-40℃~+105℃
色	グレー(標準)または黒(耐油性)

外形図

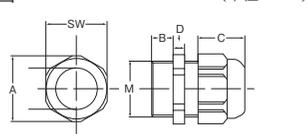


規格表

型番	No.	色	穴数	適合電線径 (mm)	SW	A	B	C	D	重量 (g)	取付ネジ	取付穴径 (mm)	適合板厚
CRMPH	2M12-2031	G (グレー)	2	φ2.0~3.1	19	21.2	9	16.6	5	8	M12(P=1.5)	12.3	2.5mm以下
	2M16-3041			φ3.0~4.1	22	25	15	19	5.5	13	M16(P=1.5)	16.3	7mm以下
	2M20-4361			φ4.3~6.1	27	30.4	21.2	19	20	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下	
	3M12-1626			φ1.6~2.6	19	21.2	9	16.6	5	8	M12(P=1.5)	12.3	2.5mm以下
	3M16-3042			φ3.0~4.2	22	25	19	19	13	M16(P=1.5)	16.3	7mm以下	
	3M20-2636			φ2.6~3.6	27	30.4	15	21.2	5.5	21	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下
	3M20-3552	φ3.5~5.2	27	30.4	15	21.2	5.5	20	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下		
	4M12-1323	B (黒)	4	φ1.3~2.3	19	21.2	9	16.6	5	8	M12(P=1.5)	12.3	2.5mm以下
	4M16-2434			φ2.4~3.4	22	25	19	19	13	M16(P=1.5)	16.3	7mm以下	
	4M20-3448			φ3.4~4.8	27	30.4	15	21.2	5.5	21	M20(P=1.5)	20.3	7mm以下

1個単位

型番	No.	¥通常単価 1~9個
CRMPH	2M12-2031	260
	2M16-3041	290
	2M20-4361	390
	3M12-1626	260
	3M16-3042	290
	3M20-2636	390
	3M20-3552	390
	4M12-1323	270
	4M16-2434	300
	4M20-3448	390

 穴形状



Order  
注文例

型番	No.	色
CRMPH	2M16-3041	B

ミスミ

## ケーブルグラント(マルチホール用シールピン)



- ココが特長**
- ケーブルグラント(マルチホール)の使用しない穴をふさぐシールピンです。
  - 不要になった穴や輸送中の内部保護等での使用に便利です。

5 日日出荷

RoHS



ご注意  
・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。  
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

規格表

型番	No.	寸法(mm)			適合ケーブルグラント
		A	B	C	
CRMPH-P	1323-100P	3.0	2.3	15	CRMPH-3M12-1626
	2031-100P	4.0	3.0		CRMPH-4M12-1323
	2434-100P	4.2	3.2		CRMPH-3M20-2636
	3041-100P	5.1	4.1		CRMPH-4M16-2434
					CRMPH-2M16-3041
	3552-100P	6.0	5.0		CRMPH-3M16-3042
					CRMPH-4M20-3448
	4361-100P	7.5	6.0		CRMPH-3M20-3552
			CRMPH-2M20-4361		




1パック単位 100個入

型番	No.	¥通常単価 1~9パック
CRMPH-P	1323-100P	1,750
	2031-100P	1,850
	2434-100P	1,890
	3041-100P	2,030
	3552-100P	2,120
	4361-100P	2,250

仕様

材質	EPDM
色	黒

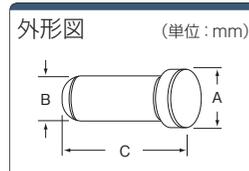

● 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
● ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。