


ミスミ

金属製コンジット FTUN、FTUS専用コネクタ(ストレート)



部品構成

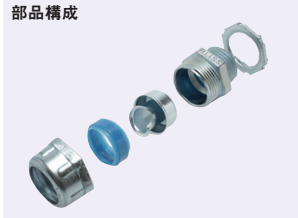

1個単位



FTUN、FTUSの金属保護管用ストレートコネクタ

- コンジットを厚鋼ネジの電線管やPFネジに接続するためのストレートコネクタです。
- ロックナットが付属されているためネジ加工されていないパネル穴への取付けも可能です。

IP67


在庫品

RoHS



- ・必ず**1846ページ**のコンジットをご利用下さい。
- ・他の金属製コンジットとは接続できません。

外形図

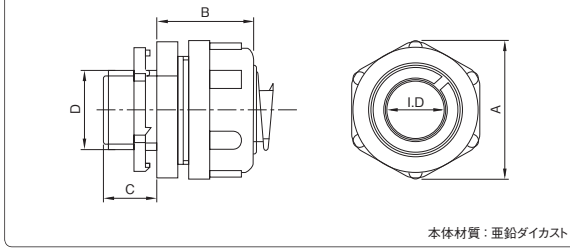

Order  
注文例

|        |     |
|--------|-----|
| 型番     | サイズ |
| CTUC-S | 12  |

本体材質：亜鉛ダイカスト

| 型番     | サイズ | 適合コンジット<br>1846ページ | 厚鋼ネジD        |            | B  | 締付前<br>長さ L | 対角<br>A | 最小内径<br>d | 重量 (g) | ¥バラチャージ |      | ¥通常単価 |
|--------|-----|--------------------|--------------|------------|----|-------------|---------|-----------|--------|---------|------|-------|
|        |     |                    | 管用平行<br>ネジ呼称 | 推奨<br>取付穴径 |    |             |         |           |        | 1~5個    | 6~9個 |       |
| FTUC-S | 12  | FTUN12<br>FTUS12   | PF-1/2       | 21         | 12 | 22.0        | 29.0    | 11.0      | 50     | +¥150/個 | 230  |       |
|        | 16  | FTUN16<br>FTUS16   | PF-1/2       | 21         | 12 | 22.0        | 34.5    | 14.5      | 56     |         | 230  |       |
|        | 22  | FTUN22<br>FTUS22   | PF-3/4       | 27         | 18 | 27.0        | 42.5    | 19.5      | 94     |         | 350  |       |
|        | 28  | FTUN28<br>FTUS28   | PF-1         | 34         | 18 | 31.0        | 49.5    | 25.0      | 136    |         | 440  |       |

■部 1~5個のご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。


【計算例】 FTUC-S-12を2個ご注文の場合(通常単価230円+バラチャージ150円)×2個=760円

ミスミ

金属製コンジット FTUN、FTUS専用コネクタ(90度アングル)



部品構成

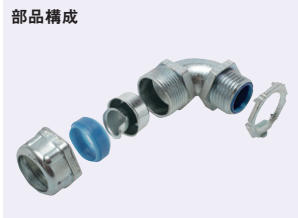

1個単位



FTUN、FTUSの金属保護管用アングルコネクタ

- コンジットを厚鋼ネジの電線管やPFネジに接続するための90度アングルコネクタです。
- ロックナットが付属されているためネジ加工されていないパネル穴への取付けも可能です。

IP67


在庫品

RoHS



- ・必ず**1846ページ**のコンジットをご利用下さい。
- ・他の金属製コンジットとは接続できません。

外形図

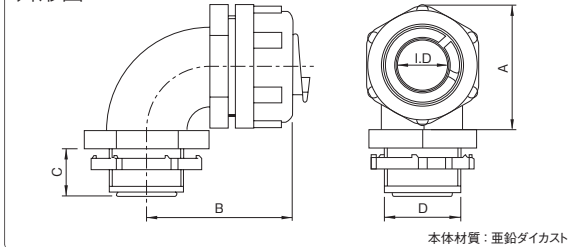

Order  
注文例

|        |     |
|--------|-----|
| 型番     | サイズ |
| FTUC-A | 12  |

本体材質：亜鉛ダイカスト

| 型番     | サイズ | 適合コンジット<br>1846ページ | 厚鋼ネジA        |            | B    | 締付前<br>長さ L | 対角<br>D | 最小内径<br>d | 重量 (g) | ¥バラチャージ |      | ¥通常単価 |
|--------|-----|--------------------|--------------|------------|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|------|-------|
|        |     |                    | 管用平行<br>ネジ呼称 | 推奨<br>取付穴径 |      |             |         |           |        | 1~3個    | 4~9個 |       |
| FTUC-A | 12  | FTUN12<br>FTUS12   | PF-1/2       | 21         | 11.5 | 39.0        | 29.0    | 11.0      | 80     | +¥150/個 | 350  |       |
|        | 16  | FTUN16<br>FTUS16   | PF-1/2       | 21         | 12.5 | 39.0        | 34.0    | 14.5      | 92     |         | 410  |       |
|        | 22  | FTUN22<br>FTUS22   | PF-3/4       | 27         | 17.5 | 45.0        | 43.0    | 19.5      | 127    |         | 490  |       |

■部 1~3個のご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 FTUC-A-12を2個ご注文の場合(通常単価350円+バラチャージ150円)×2個=1,000円

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。