

ミスミ

柔軟タイプチューブKSN用コネクタ

ネジ型(ヘッド)



ココが特長 ネジ型ヘッドのコネクタ (KSN用)

注意 ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例



適合チューブ: **01853**ページ

在庫品


RoHS

1個単位

¥

型番	¥通常単価 1~19個	A部適合 チューブ	重量 (g)	ネジサイズ		サイズ(公差±0.2)		
				M	ピッチ	B	D	E
BCM-2.5-M3	370	KSN2.5	0.8	M3	0.5	5	10	6
BCM-3-M4	370	KSN3	1.5	M4	0.7	6	15	7
BCM-4-M3	370	KSN4	2.8	M3	0.5	8	11	7
BCM-4-M4	370	KSN4	2.7	M4	0.7	8	11	7
BCM-5-M4	550	KSN5	3.8	M4	0.7	9	13	8
BCM-6-M6	570	KSN6	4.1	M6	0.75	10	13	8
BCM-7-M6	620	KSN7	3.9	M6	0.75	11	12	8
BCM-8-M8	750	KSN8	5.1	M8	1	12	14	8

外形図

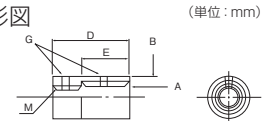

材質: 真鍮 表面処理: ニッケルメッキ
付属品: G部M2×P0.4またはM3×P0.5セットビス

パネル取付用(ヘッド)



ココが特長 パネル取付用コネクタ (KSN用)

注意 ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例



適合チューブ: **01853**ページ

在庫品


RoHS

1個単位

¥

型番	¥通常単価 1~19個	ネジサイズ		サイズ(公差±0.2)					A部適合 チューブ	重量 (g)
		M	ピッチ	B	C	D	E	F		
BCD2.5	340	M5	0.8	5	2.4	14	7	5	KSN2.5	2.4
BCD3	340	M5	0.8	6.5	2.9	15	7	5	KSN3	3.2
BCD4	340	M6	0.75	8	3.6	14	7	5	KSN4	3
BCD5	370	M8	1	10	4.8	17	7	8	KSN5	6
BCD6	580	M8	1	10	5.8	17	7	8	KSN6	4.5
BCD7	400	M10	1	11	6.8	17	7	8	KSN7	6.4
BCD8	700	M12	1	13	7.8	17	8	8	KSN8	8.5
BCD9.5	570	M14	1	17	9.4	20	11	8	KSN9.5	18.5
BCD12.7	840	M16	1.5	19	12.6	25	13	10	KSN12.7	19.1
BCD15.8	1,250	M20	1.5	24	15.6	25	13	10	KSN15.8	20.8

外形図

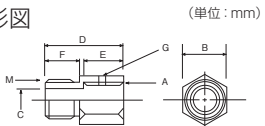

材質: 真鍮 表面処理: ニッケルメッキ
付属品: G部M2×P0.4またはM3×P0.5セットビス、
パネル取付用ナット

円柱型ロングヘッド



ココが特長 円柱型ロングコネクタ (KSN用)

注意 ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例



適合チューブ: **01853**ページ

在庫品


RoHS

1個単位

¥


型番	¥通常単価 1~19個	サイズ(公差±0.2)				A部適合 チューブ	重量 (g)
		B	C	D	E		
BT2.5	370	5	2.9	10	6	KSN2.5	0.7
BT3	370	8	5.1	15	8	KSN3	3.8
BT4-4	330	8	4.3	17	7	KSN4	4.2
BT4-7	420	9	7.2	13	7	KSN4	3.1
BT4-8	440	10	8.2	13	7	KSN4	4.3
BT5-7	490	9	7.2	15	8	KSN5	2.8
BT7-5.8	550	11	5.9	15	7	KSN7	5.6

 外形図



材質: 真鍮 表面処理: ニッケルメッキ
付属品: G部M2×P0.4またはM3×P0.5セットビス

円柱型ショートヘッド

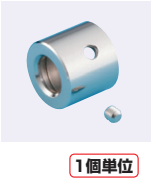

ココが特長 円柱型ショートコネクタ (KSN用)

注意 ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例



適合チューブ: **01853**ページ

在庫品


RoHS

1個単位

¥

型番	¥通常単価 1~19個	サイズ(公差±0.2)				A部適合 チューブ	重量 (g)
		B	C	D	E		
BC2.5	250	5.5	2.4	7	6	KSN2.5	0.8
BC3	250	7	2.8	8	7	KSN3	1.2
BC4	250	8	3.9	8	7	KSN4	1.5
BC5	290	9	4.9	8	7	KSN5	1.8
BC6	300	10	5.9	8	7	KSN6	1.7
BC7	320	11	6.9	8	7	KSN7	1.8
BC8	390	12	7.9	9	8	KSN8	2.1
BC9.5	500	15	9.4	12	11	KSN9.5	5.6
BC12.7	570	20	12.6	15	13	KSN12.7	15.8
BC15.8	880	22	15.6	15	13	KSN15.8	18.5

外形図

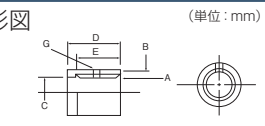

材質: 真鍮 表面処理: ニッケルメッキ
付属品: G部M2×P0.4またはM3×P0.5セットビス

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。