


ミスミ

曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ

ネジ型ヘッド

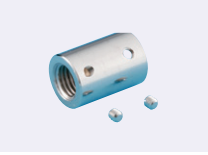


使用例



適合チューブ:
○1853ページ

ココが特長 ネジ型ヘッドのコネクタ (ISN用)

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

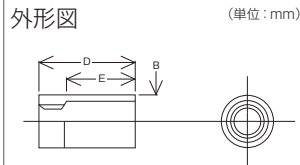

材質: 真鍮 表面処理: ニッケルメッキ
※チューブへの接続は、エポキシ系の接着剤を使用してください。付属品G部M2×P0.4またはM3×P0.5セットビス

■規格表

型番	ネジサイズ				適合チューブ	重量 (g)
	M	B	D	E		
BSM-5-M6	M6	9	11	7	ISN5	2.5
BSM-6-M6	M6	10	11	7	ISN6	3.2
BSM-8-M8	M8	13	12	8	ISNB	5.4

1個単位

型番	¥通常単価
	1~19個
BSM-5-M6	340
BSM-6-M6	370
BSM-8-M8	590

在庫品

RoHS

パネル取付用ヘッド




使用例



適合チューブ:
○1853ページ

ココが特長 パネル取付用コネクタ (ISN用)

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

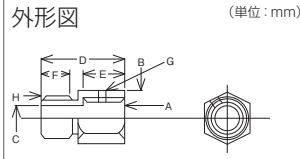

材質: 真鍮 表面処理: ニッケルメッキ
※付属品G部M2×P0.4またはM3×P0.5セットビス パネル取付用ナット

■規格表

型番	ネジサイズ		サイズ(公差±0.2)				A部適合チューブ	重量 (g)	
	M	ピッチ	B	C	D	E			
BSD-5	M8	1	10	4.8	17	7	8	ISN5	5.7
BSD-8	M12	1	13	7.8	17	8	8	ISN8	8.1
BSD-9.5	M14	1	17	9.4	20	11	8	ISN9.5	16.6
BSD-12.5	M16	1.5	19	12.6	25	13	10	ISN12.5	18.5

1個単位

型番	¥通常単価
	1~19個
BSD-5	350
BSD-8	490
BSD-9.5	600
BSD-12.5	750

 
在庫品

RoHS

円柱型ヘッド




使用例



適合チューブ:
○1853ページ

ココが特長 円柱型ロングコネクタ (ISN用)

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

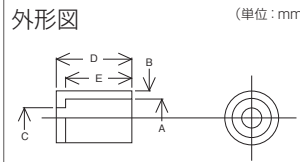

材質: 真鍮 表面処理: ニッケルメッキ
※チューブへの接続は、エポキシ系の接着剤を使用してください。

■規格表

型番	サイズ(公差±0.2)				A部適合チューブ	重量 (g)
	B	C	D	E		
BS-5	9	4.9	8	7	ISN5	1.7
BS-8	12	7.9	9	8	ISN8	2.1
BS-9.5	14	9.4	11	9	ISN9.5	3.6
BS-12.5	20	12.6	15	13	ISN12.5	15.0

1個単位

型番	¥通常単価
	1~19個
BS-5	240
BS-8	270
BS-9.5	340
BS-12.5	600

 
在庫品

RoHS

端末保護キャップ



使用例




適合チューブ:
○1853ページ

ココが特長 端末保護キャップ (KSN・ISN兼用)



ご注意

・チューブの接続は、エポキシ系の接着剤を使用してください。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

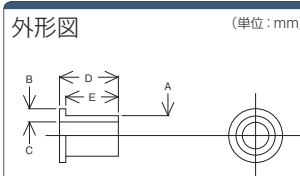

材質: 真鍮

■規格表

型番	サイズ(公差±0.2)				A部適合チューブ	重量 (g)
	B	C	D	E		
BH-4	7	3	7	6.5	KN4	0.4
BH-5	8	4	7	6.5	KSN5, ISN5	0.5
BH-6	9	5	7	6.5	KSN6, ISN6	0.6
BH-7	10	6	7	6.5	KSN7, ISN7	0.7
BH-8	11	7	7	6.5	KSN8, ISN8	0.8

1個単位

型番	¥通常単価
	1~19個
BH-4	200
BH-5	200
BH-6	200
BH-7	220
BH-8	250

在庫品

RoHS

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。