

ミスミ

パネル取付けUSBケーブル



盤内配線 USB 2.0 中継 PLC

在庫品

RoHS



盤内のUSB端子を盤外へ中継するのに便利です


- 一般にPLCで使われているUSB2.0Bタイプオスです。
- 長さは0.5m, 1m, 2mを用意しました。




- ・パネル取付け用ボルトナット、ネジは付属しておりません。
- ・USB2.0の通信特性を確保する場合は、USBケーブル総長を4.5m以下にすることをお勧めします。

外形図


参考 パネル寸法

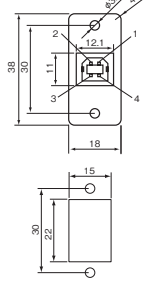

パネル背面より取付の場合

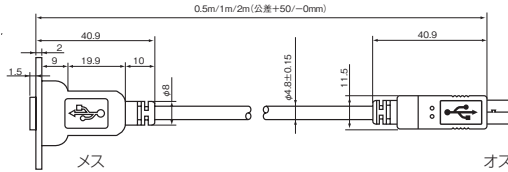

結線図

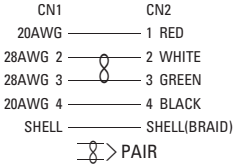

ケーブル: UL2725 USB2.0
材質: PVC(ケーブル、モールド)

(単位: mm)

USBケーブル

USBケーブル (オプション・その他)

ディスプレイ

PS/2ケーブル

プリンタケーブル

その他PC関連ケーブル

AVケーブル



注文例

型番

U09-BF-BM-0.5



型番	全長 (m)	1本単位			
		¥通常単価	¥スライド単価		
		1~99本	100~199本	200~299本	300本~
U09-BF-BM-0.5	0.5	1,350	1,013	675	661
U09-BF-BM-1	1	1,485	1,113	742	727
U09-BF-BM-2	2	1,755	1,314	877	858

ミスミ

パネルマウントUSBアダプタ



中継 PLC

在庫品

RoHS



盤内のUSB端子を盤外へ中継するのに便利です

- パネルに取り付け、USBケーブル経由で盤内の制御機器とデータ通信できます。
- 盤の扉を開け閉めする手間を削減できます。
- 標準付属の防塵キャップ付き
- 保守部品として防塵キャップのみ販売



- ・パネル面はAタイプのみになります。●1905ページのUSBケーブルと合わせてご利用下さい。
- ・取付ネジは付属されておりませんのでご注意ください。
- ・取付ネジ不要、Φ2.2の丸型パネルマウントUSBもご用意しております。●1900ページ
- ・ケーブル未接続時は防塵キャップを取付けてください。
- ・USB2.0のHI-SPEEDでのご利用の場合、対応できない場合がございます。



注文例

型番

U09-AF-AF-B

M材質・仕上

項目	材料
USBコンタクト	リン青銅
USBシェル	真鍮
モールド	PVC、PE
防塵キャップ	PVC



型番	コネクタタイプ 表⇄裏	1個単位				質量 (g)
		¥通常単価	¥スライド単価			
		1~9個	10~19個	20~29個	30個~	
U09-AF-AF-B	A(メス)⇄A(メス)	850	760	670	580	21.0
U09-AF-BF-B	A(メス)⇄B(メス)	850	760	670	580	21.0


仕様

動作環境	温度: 0~50°C 湿度: 40~70%RH(結露なきこと)
------	------------------------------------


保守部品: 防塵キャップ...注) 本体には標準付属しております

型番	対応タイプ	1個単位				質量 (g)
		¥通常単価	¥スライド単価			
		1~9個	10~19個	20~29個	30個~	
U09-AF-CAP	U09-AF-AF-B	120	100	80	60	1.0
	U09-AF-BF-B	120	100	80	60	


外形図

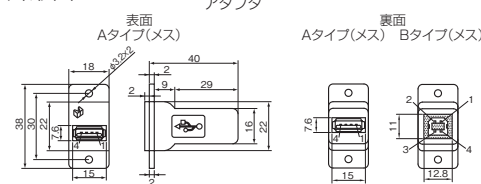

パネルカット寸法図

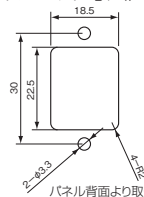

結線図

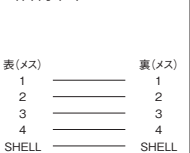

(単位: mm)