

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**

## 防水ケーブルクランプ

RoHS

CE対応 2D CAD



Delivery  
納期



真鍮／ニッケルメッキ

ココが  
特長

### IP67防水クランプ


- コネクタフードや中継用台座のケーブル引き出し口へ取り付けて、ケーブルの保持とコネクタのIP67クラス防水を行うことができます。
- 外側のリングをまわすことにより、ケーブルを通す部分の内径を調整できます。

¥

型式	PGネジ サイズ	クランプ 内径(mm)	外側 径(mm)	クランプ 内径(mm)	基準単価 1~4個	スライド単価 5~29個	30個~	重量 g
0900-000-5080	11	灰	20	5~8	¥564	¥475	¥455	28.0
0900-000-5081		黒	6.5~9.5	27.1				
0900-000-5082		緑	7~10.5	29.0				
0900-000-5084	13.5	緑	22	7~10.5	¥683	¥584	¥544	32.4
0900-000-5085		赤	9~13	31.6				
0900-000-5086		黒	6.5~9.5	39.8				
0900-000-5087	16	緑	24	7~10.5	¥762	¥643	¥613	39.3
0900-000-5088		赤	9~13	38.0				
0900-000-5089		白	11.5~15.5	36.8				
0900-000-5090	21	緑	30	7~10.5	¥1,138	¥1,009	¥950	70.0
0900-000-5091		白	9~13	68.7				
0900-000-5092		赤	11.5~15.5	66.9				
0900-000-5093	29	青	40	14~18	¥1,900	¥1,673	¥1,574	65.6
0900-000-5094		青	14~18	121.4				
0900-000-5095		茶	17~21	122.6				
0900-000-5096	36	橙	50	20~25	¥3,979	¥3,385	¥3,187	117.8
0900-000-5097		黄	24~28	113.8				
0900-000-5098		空	29~34	152.0				
0900-000-5099	桃	32~36	147.2					



注意  
装着にあたっては、PGネジサイズが同じであることを確認してからご購入ください。

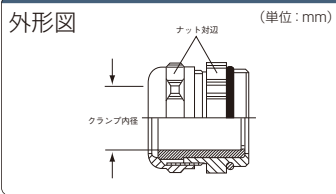

Order  
注文例

型式  
0900-000-5080

## 扇状ケーブルクランプ

RoHS

VDE CE対応



Delivery  
納期



タイプA

タイプB

ココが  
特長

### ケーブルの負担軽減!扇状ケーブルクランプ

- ケーブル出口が扇状になっているため、可動部でケーブルを使用する際にケーブル根元へかかる負担を軽減することができます。

- ・タイプA(PGネジサイズ11, 21, 29) アルミ/アルマイト処理
- ・タイプB(PGネジサイズ13.5, 16) 真鍮/ニッケルメッキ

¥

型式	PGネジ サイズ	基準単価 1~4個	スライド単価 5~29個	30個~	重量 g
0900-000-5101	11	¥702	¥594	¥564	14.1
0900-000-5102	13.5	¥705	¥597	¥568	35.1
0900-000-5103	16	¥752	¥643	¥603	41.9
0900-000-5104	21	¥1,069	¥910	¥851	41.5
0900-000-5106	29	¥1,296	¥1,098	¥1,039	88.0



 
注意  
装着にあたっては、PGネジサイズが同じであることを確認してからご購入下さい。  
防水性を持たせるには、マルチ防水パッキン(下記参照)が必要となります。マルチ防水パッキン使用時はIP65クラスの防水性となります。

### 外形図

(単位: mm)

◆タイプA(PG11,21,29)

◆タイプB(PG13.5,16)



PGネジ サイズ	A	B	C	D	E	F	スパナの 間隔	寸法図
11	26.6	4	M3	φ23	6~11	9	19	タイプA
13.5	31	-	M3	φ1.5	9~14	6.5	28	タイプB
16	33	-	M4	φ3.5	10~16	6.5	30	タイプB
21	39.5	7	M4	φ37	13.5~21	12	30	タイプA
29	49	8	M5	φ50	19~29	13	41	タイプA



Order  
注文例


型式  
0900-000-5101

## マルチ防水パッキン

RoHS

2D CAD

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**

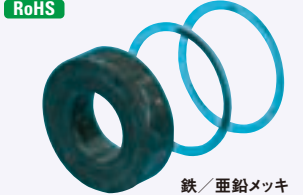

鉄／亜鉛メッキ

ココが  
特長

### 扇状クランプ用防水パッキング

- 上記扇状ケーブルクランプとフードとの間に挟み込み、IP65クラスの防水性を確保することのできる防水パッキンです。
- ゴムリングの中心側からパッキン材ははかれるようになっているため、適切な内径に調整して使用することができます。


※使用時は外形図の並び方にして組み込んでください。

¥

型式	PGネジ サイズ	基準単価 1~4個	スライド単価 5~29個	30個~	重量 g
0900-000-5027	11	¥75	¥64	¥59	4.0
0900-000-5028	13.5	¥91	¥78	¥73	4.3
0900-000-5029	16	¥98	¥84	¥74	5.5
0900-000-5030	21	¥131	¥108	¥99	7.8
0900-000-5031	29	¥225	¥178	¥148	12.8

### 外形図

(単位: mm)

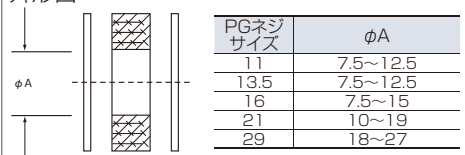

Delivery  
納期

1個から注文OK!

### 出荷日

1~10個 翌日(当日)  
11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式  
0900-000-5027