

ミスミ

110工具圧接タイプ(UTP・CAT5e・ダストカバーなし)



ココが
特長

安価タイプのモジュラジャック!

- 汎用タイプのモジュラジャックです。
- パネルに直接取り付けが可能です。
- 圧接方法は、「上部」です。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

1個単位





型番	色
NW07FKR-I88	IV

型番	色	¥通常単価			
		1~19個	20~34個	35~49個	50~199個
NW07FKR-I88	IV(アイボリー) BK(黒)	650	560	450	390

※組立方法は▶2030ページをご参照下さい。

仕様

適合ケーブル	単線のみ
ケーブルサイズ	AWG22~24
コネクタ	RJ45
圧接方法	上部
難燃グレード	94V-0
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1000V
定格電流	1.5A
重量(g)	8

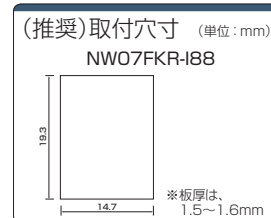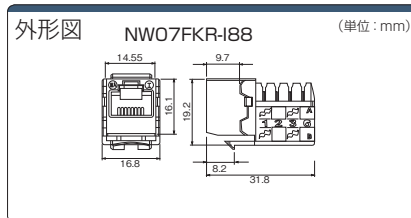

ミスミ

110工具圧接タイプ(STP・CAT5e・ダストカバー付)



ココが
特長

ノイズ対策用モジュラジャック!

- ノイズに強いシールドタイプです。
- パネルに直接取り付けが可能です。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

1個単位

結束バンド(付属品) シールドカバー装着前 使用例





型番	¥通常単価			¥スライド単価	
	1~19個	20~34個	35~49個	50~199個	
NWNKSJ-FTP-R	770	590	490	390	



型番
NWNKSJ-FTP-R

仕様


適合ケーブル	より線、単線共用
ケーブルサイズ	22~24
コネクタ	RJ45
難燃グレード	94V-0
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	14

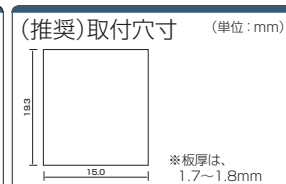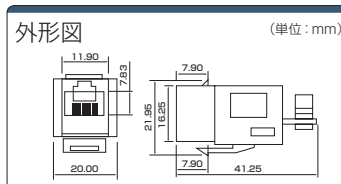

※組立方法は▶2030ページをご参照下さい。

ミスミ

110工具圧接タイプ(UTP・CAT5e・ダストカバーなし)

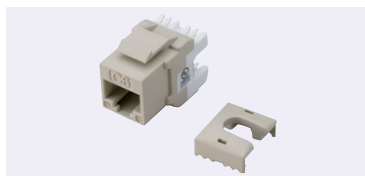

ココが
特長

CAT6対応モジュラジャック!

- 汎用タイプのモジュラジャックです。
- パネルに直接取り付けが可能です。
- 圧接方法は、「後部」です。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

1個単位




型番	色
NW07W-I88	BL-R

型番	色	¥通常単価			
		1~19個	20~34個	35~49個	50~199個
NW07W-I88	BL-R(青) IV-R(アイボリー)	980	730	670	560

※組立方法は▶2030ページをご参照下さい。

仕様

適合ケーブル	より線、単線共用、AWG24
コネクタ	RJ45
圧接方法	後部
難燃グレード	94V-0
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	7

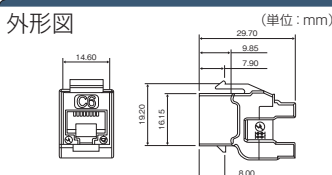

LANケーブル

LAN/UTPケーブル

LANコネクタ

LANアダプタ

LAN用圧接工具

LAN用テスタ

技術資料