


RoHS10

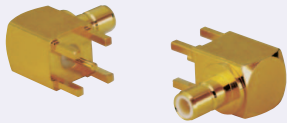

代表型号: KDC-SBR916-500

2D CAD  
可从网页下载

镀金



Delivery  
交货期

**特长** **SMB同轴连接器的  
面板安装/电路板安装型**

- 安装于面板和电路板, 与电缆侧连接连接器。
- 有直通型和弯角型两种。

**发货日期**

1~49个	次日(当日)
50个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

**折扣表**

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off



Order  
订货范例

型号
KDC-SBR916-500

**规格表**

1个起接受订购!

型号	额定电压 Vrms	耐电压 Vrms	绝缘阻抗MΩ/分 以上(DC500V)	接触电阻 mΩ以下	频带 GHz	VSWR (Max)	特性阻抗 (Ω)	温度范围
KDC-SBR916-500	335	1000	1000	6	0~4	1.3	50	-65℃~+165℃
KDC-SBS916-500						1.2		

**M 材质 / 加工方式**

项目	材质	加工方式
主体外壳	黄铜/锌压铸件	镀金
绝缘体	含氟聚合物	-
端头	磷青铜/黄铜	镀金
压接用环	铜	镀镍

**尺寸图**

