


20 CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

BTDK-TM20

特长 欧式端子台适用标示牌

- 颜色: 白色。
- 材质: PA66 (UL94-V2)。
- 特长: 用一般油性笔进行标记, 可使用酒精进行反复擦写。

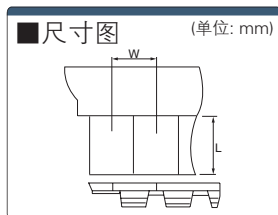

规格表

型号	间距W (mm)	长度L (mm)	适用端子台	单张数量 (行×列)	重量 (g)
BTDK-TM20	5.1	5.8	BTDK-PPACN-4(▶1126页)、BTDK-PM2.5WS(▶1123页)	20×10=200	19.8
BTDK-TM26	5.1	12	BTDK-2.5-PE(▶1109页)	12×12=144	21.5
BTDK-TM27	6.1		BTDK-4N(▶1108页)、BTDK-4-PE(▶1109页)	12×10=120	20.5
BTDK-TM28	8		BTDK-6N(▶1108页)、BTDK-10-PE(▶1109页)	12×7=84	19.5

1张起接受订购!

Delivery
交货期

发货日期

1~10袋	次日 (当日)
11袋~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9袋	标准单价
10~19袋	23% off
20袋~	38% off

连接器
端子台

继电器终端

块状端子台

压着端子

测试用端子

BTDK系列 短路片

20 CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

BTDK-CSC-402PN-10P

特长 BTDK系列专用短路片





- 备有多种极数。
- 绝缘材质: PA66 (UL94-V0)。

规格表

型号	每袋装	极数	适用端子台	重量 (g)
BTDK-CSC-402PN-10P	10个	2	BTDK-4N	1.3
BTDK-CSC-403PN-10P		3	(▶1108页)	2.1
BTDK-CSC-410PN-10P		10		6.4
BTDK-CSC-602PN-10P		2	BTDK-6N	2.3
BTDK-CSC-603PN-10P		3	(▶1108页)	3.6
BTDK-CSC-610PN-10P		10		11.7
BTDK-CSC-2.502-10P		2	BTDK-2.5-PE	0.7
BTDK-CSC-2.503-10P		3	(▶1109页)	1.2
BTDK-CSC-2.510-10P		10		4.3
BTDK-CSC-402-10P		2	BTDK-4-PE	1.4
BTDK-CSC-403-10P		3	(▶1109页)	2.2
BTDK-CSC-410-10P		10		7.3
BTDK-CSC-1002-10P		2	BTDK-10-PE	5.3
BTDK-CSC-1003-10P		3	(▶1109页)	8.0
BTDK-CSC-1010-10P		10		26.5

1袋起接受订购!

注: “**”代表极数(02、03、10)。

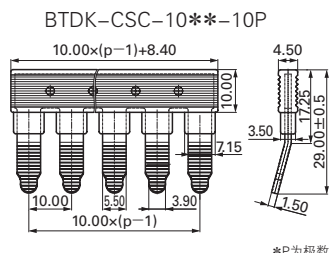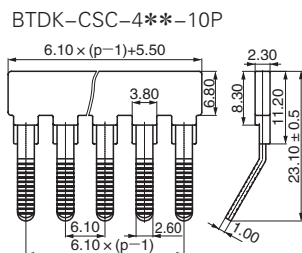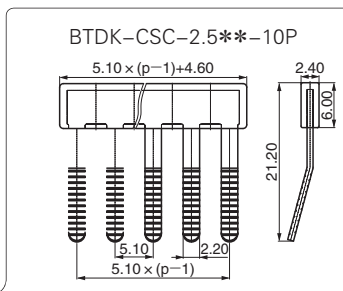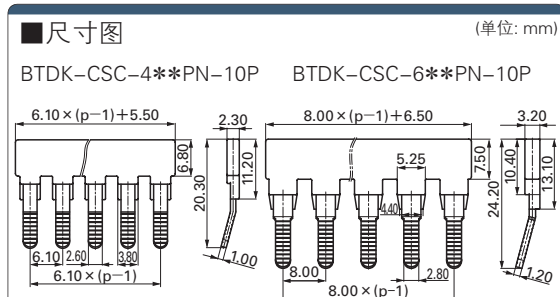

*P为极数