

Delivery
交货期

特长 2/3/4通道正面接线端子

- 正面接线，2、3、4通道三种可选。
- 1袋10个装。
- 材料：PA66(UL94-V0)。
- 适合：安装于DIN导轨(▶1598页~)。

发货日期


1~10袋	次日(当日)
11袋~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9袋	标准单价
10~19袋	19% off
20袋~	24% off

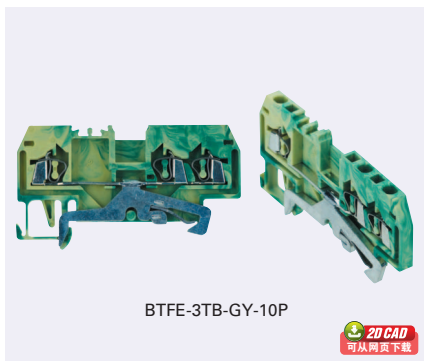

BTFE-3TB-GY-10P

2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

BTFE-2TB-GY-10P

规格表

1袋起接受订购!

型号	每袋装	通道数	颜色	额定电压		额定电流			额定截面积	
				UL/CSA额定	IEC额定	UL额定	CSA额定	IEC额定	UL/CSA额定	软导线
BTFE-2TB-GY-10P	10个	2	黄绿色	AC600V	AC800V	10A	10A	18A	AWG24~16	0.2~1.5mm ²
BTFE-3TB-GY-10P		3								
BTFE-4TB-GY-10P		4								



附件表

接地端子	接线端子▶1120页	盖板/隔板▶1122页	固定件▶1114页	跨接件▶1122页	DIN导轨
BTFE-2TB-GY-10P	BTFE-2TB-G-10P BTFE-2TB-OR-10P	BTFE-2EI-G-10P	MAES-35S-10P	BTFE-2J-G-10P	▶1598页~
BTFE-3TB-GY-10P	BTFE-3TB-G-10P BTFE-3TB-OR-10P	BTFE-3EI-G-10P			
BTFE-4TB-GY-10P	BTFE-4TB-G-10P BTFE-4TB-OR-10P	BTFE-4EI-G-10P			

尺寸图



(单位: mm)

 2通道正面接地端子

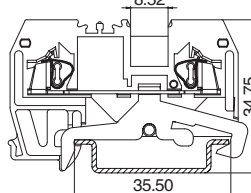



BTFE-2TB-GY-10P

 3通道正面接地端子

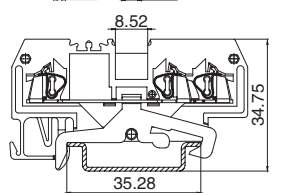

BTFE-3TB-GY-10P

 4通道正面接地端子

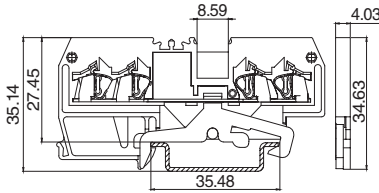

BTFE-4TB-GY-10P

连接器
端子台

继电器终端

块状端子台

压着端子

测试用端子