



## 特长

## 伸缩·阻燃·抗紫外线的PET编织管

- 由环保PET材质编织而成。
- 广泛用于汽车配线、电脑内接线、光纤、电缆的束紧和保护。
- 产品具有可伸缩、弹力好，耐磨、阻燃和耐温、耐压等独特优点。
- 可在任一位置穿孔，而不破坏套管材料本身，且操作容易。
- 包覆性良好，线材不外露，不突出。
- 抗老化性好，抗紫外线。

## M材质特性

材质	PET
使用温度	-40℃~+125℃

Order  
订货范例

型号

PTBS-6-10

## 规格表

型号	长度 (m/根)	被包物外径 (mm)	重量 (g/m)
PTBS-6-10	10	3~6	1.7
PTBS-10-10		5~10	4.7
PTBS-16-10		8~16	7.0
PTBS-24-10		12~24	9.4
PTBS-40-10		20~40	14.1

Delivery  
交货期

## 发货日期

1~5根 次日(当日)

6根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

1~4根 标准单价

5~9根 19% off

10根~ 24% off


1根起接受订购!

Example  
使用范例

## 电线束插入口的制作方法




①将编织管压缩，扩大插入口。

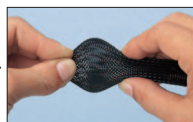


②将编织管的前端部分稍稍向内侧折回。



③插入口形成后的状态。

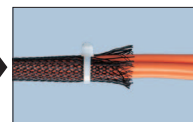

④插入电线后，用扎带等将编织管末端部分扎紧。

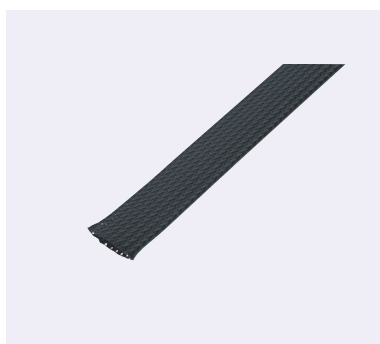

UL

CSA

阻燃

## 特长

## 获得UL/CSA标准认证的阻燃性编织软管

- 获得UL/CSA标准认证的阻燃性编织管。
- 可在-50~+150℃的宽温度范围内使用。



注意

·本产品因生产过程中的原因，中间可能有接头。

## M材质特性

材质	聚酯单丝(PET)
使用温度范围	-50℃~+150℃
获得标准	UL、CSA
阻燃性	VW-1
颜色	黑色

Order  
订货范例

型号

BTUB-UL3-10

 
## 规格表

1根起接受订购!

型号	长度 (m/根)	自然宽度 W (mm)	最小直径A (mm)	最大直径B (mm)
BTUB-UL3-10	10	6	3	9
BTUB-UL8-10		12	8	24
BTUB-UL14-10		20	14	30
BTUB-UL18-10		25	18	35
BTUB-UL20-10		32	20	45
BTUB-UL26-10		38	26	55

## 尺寸图

(单位: mm)

Delivery  
交货期

## 发货日期

1~10根 次日(当日)

11根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

1~9根 标准单价

10~19根 19% off

20根~ 24% off