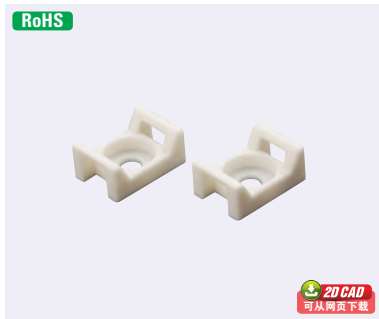


RoHS

2D CAD  
可从网页下载Order  
订货范例

型号

HBDE-3.5-50P

### 特长 底部固定扎带座

- 可用螺丝钉固定使用。
- 拆取方便，可重复使用。
- 耐酸性，耐腐蚀，绝缘性良好。

Delivery  
交货期

#### 发货日期

1~20包 次日(当日)

21包~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

#### 折扣表

1~9包 标准单价


10~19包 19% off

20包~ 24% off

1包起接受订购!


型号	HBDE-3.5-50P
材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	白色
包装数量	50个/包

#### 尺寸图

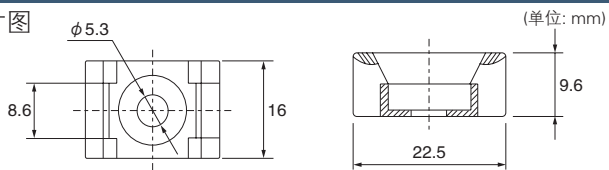

## 耐热型 底部螺丝固定型

RoHS

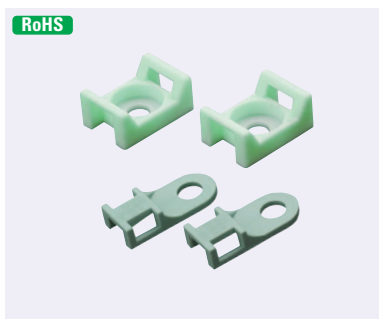Order  
订货范例

型号

HBDE-1.5EXH-50P

### 特长 耐热型固定扎带座

- 可用螺钉在底部进行固定。
- 可持续12小时耐180℃高温。
- 与耐热尼龙扎带组合使用。
- 1448页 耐热尼龙扎带
- 室内，室外均可以使用。

耐热

Delivery  
交货期

#### 发货日期

1~10包 次日(当日)

11包~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

#### 折扣表

1~9包 标准单价

10~19包 6% off

20包~ 11% off

1包起接受订购!

型号	HBDE-1.5EXH-50P HBDE-3.5EXH-50P
材质	尼龙46, UL94V-0
耐热温度	180℃(连续12小时)
使用温度范围	-40℃~+150℃
颜色	浅绿
包装数量	50个/包

#### 尺寸图

