

Cable Ties Holders 扎带固定座

高品质 底部螺丝固定型

NEW
新产品

HIGH QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货

RoHS



特长 | 中心固定扎带固定件

M 材质特性

材质	66尼龙 UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	乳白色
标准	UL File No. E64962 (仅KR7G5-100P、KR8G5-100P)

UL

Delivery
交货期

发货日期

1~5包	次日(当日)
6包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9包	标准单价
10~19包	6% off
20包~	11% off

1包起接受订购!



Order
订货范例

型号

KR5G5-100P

扎带

扎带固定座

标识部件

电线固定头

电线保护衬套

电线夹


配线固定夹

工业用胶带

规格表

型号	每包装	尺寸 (mm)									重量 (g/个)
		φD	φD1	A	B	C	E	F	H		
KR5G5-100P	100个	4.5	8.3	15.1	9.6	5.0	1.5	1.4	6.9	0.45	
KR6G5-100P		4.5	7.8	17.8	11.8	6.4	2.4	1.5	8.8	0.87	
KR7G5-100P		4.5	10.5	24.8	14.3	8.3	2.4	1.5	12.1	1.83	
KR8G5-100P		6.5	10.5	24.8	14.3	8.3	2.4	1.5	12.1	1.83	


尺寸图

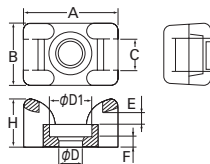

(单位: mm)

ex

Example
使用范例

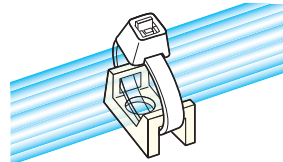

多面板厚度对应

库存品
隔天发货



制造商: Hellermann Tyton

2D CAD
可从网页下载

特长 | 适用于多种面板厚度

- 可对应多种面板厚度。
- 贯通孔和螺纹孔皆可适用。
- 面板接触面为圆顶形,能更好地固定产品并起到防水作用。

M 材质特性

材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	乳白色

阻燃

Delivery
交货期

发货日期

1~50包	次日(当日)
51包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4包	标准单价
5~9包	6% off
10包~	11% off

1包起接受订购!



Order
订货范例


型号

FT3-100P

规格表

型号	每包装	尺寸 (mm)						适用面板厚度		使用面板孔径	产品图
		A	B	φC	D	E	F	最小	最大		
FT3-100P	100个	10.2	4	13	4.2	8.3	6.5	1.5	3	M3	
FT4-100P		11.8	5.6		5	8.6	8.5	1		M4	

尺寸图

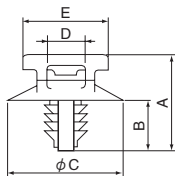

(单位: mm)

ex

Example
使用范例

