


L系列线束(使用富士通制连接器)

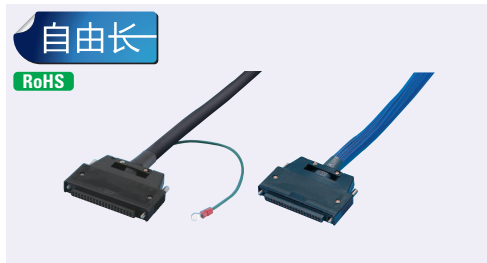

定制服务 细径 PLC

Delivery 交货期

特长 三菱电机L系列PLC线束

- 使用高品质原厂连接器。
- 根据PLC模块型号选择对应线束。
- 可搭配米思端子台使用。
- 可以0.1m为单位自由指定线束长度。

零部件 ▶25页

印字表 ▶37页

接线·线色图 ▶333页

1根起接受订购!

发货日期

1~15根	第3天
16~30根	第5天
31根~	另定

Order 订货范例

类型	电缆类型	指定长度(m)	指定长度(m)	~0.9	1~4	4.1~50
GPN-L2S	WA	5	公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%

※除标准型号外，还提供免费追加加工服务，详情请见▶412页。


Discount 折扣

折扣表

1~15根	标准单价
16~49根	7% off
50根~	10% off

PLC型号	连接器	①一端带连接器				②两端带连接器				③适用端子台
		类型	电缆类型	指定长度(m)	接线·线色图	类型	电缆类型	指定长度(m)	接线·线色图	型号
CPU模块内置IO L26CPU-BT L02CPU	FCN40芯	GPN-L2S	WA带屏蔽 WE无屏蔽	0.2~50 指定单位0.1m	▶333页	GPN-L2D	WA带屏蔽 WE无屏蔽	0.2~50 指定单位0.1m	▶333页	MWS-F40-HT40 (▶1056页)
输入模块 LX41C4 LX42C4										
输出模块 LY41NT1P LY42NT1P										
定位模块 LD75P4 LD75D4										
高速计数器模块 LD62 LD62D										

- 外形示意图
- *1.一端带连接器，另一端直接切断。请根据接线图正确接线。
 - *2.两端带连接器，推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。

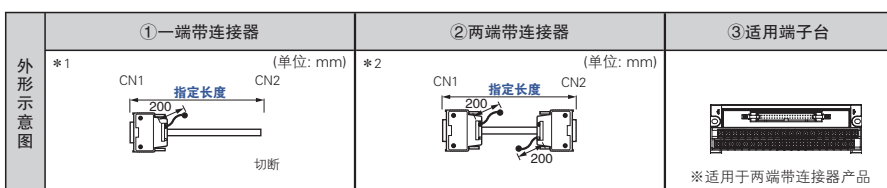

PLC型号	连接器	④带Y形端子					⑤套号码管(WA·WE)				
		类型	电缆类型	指定长度(m)	印字表	类型	电缆类型	指定长度(m)	印字表		
CPU模块内置IO L26CPU-BT L02CPU	FCN40芯	GPN-L28Y GPN-L28Y GPN-L4Y GPN-L5Y GPN-L6Y GPN-L7Y GPN-L8Y GPN-L9Y GPN-L22Y GPN-L23Y GPN-L24Y GPN-L25Y GPN-L26Y GPN-L27Y	WA带屏蔽 WE无屏蔽	0.2~50 指定单位0.1m	▶37页	GPN-L28T GPN-L28T GPN-L4T GPN-L5T GPN-L6T GPN-L7T GPN-L8T GPN-L9T GPN-L22T GPN-L23T GPN-L24T GPN-L25T GPN-L26T GPN-L27T	WA带屏蔽 WE无屏蔽 BB单芯线	0.2~50 指定单位0.1m 0.2~10 指定单位0.1m	▶37页		
输入模块 LX41C4 LX42C4											
输出模块 LY41NT1P LY42NT1P											
定位模块 LD75P4 LD75D4											
高速计数器模块 LD62 LD62D											

- 外形示意图
- *3.一端带连接器，另一端套号码管，并且接Y端子。号码管内容请见印字表。
 - *4.一端带连接器，另一端套号码管。号码管内容请见印字表。

