

RoHS



2D CAD
可从网页下载



CAT5e IP67



特长 卡扣式以太网专用防水型插座

- 将标准的超5类线缆，通过外壳连接。
- 产品无需焊接，节省接线及布线时间，提高工作效率。
- 操作简单快速，卡扣式连接。
- 可在恶劣环境中使用，具备IP67的防水等级。
- 广泛用于LED显示设备，闭路监控系统和工厂自动化控制中。

· 需与专用防水外罩(●268页)组合使用。

1个起接受订购!

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



折扣表

1~15个	标准单价
16~49个	5% off
50个~	10% off



Order
订货范例

型号

LWC-RJ45-Z6

规格

型号	LWC-RJ45-Z6
适用网线类型	CAT5e
接插方式	卡扣连接
外壳材质	热塑塑料PC
外壳阻燃等级	UL94V-0
线径范围	5.5~7mm
接插次数	>500
温度范围	-25~+80°C



接线图

RJ45同号接线




尺寸图

(单位: mm)

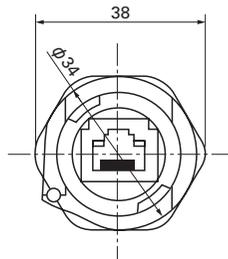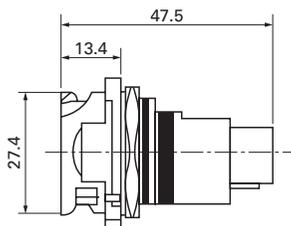

安装尺寸图

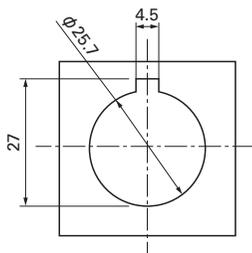

安装面板厚度1.5mm~4mm

产品外观图

背面图示



正面(凹槽为卡扣环)



侧面图示

