

RoHS

2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

MLSS-10SR



注意

压接

镀金

Delivery
交货期

发货日期

1~99个 次日(当日)

100个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个 标准单价

20~49个 10% off

50个~ 15% off

特长 经济型压接型MIL插孔连接器

- 低价格MIL插孔连接器。

基本规格

额定电流: 1A
 额定电压: AC250V
 耐电压: 500Vr.m.s/1分钟
 适用电线尺寸: AWG28或0.08mm²、
 1.27mm间距的扁平线或融着加工线
 其他特性及材质请参阅▶634页

- 电线粗细超出适用电线范围, 容易造成压接不良
- 相匹配的插针连接器请参阅▶634页
- 在与其他制造厂的连接器接合时, 请事先充分确认尺寸和特性后使用。


规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	尺寸 (mm)			极性条	重量 (g)
		A	B	C		
MLSS-10SR	10	17.4	10.16	3.5	中央1个	1.7
MLSS-14SR	14	22.48	15.24			2.2
MLSS-16SR	16	25.02	17.78			2.6
MLSS-20SR	20	30.1	22.86			3.2
MLSS-26SR	26	37.72	30.48			4.2
MLSS-30SR	30	42.8	35.56			4.6
MLSS-34SR	34	47.88	40.64			5
MLSS-40SR	40	55.5	48.26			5.9
MLSS-50SR	50	68.2	60.96			7.3
MLSS-60SR	60	80.9	73.66			8.7
MLSS-64SR	64	85.98	78.74	9.6		

尺寸图

(单位: mm)

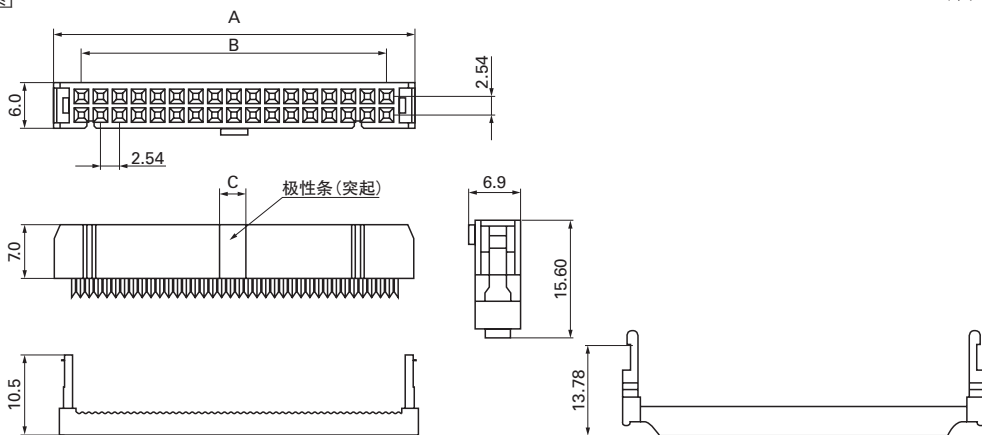

M材质

项目	材质	表面处理/颜色
本体	PBT(UL94V-0)	黑色
后盖		
拉紧释放器		
端子	黄铜	镍底层镀金