

库存品

隔天发货

连接器

Rectangular Connectors

矩形连接器

圆形连接器

尼龙连接器

同轴连接器

## 压接工具



Order 订货范例

型号	MYS-TL234
----	-----------

### 规格表


1把起接受订购!

型号	介绍	适用导体截面积	重量 (g)
MYS-TL234	E、D端子专用压接工具	AWG26~12	514.5

### 特长 | 重载防水连接器E型端子, D型端子专用压着工具



- 压接导体截面积为AWG26~12。
- 本工具需定期使用专用针规(▶本页)进行校正。
- 可使用专用转塔定位器(▶本页)。

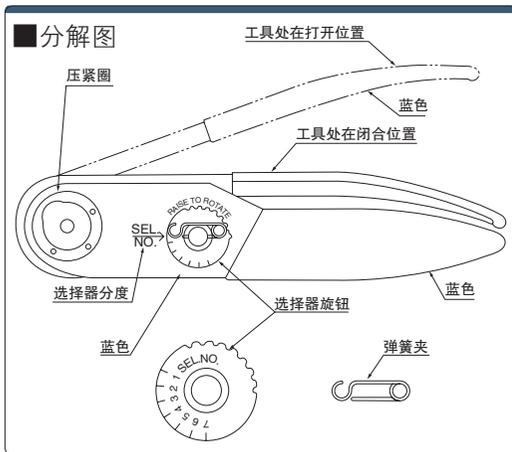

Delivery 交货期

### 发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

### 折扣表

1~9把	标准单价
10~19把	10% off
20把~	15% off

库存品

隔天发货

## 转塔定位器



Order 订货范例

型号	MYS-TL235
----	-----------

### 特长 | 压接工具专用转塔定位器




- 分别匹配E型端子、D型端子。
- 请用压接专用工具(▶本页)安装后使用。
- 可调整转塔标识颜色对应插针、插孔端子。  
红色→插针端子 蓝色→插孔端子
- 可用螺丝固定后使用。
- 需要解除锁定时只需按下锁定扣即可。

### 规格表

1个起接受订购!

型号	对应专用工具	端子类型	重量 (g)
MYS-TL235	MYS-TL234	D型	110
MYS-TL237	▶本页	E型	107

### 分解图

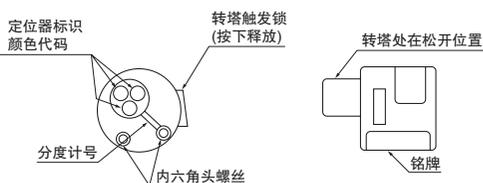

Delivery 交货期

### 发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

### 折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	10% off
20个~	15% off

库存品

隔天发货

## 针规



Order 订货范例

型号	MYS-TL240
----	-----------

### 规格表

1个起接受订购!

型号	重量 (g)
MYS-TL240	10

### 特长 | 用于校正压着尺寸的针规



- 请以压接口闭合的状态进行针规检查, 但不要压到针规。



Delivery 交货期

### 发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

### 折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	10% off
20个~	15% off