

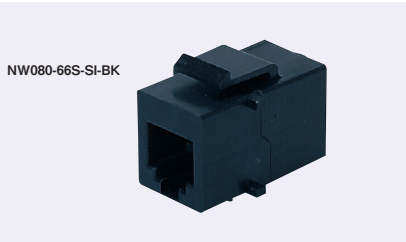


ミスミ

パネル取付タイプ・UTP

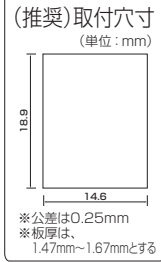

NW080-66S-SI-BK

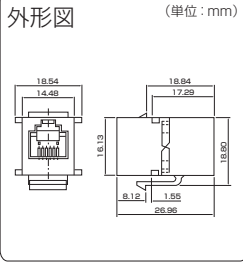

ココが特長

RJ11ケーブルの中継が可能です!

- 電話線を直接させて中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- 前後にRJ11(6極)の口が付いています。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

仕様

コネクタ	RJ11(メス)
結線	ストレート
UL	94V-0
材質	ハウジング ABS コンタクト 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1000V
定格電流	1.5A
重量(g)	6



Order 注文例

型番

NW080-66S-SI-BK

1個単位


型番	¥通常単価			
	1~29個	30~69個	70~99個	100~199個
NW080-66S-SI-BK	600	500	400	300

電話線 (RJ11)

電話線 (RJ11)用コネクタ

アクロス

モジュラー延長/分配アダプタ

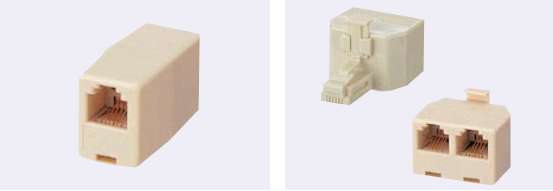

ココが特長

電話用のモジュラーと分配アダプタです。

在庫品

5 日目出荷



1個単位

型番	タイプ	¥通常単価	通常出荷日
TEA-533	モジュラー延長アダプタ	398	在庫品
TEA-530	モジュラー分配アダプタ	360	5日目

エレコム

モジュラー延長/分配/変換アダプタ



ココが特長

電話用の延長/分配/変換アダプタです。

在庫品



1個単位



型番	タイプ	¥通常単価	通常出荷日
AD-MJFB	2分岐延長(6極4芯)	266	在庫品
AD-MJTBE	2分配(6極4芯)	325	在庫品
LD-RJ451THEN	RJ11-RJ45変換	542	在庫品

ELPA

モジュラージャック RJ11分配コネクタ6極2/4芯



5 日目出荷



ココが特長 電話用のRJ11分配コネクタです。

1個単位

型番	タイプ	¥通常単価	通常出荷日
TEA-003	RJ11分配コネクタ6極2/4芯	474	5日目

ELPA

LAN工具 モジュラーペンチ6極



在庫品



ココが特長 電話用のモジュラーペンチです。

1個単位

型番	¥通常単価	通常出荷日
TEA-060	1,332	在庫品

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合 巻末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。