


明工社

電源プラグ(国内用)

コムラタ(PSE) 2Pタイプ

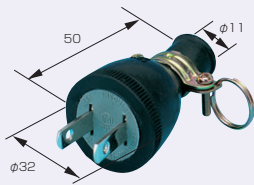

(単位: mm)



Example 使用方法



接続部

**ココが特長** 汎用的なPSE取得の2Pゴムプラグ  
●ケーブル取付用の平型2芯電源プラグです。



注意

●一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気安全法に適合した電線をお使いください。

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。



RoHS

仕様

定格	AC125V-15A
PSE	41-6216
耐電圧	AC1250V/1分間
本体材質	ゴム(黒)
適用電線	0.75mm <sup>2</sup> 、1.25mm <sup>2</sup> 、2mm <sup>2</sup> またはAWG18~14
適用圧着端子(JISの呼び)	R1.25-3.5
重量	38g



Order 注文例

型番


MP2552

1個単位



型番	コンセント形状	¥通常単価 1~19個
MP2552	オス	148

防水コムラタ・ソケット(PSE) 接地2Pタイプ

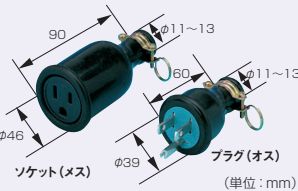

(単位: mm)



Example 使用方法



ME2542



ME2624

**ココが特長** 防水タイプのPSE取得接地2Pプラグ・ソケット  
●接地2Pの防水型電源プラグと中継ソケットです。



注意

●一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気用品安全法に適合した電線をお使いください。

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。



RoHS

仕様

定格	AC125V-15A
PSE	41-14198(プラグ/オス) 41-14199(ソケット/メス)
耐電圧	AC1250V/1分間
本体材質	ゴム(黒)
適用電線	2mm <sup>2</sup> またはAWG14
適用圧着端子(JISの呼び)	R2-3.5
重量	53g(プラグ)、93g(ソケット)



Order 注文例

型番


ME2542

1個単位



型番	タイプ	コンセント形状	¥通常単価 1~19個
ME2542	プラグ	オス	410
ME2624	ソケット	メス	498

コムラタ(PSE) 接地2Pタイプ

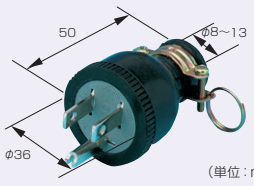

(単位: mm)



Example 使用方法



接続部

**ココが特長** 汎用的なPSE取得の接地2Pゴムプラグ  
●ケーブル取付用の接地付き平型2芯電源プラグです。



注意

●一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気用品安全法に適合した電線をお使いください。



RoHS

仕様

定格	AC125V-15A
PSE	41-14122
耐電圧	AC1250V/1分間
本体材質	ゴム(黒)
適用電線	0.75mm <sup>2</sup> 、1.25mm <sup>2</sup> 、2mm <sup>2</sup> またはAWG18~AWG14
適用圧着端子(JISの呼び)	R1.25-3.5、R2-3.5
重量	50g



Order 注文例

型番

ME2538

1個単位



型番	コンセント形状	¥通常単価 1~19個
ME2538	オス	247

ミスミ


ナイロンプラグ(PSE) 接地2Pタイプ



Example 使用方法



接続例

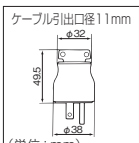

ケーブル引出口径11mm

(単位: mm)

**ココが特長** 長期使用可能なナイロン製PSE取得の接地2Pプラグ  
●OA機器などへの使用に便利な接地付き平型2芯電源プラグです。



注意

●製造元: パナソニック

●一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気用品安全法に適合した電線をお使いください。

●圧着端子での電線接続は行なえません。



RoHS

仕様

定格	AC125V-15A
適用電線	0.75mm <sup>2</sup> 、1.25mm <sup>2</sup> 、2mm <sup>2</sup> またはAWG18~AWG14
材質	ユリア樹脂
耐電圧	AC1250V/1分間
カバー材質	ナイロン(ミルキーホワイト)
重量	45g



Order 注文例

型番

WF5015W

1個単位



型番	コンセント形状	¥通常単価 1~19個
WF5015W	オス	430

IEC規格コンセント  
国内規格コンセント  
国内規格コンセント・インターフェースケーブル  
引掛形コンセント  
引掛形コンセント・海外規格対応コンセント  
NEMA規格コンセント  
NEMA規格コンセント・海外規格対応コンセント  
海外規格対応コンセント  
刃型変形アダプタ