


ミスミ

## 変換アダプタ

接地2P⇔2P⇔ワニ口クリップ

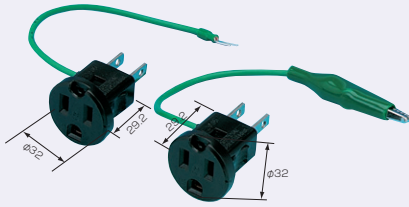

(単位: mm)

ココが特長

**接地2Pを2Pに変換可能なアダプタ**

電安法 PSE

在庫品

- 接地+平型2芯のコンセントプラグを平型2芯のプラグに変換します。またY端子やワニ口クリップが付いているため、アースを接続することが可能です。

定格	AC125V-15A
色	黒


⚠ 電圧は変換しません。  
ご注意ください

1個単位

¥

型番	タイプ	¥通常単価	¥スライド単価
		1~5個	6~10個
ME2985	Y端子付き	514	495
ME2985T1	ワニ口クリップ付き	663	663

接地2P⇔2P⇔Y端子

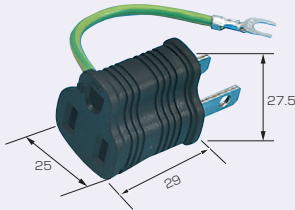

(単位: mm)

ココが特長

**接地2Pを2Pに変換可能なアダプタ**

電安法 PSE

在庫品

- 3芯ACコンセントプラグを2芯のアース線付きプラグへ変換するアダプタです。

定格	AC125V-15A
重量	28g


⚠ 電圧は変換しません。  
ご注意ください

1個単位

¥

型番	¥通常単価	¥スライド単価
	1~9個	10~29個
KPR-24Y	277	257

2P⇔接地2P

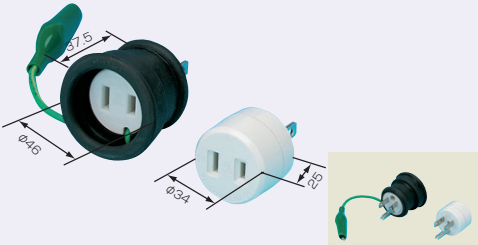

(単位: mm)

ココが特長

**2Pを接地2Pに変換可能なアダプタ**

電安法 PSE

在庫品

- 平型2芯のプラグを接地付平型2芯へ変換します。

※白い方は下にアース端子が付いています。(M3.5ネジ)



定格	AC125V-15A
色	ME2966(白)ME2941T1(黒)
重量	36g


⚠ 電圧は変換しません。  
ご注意ください

1個単位

¥

型番	タイプ	¥通常単価	¥スライド単価
		1~5個	6~10個
ME2966	アース端子付き	792	762
ME2941T1	ワニ口クリップ付き	1,098	1,059

引掛形接地2P⇔接地2P

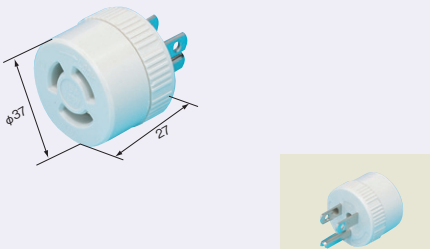

(単位: mm)

ココが特長

**引掛形125V15Aを接地2Pに変換可能なアダプタ**

電安法 PSE

在庫品

- 接地型2Pの引掛けコンセントプラグを、接地付き平型2芯へ変換します。
- ソケット部分にはO2197ページの125V/15Aタイプのプラグが差し込めます。

定格	AC125V-15A
色	白
重量	35g


⚠ 電圧は変換しません。  
NEMA規格品ではございません。  
ご注意ください

1個単位

¥

型番	¥通常単価	¥スライド単価
	1~5個	6~10個
MH2986	1,029	990

接地2P⇔引掛形接地2P

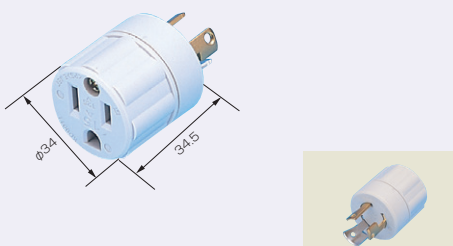

(単位: mm)

ココが特長

**接地2Pを引掛形125V15Aに変換可能なアダプタ**

電安法 PSE

在庫品

- 接地付き平型2芯プラグを接地2Pの引掛けプラグへ変換します。
- プラグ部分はO2197ページの125V/15Aタイプのソケットに差し込めます。

定格	AC125V-15A
色	白
重量	60g

⚠ 電圧は変換しません。  
NEMA規格品ではございません。  
ご注意ください

1個単位

¥

型番	¥通常単価	¥スライド単価
	1~5個	6~10個
KD0011	851	811

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。