



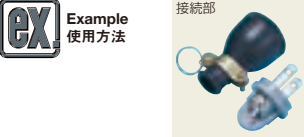

電源プラグ(国内用)

コネクタ(PSE) / 2Pタイプ

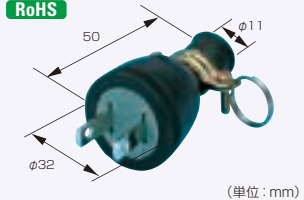

ココが特長 汎用的なPSE取得の2Pゴムプラグ
●ケーブル取付用の平型2芯電源プラグです。

! 一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気安全法に適合した電線をお使いください。

仕様	
定格	AC125V-15A
PSE	41-6216
耐電圧	AC1250V/1分間
本体材質	ゴム(黒)
適用電線	0.75mm ² 、1.25mm ² 、2mm ² またはAWG18~14
適用圧着端子(JISの呼び)	R1.25-3.5
重量	38g



1個から注文OK!

出荷日
1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品




型式	MP2552
----	--------



型式	コンセント形状	基準単価	スライド単価
MP2552	1~19個	¥148	¥138
	20~49個		¥128
	50~99個		

防水コネクタ(PSE) / ソケット(PSE) / 接地2Pタイプ

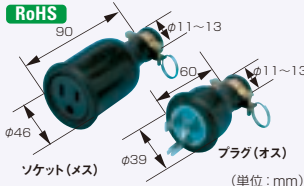

ココが特長 防水タイプのPSE取得接地2Pプラグ・ソケット
●接地2Pの防水型電源プラグと中継ソケットです。

! 一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気用品安全法に適合した電線をお使いください。

仕様	
定格	AC125V-15A
PSE	41-14198(プラグ/オス) 41-14199(ソケット/メス)
耐電圧	AC1250V/1分間
本体材質	ゴム(黒)
適用電線	2mm ² またはAWG14
適用圧着端子(JISの呼び)	R2-3.5
重量	53g(プラグ)、93g(ソケット)



1個から注文OK!

出荷日
1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品





型式	ME2542
----	--------



型式	タイプ	コンセント形状	基準単価	スライド単価
ME2542	プラグ	オス	¥564	¥534
ME2624	ソケット	メス	¥673	¥633
				¥603

コネクタ(PSE) / 接地2Pタイプ

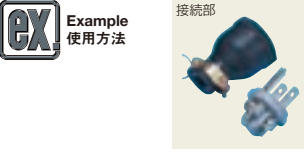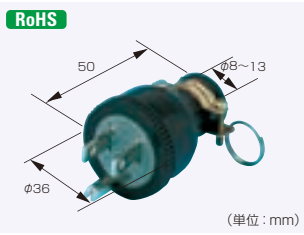

ココが特長 汎用的なPSE取得の接地2Pゴムプラグ
●ケーブル取付用の接地付き平型2芯電源プラグです。

! 一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気用品安全法に適合した電線をお使いください。

仕様	
定格	AC125V-15A
PSE	41-14122
耐電圧	AC1250V/1分間
本体材質	ゴム(黒)
適用電線	0.75mm ² 、1.25mm ² 、2mm ² またはAWG18~AWG14
適用圧着端子(JISの呼び)	R1.25-3.5、R2-3.5
重量	50g



1個から注文OK!

出荷日
1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品




型式	ME2538
----	--------



型式	コンセント形状	基準単価	スライド単価
ME2538	1~19個	¥346	¥326
	20~49個		¥306
	50~99個		

ナイロン(PSE) / 接地2Pタイプ

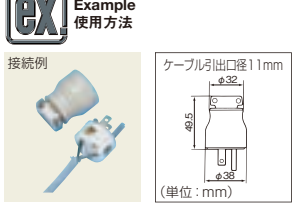

ココが特長 長期使用可能なナイロン製PSE取得の接地2Pプラグ
●OA機器などへの使用に便利な接地付き平型2芯電源プラグです。

! 一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気用品安全法に適合した電線をお使いください。
●圧着端子での電線接続は行なえません。

仕様	
定格	AC125V-15A
適用電線	0.75mm ² 、1.25mm ² 、2mm ² またはAWG18~AWG14
材質	ポリアセチレン
耐電圧	AC1250V/1分間
カバー材質	ナイロン(ミルキーホワイト)
重量	45g



1個から注文OK!

出荷日
1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品



型式	WF5015W
----	---------



型式	コンセント形状	基準単価	スライド単価
WF5015W	1~19個	¥430	¥410
	20~49個		¥391
	50~99個		

ACコード
コンセント
コンセント

IEC規格
コンセント
国内規格
コンセント
インターフェース
ケーブル
引掛形
コンセント
NEMA規格
コンセント
海外規格対応
コンセント
変換アダプタ