

の
価格を値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

埋込み型アウトレット / 2P・接地2Pタイプ



ココが特長 パネル埋込みタイプのPSE取得アウトレット
●専用カバープレート**02911**ページ



・一般家庭またはオフィス等で御使用の場合は必ず電気用品安全法に適合した電線をお使いください。

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

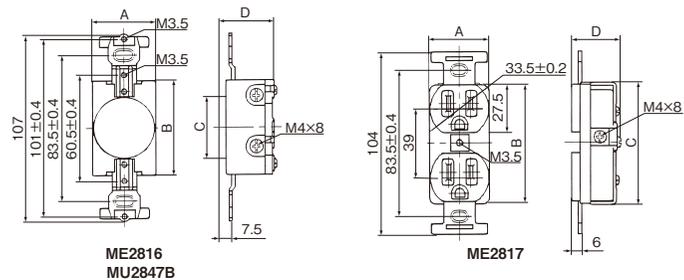

パネルカット寸法

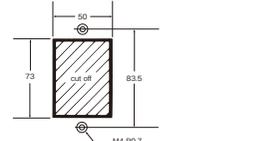


*カバープレートは**02911**ページのものをご使用ください。

外形図の寸法

型式	A	B	C (ボス径)	D
MU2847B	36	41	φ34.5 ^{+0.5}	25
ME2816	36	41.5	φ34.5 ^{+0.5}	25
ME2817	34	66.5	70.2	28.5



Example
使用方法

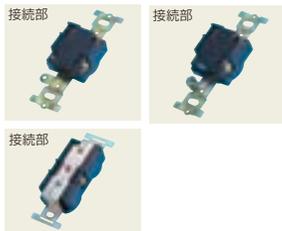

仕様

定格	AC125V-15A
	JIS相当品
耐電圧	AC1250V / 1分間
本体材質	フェノール樹脂(黒)
取付金具	鋼板(クロメート処理)
適用電線	単線φ1.6mm、φ2.0mm、より線導体断面 面積2mm ² 、3.5mm ² (VCT: VCTF) またはAWG14~AWG12
適合圧着端子(JISの呼び)	R2-4、R3.5-4、R5.5-4
重量	52g




型式
MU2847B

型式	コンセント 形状	基準単価		スライド単価	
		1~4個	5~9個	10~49個	50~99個
MU2847B	①	¥188	¥186	¥168	¥168
ME2816	②	¥287	¥267	¥257	¥257
ME2817	③	¥405	¥386	¥366	¥366

埋込み型アウトレット専用カバープレート

の
価格を値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

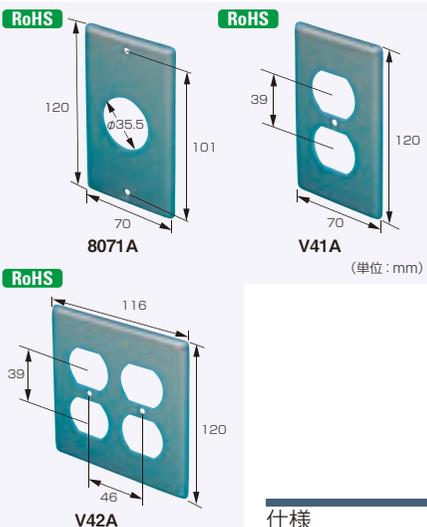

ココが特長

埋込み型アウトレット専用カバープレート

- 8071Aはボス径34.5mmの埋込み型コンセントME2816、MU2847B(**02911**ページ)の表面への取り付けが可能です。
 - V41Aは**02911**ページのME2817の表面に取り付けて使用します。
 - V42Aは**02911**ページのME2817を2列並べたときに表面への取り付けが可能です。
- ・固定用ネジ穴が上下101mm間隔で開いているため101mm間隔にネジ穴がないコンセントは使用できません。
- ・引掛型コンセントに使用することはできません。
- ・コンセントへの取り付けはM3.5のサラネジで行います。なおカバープレートにはネジは付属しませんので別途ご用意ください。



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式
8071A

型式	基準単価		スライド単価		重量 (g)
	1~4個	5~9個	10~49個	50~99個	
8071A	¥275	¥255	¥245	¥245	36
V41A	¥285	¥255	¥245	¥245	31
V42A	¥547	¥517	¥497	¥497	49

仕様

材質	耐食アルミ合金
----	---------