

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**

## 圧着メスハウジング(ロック無し)

RoHS

MIL UL 圧着

Delivery  
納期

1個から注文OK!


出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

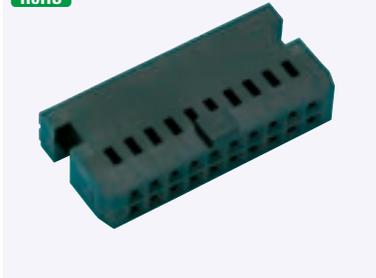

ココが  
特長

### 現場向き圧着端子タイプコネクタ

- 結線方式がコンタクトに電線をかきつけて接続する圧着方式のため、自由な配列で結線することができます。
- MIL-C-83503準拠タイプと同等の形状のため、MIL規格のコネクタとであれば結合することができます。
- ULNo.E52653

基本仕様

- 定格電流：1A ● 定格電圧：AC200V
- 適応電線サイズ：AWG20~AWG28または0.5mm<sup>2</sup>~0.08mm<sup>2</sup>パラ線
- 特性や材質は **03039ページ**

注意

- ・結線作業は**03041ページ**の専用圧着工具をご使用ください。
- ・コンタクトは付いておりませんので別途ご注文ください。
- ・50、60、64芯はガイドキーの違いで2タイプあります。ご注意ください。

Order  
注文例


型式  
HIF3BA-10D-2.54C



型式	芯数	標準単価			スライド単価			型式	芯数	標準単価			スライド単価		
		1~9個	10~24個	25~99個	10~24個	25~99個	1~9個			10~24個	25~99個	10~24個	25~99個		
HIF3BA-10D-2.54C	10	¥59	¥44	¥42	HIF3BA-40D-2.54C	40	¥89	¥71	¥67						
HIF3BA-14D-2.54C	14	¥79	¥62	¥59	HIF3BA-50D-2.54C	50	¥108	¥89	¥84						
HIF3BA-16D-2.54C	16	¥69	¥53	¥50	HIF3BB-50D-2.54C	50	¥108	¥89	¥84						
HIF3BA-20D-2.54C	20	¥69	¥53	¥50	HIF3BA-60D-2.54C	60	¥108	¥89	¥84						
HIF3BA-26D-2.54C	26	¥69	¥53	¥50	HIF3BB-60D-2.54C	60	¥108	¥89	¥84						
HIF3BA-30D-2.54C	30	¥79	¥62	¥59	HIF3BA-64D-2.54C	64	¥118	¥98	¥92						
HIF3BA-34D-2.54C	34	¥79	¥62	¥59	HIF3BB-64D-2.54C	64	¥118	¥98	¥92						

販売：ミスミ／製造元：ヒロセ電機(株)

### 外形図

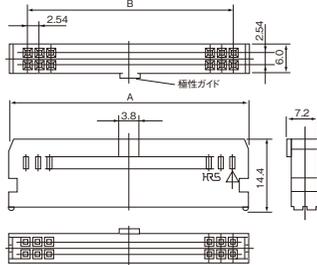


(単位：mm)

型式	芯数	A	B	極性ガイド	重量g	
HIF3BA-10D-2.54C	10	17.25	10.16	中央一つ	1.0	
HIF3BA-14D-2.54C	14	22.35	15.24		1.6	
HIF3BA-16D-2.54C	16	24.8	17.78		2.0	
HIF3BA-20D-2.54C	20	29.95	22.86		2.0	
HIF3BA-26D-2.54C	26	37.55	30.48		2.0	
HIF3BA-30D-2.54C	30	42.63	35.56		3.0	
HIF3BA-34D-2.54C	34	47.75	40.64		3.0	
HIF3BA-40D-2.54C	40	55.35	48.26		4.0	
HIF3BA-50D-2.54C	50	68.04	60.96		左右各一つ	4.6
HIF3BB-50D-2.54C	50	68.04	60.96		中央一つ	4.6
HIF3BA-60D-2.54C	60	80.77	73.66	左右各一つ	6.0	
HIF3BB-60D-2.54C	60	80.77	73.66	中央一つ	5.0	
HIF3BA-64D-2.54C	64	85.85	78.74	左右各一つ	5.8	
HIF3BB-64D-2.54C	64	85.85	78.74	中央一つ	5.7	

## 圧着タイプ専用フード

RoHS

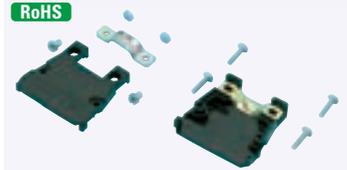

ココが  
特長

### 圧着タイプ向け小型フード

- 圧着メスコネクタの20芯から60芯までのものに取付可能な専用フードです。

注意

- ・AWG20にはご使用できません。
- ・適合被覆外径は、以下の通りです。
- ・20極 1.7mmMAX 26~40極 1.6mmMAX 50~60極 1.4mmMAX

Delivery  
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order  
注文例

型式  
HIF3-20CV72

### 外形図

圧着タイプ  
専用フード

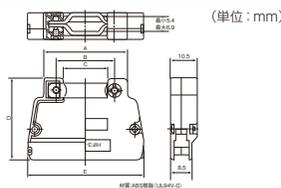

(単位：mm)

型式	芯数	標準単価			スライド単価		
		1~9個	10~24個	25~99個	10~24個	25~99個	
HIF3-20CV72	20	¥396	¥316	¥316			
HIF3-26CV72	26	¥415	¥326	¥326			
HIF3-30CV72	30	¥445	¥356	¥356			
HIF3-34CV72	34	¥475	¥376	¥376			
HIF3-40CV72	40	¥504	¥396	¥396			
HIF3-50CV72	50	¥514	¥405	¥405			
HIF3-60CV72	60	¥564	¥445	¥445			

型式	芯数	A	B	C	D	E	重量g
HIF3-20CV72	20	24.5	18.0	12.0	30.5	29.95	9.5
HIF3-26CV72	26	30.2	20.0	14.0	32.0	37.55	11.0
HIF3-30CV72	30	32.2	22.0	16.0	33.0	42.63	11.9
HIF3-34CV72	34	34.2	24.0	18.0	33.5	47.75	12.5
HIF3-40CV72	40	36.2	26.0	20.0	35.5	55.35	13.9
HIF3-50CV72	50	39.2	29.0	23.0	38.0	68.04	15.8
HIF3-60CV72	60	42.2	32.0	26.0	40.5	80.77	18.2

コネクタ

角型コネクタ

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス  
コネクタ

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタ

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ

ミスミ防水  
コネクタ

Han防水  
コネクタ

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**