

ネジ式コネクタ(防水・小型)・XS2シリーズ

コネクタ

丸型コネクタ

オスタイプ

RoHS



XS2G-D421
ハンダ式

XS2G-D4S1
ネジ式

ココが
特長

センサー使用を考慮して設計されたXS2コネクタ

- センサー用小型防水コネクタのオスタイプです。
- 接続方法に専用工具を必要としないハンダ式とネジ式の2種類があります。
- IP67クラス(▶3241ページ)の防水性を保持しており、過酷な環境にさらされがちなセンサーケーブルの接続に最適です。
- ケーブルクランプがキャップを回しゴムで締め付ける方式のため、安定したケーブル保持を行うことができます。
- AC電源用とDC電源用があります。

基本仕様

特性や材質は ▶3310ページ



ご注意

- ・キャップの締め付けにプライヤ等の工具は使わないでください。破損の原因となりますので、締め付けは必ず手で行ってください。
- ・キャップの締め付けが不十分だとIP67の防水性が保てなくなることが考えられます。目安は0.39~0.49N・m(4~5kgf・cm)で締め付けてください。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

 
1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。


在庫品

外形図 ※コンタクトの配列は ▶3310ページ (単位: mm)

ネジ式



ハンダ式

 

型式	結線方式	電源区分	芯数	タイプ	基準単価 1~49個	スライド単価 50~74個	75~99個	重量 g
XS2G-D421	ハンダ	DC	4	オス	¥784	¥758	¥687	14.7
XS2G-A421		AC			¥784	¥758	¥687	14.7
XS2G-D4S1	ネジ	DC			¥784	¥761	¥690	18.7



Order
注文例

型式

XS2G-D421

メスタイプ

RoHS



XS2C-D4S1
ストレート

XS2C-D4S2
L型

ココが
特長

ネジ式とハンダ式の2種類の結線方法をご用意

- センサー用小型防水コネクタのメスタイプとL型の2種類があります。
- 接続方法に専用工具を必要としないハンダ式とネジ式の2種類があります。
- IP67クラス(▶3241ページ)の防水性を保持しており、過酷な環境にさらされがちなセンサーケーブルの接続に最適です。
- ケーブルクランプがキャップを回しゴムで締め付ける方式のため、安定したケーブル保持を行うことができます。

基本仕様

特性や材質は ▶3310ページ



ご注意

- ・キャップの締め付けにプライヤ等の工具は使わないでください。破損の原因となりますので、締め付けは必ず手で行ってください。
- ・キャップの締め付けが不十分だとIP67の防水性が保てなくなることが考えられます。目安は0.39~0.49N・m(4~5kgf・cm)で締め付けてください。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日


1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。


在庫品

外形図 ※コンタクトの配列は ▶3310ページ (単位: mm)

ネジ式

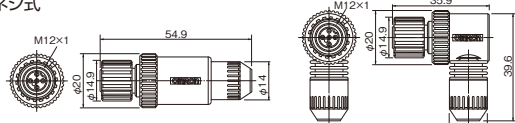

ハンダ式

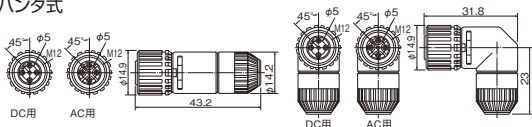

型式	形状タイプ	結線方式	電源区分	芯数	タイプ	基準単価 1~49個	スライド単価 50~74個	75~99個	重量 g
XS2C-D421	ストレート	ハンダ	DC	4	メス	¥731	¥707	¥636	13.1
XS2C-D422	L型		DC			¥739	¥717	¥646	13.6
XS2C-A421	ストレート	AC	¥731			¥707	¥636	13.1	
XS2C-D4S1	ストレート	ネジ	DC			¥731	¥711	¥639	17.6
XS2C-D4S2	L型	DC	DC	¥731	¥717	¥646	17.9		



Order
注文例

型式

XS2C-D421