

新商品

CML圧着済コンタクトケーブル

コネクタ

ナイロン
コネクタ



ココが特長

専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのパック販売です
- ミスマスの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起してください。

ご注意



Delivery
納期

1m(青、白、黒)

出荷日

1~4パック	翌日(当日)
5パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2m以上

出荷日


1~4パック	3日目
5パック~	都度見積

非在庫品

お値引き

1~5パック	基準単価
6~10パック	5%
11パック~	10%

外形イメージ図

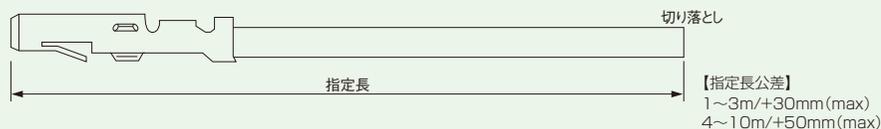

1パック 50本入



Order
注文例

型式	色	長さ
60619-14	D	1

型式	コンタクトタイプ	ケーブル色指定		基準単価 指定長(m)/50本/パック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日目出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型式		
				1	2	3	5	7	10				
60619-14	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶)	¥4,768	¥7,778	¥10,788	¥16,808	¥22,828	¥31,858	AWG14	UL1007 タイプ	60619-1	1,580
60617-18			E(赤) F(黄) G(緑)	¥2,686	¥3,870	¥5,053	¥7,420	¥9,786	¥13,336	AWG18		60617-1	610
60620-14	オス (ピン)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶)	¥4,550	¥7,560	¥10,570	¥16,590	¥22,610	¥31,640	AWG14	UL1007 タイプ	60620-1	1,580
60618-18			E(赤) F(黄) G(緑)	¥2,692	¥3,875	¥5,058	¥7,425	¥9,792	¥13,342	AWG18		60618-1	605

オリジナル手動圧着工具

新商品



ココが特長

コマーシャルメーテンロックシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具

- コマーシャルメーテンロックシリーズコネクタ専用の圧着工具です。



- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Order
注文例

型式
MSHT-A03



Delivery
納期

1丁から注文OK!


出荷日

1丁~	翌日(当日)
3丁~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

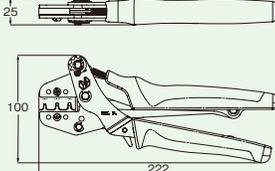

圧着方法

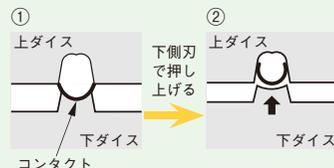

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっております。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお勧めします。

型式	適合シリーズ	適合コンタクト	コンタクトタイプ	適用電線			重量(g)	基準単価	
				AWG	導体断面積mm ²	被覆外径(最大)		1丁	スライド単価 2丁~
MSHT-A03	コマーシャルメーテンロック	60618-1	オス(ピン)	24~18	0.2~0.89	2.5	600	¥12,800	¥9,800
		60620-1		20~14	0.5~2.27	3.3			
		60617-1	メス(ソケット)	24~18	0.2~0.89	2.5			
		60619-1		20~14	0.5~2.27	3.3			