

ブレーカ用端子

RoHS



Web/メール入力対応

CSA UL 圧着 スズメッキ 信号用 電源用 センサー 盤内配線



ココが特長

信頼性の高い国内メーカー製ブレーカ用端子

- ブレーカの形状に合わせて作られたブレーカ用の圧着端子です。
- UL (E74917), CSA (LR66230) を取得した商品もあるため安心してご利用いただけます。
- 日本電機工業会規格 (JEM-1399) の適合品です。



・販売は1箱単位になります。箱内の入数は価格表をご参照ください。

出荷日

1~10箱	5日目
11箱~	都度見積


非在庫品

外形寸法表および適用電線

型式	規格			各部の寸法										適用電線範囲			重量 (g)	適合工具 D3733ページ
	UL	CSA	JEM	ϕd_2	B	L	F	S	E	ϕD	ϕd_1	T	単線mm	敷線mm ²	AWG			
CB22-5	○	○		5.3	12.4	32.3	14.7	6.2	11.4	11.5	7.7	1.8	4.62	16.78	4	9.46	EP-150A	
CB22-6	○	○		6.4									5.81	26.66		9.20		
CB38-5	○	○		5.3	13.4	36.7	17.0	6.7	13.0	13.3	9.4	1.8	5.81	26.66	2	12.15		
CB38-6N	○			6.4	12.5	35.5		5.5					7.34	42.42		11.54		
CB38-6	○	○		6.4	13.4	36.7	6.7	7.34	42.42	2	11.80							
CB60-6	○	○		6.4	16.0	49.0	23.0					8.0	18.0	15.5	11.4	2.0		7.34
CB60-8	○	○	◎	8.4				8.26	60.57	20.80								
CB60-10	○	○		10.5	22.0	51.0	21.0	11.0	19.0	19.5	14.5	2.3	9.27	76.28	3/0	34.72		
CB80-8	○	○		8.4									10.41	96.3		33.80		
CB80-10	○	○		10.5	22.0	53.0	23.0	11.0	19.0	22.3	16.4	2.6	10.41	96.3	4/0	43.95		
CB100-8	○	○	◎	8.4									11.68	117.2		42.04		
CB100-10	○	○	◎	10.5	25.0	61.0	22.0	12.5	27.0	26.5	19.5	3.2	11.68	117.2	250	76.71		
CB150-8	○	○	◎	8.4									13.8	152.05	75.75			
CB150-10	○	○	◎	10.5	25.0	61.5	22.0	12.5	27.0	26.5	19.5	3.2	11.68	117.2	300	78.40		
CB150-12	○	○	◎	13.0									13.8	152.05	MCM	77.66		

1. 規格の○印は、UL登録品、CSA登録品です。
2. 規格の◎印は、日本電機工業会規格 (JEM-1399) の規格品です。
3. 上記の端子は、ブレーカ専用にて制作したものです。ブレーカ以外に使用しないでください。
4. 販売は1箱単位になります。箱内の入数は価格表をご参照ください。

外形図

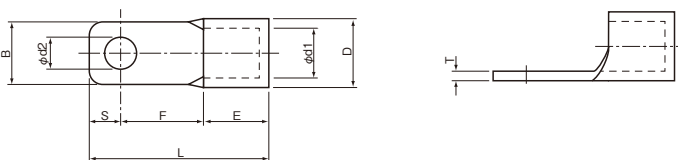

箱売りのみ



型式
CB22-5

型式	箱入り数	標準単価		
		1~9箱	10~19箱	20~29箱
CB22-5	100個	¥4,726	¥3,682	¥3,451
CB22-6		¥4,726	¥3,682	¥3,451
CB38-5		¥6,187	¥4,743	¥4,445
CB38-6N		¥6,187	¥4,743	¥4,445
CB38-6		¥6,187	¥4,743	¥3,684
CB60-6	50個	¥4,867	¥3,889	¥3,644
CB60-8		¥4,867	¥3,889	¥3,644
CB60-10		¥4,867	¥3,889	¥3,644
CB80-8	25個	¥4,146	¥3,086	¥2,892
CB80-10		¥4,146	¥3,086	¥2,892
CB100-8		¥5,164	¥3,951	¥3,704
CB100-10		¥5,164	¥3,951	¥3,704
CB100-12	15個	¥5,164	¥3,951	¥3,704
CB150-8		¥5,709	¥4,542	¥4,257
CB150-S10		¥5,709	¥4,542	¥4,257
CB150-10		¥5,709	¥4,542	¥4,257
CB150-12		¥5,709	¥4,542	¥4,257