

突合せ型圧着リング

RoHS



CSA UL 圧着 スズメッキ 信号用 電源用

ココが特長

両方向から電線を突き合わせるタイプの圧着リング

●UL (E74917), CSA (LR66230) を取得している高品質な絶縁付圧着リングです。両方向からの電線を突き合わせて圧着します。(BVB-0.5はULのみの取得です)



●販売は1パック(100個入り)からになります。



Delivery
納期

出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	定格電圧 (AC)	使用温度範囲	外形寸法(単位: mm)			適用電線範囲		重量 (g)	適合工具 ●3731.3732ページ
					A	B	C	より線(mm ²)	AWGサイズ		
BVB-0.5	黄	硬質塩化ビニル	300V	-40℃ ~ +75℃	3.2	12.0	22.0	0.3~0.5	22~20	0.521	DS05N
BVB-1.25	赤				4.1	15.0	25.0	0.5~1.65	20~16	1.200	NH-32
BVB-2	青				4.7			1.04~2.63	16~14	1.495	
BVB-5.5	黄				6.4			2.63~6.64	12~10	2.602	

外形図

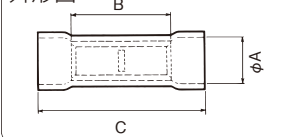

1パック 100個入

型式	色	基準単価		スライド単価	
		1~9/パック	10~49/パック	50~99/パック	100~999/パック
BVB-0.5	黄	¥1,179	¥848	¥793	
BVB-1.25	赤	¥1,225	¥870	¥812	
BVB-2	青	¥1,290	¥908	¥850	
BVB-5.5	黄	¥2,096	¥1,511	¥1,413	




Order
注文例

型式

BVB-0.5

重ね合せ型圧着リング

RoHS

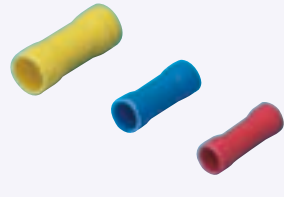

CSA 圧着 スズメッキ 信号用 電源用

ココが特長

両方向から電線を重ね合わせるタイプの圧着リング

●CSA (LR66230) を取得している高品質な絶縁付圧着リングです。両方向からの電線を重ね合わせて圧着します。(BVP-0.5は無規格品です)



●販売は1パック(100個入り)からになります。



Delivery
納期

出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および適用電線

型式	色	絶縁材	定格電圧 (AC)	使用温度範囲	外形寸法(単位: mm)			適用電線範囲		重量 (g)	適合工具 ●3731.3132ページ
					A	B	C	より線(mm ²)	AWGサイズ		
BVP-0.5	黄	硬質塩化ビニル	300V	-40℃ ~ +75℃	3.2	7.5	17.5	0.3~0.5	22~20	0.344	DS05N
BVP-1.25	赤				4.1	8.0	16.0	0.5~1.65	20~16	0.723	NH-32
BVP-2	青				4.7			1.04~2.63	16~14	0.821	
BVP-5.5	黄				6.4			2.63~6.64	12~10	1.482	

外形図

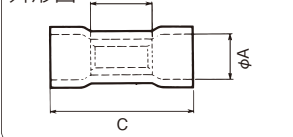

1パック 100個入

型式	色	基準単価		スライド単価	
		1~9/パック	10~49/パック	50~99/パック	100~999/パック
BVP-0.5	黄	¥1,013	¥725	¥678	
BVP-1.25	赤	¥1,033	¥742	¥694	
BVP-2	青	¥1,064	¥759	¥709	
BVP-5.5	黄	¥1,582	¥1,137	¥1,062	



Order
注文例

型式

BVP-0.5